

NH圧着済コンタクトケーブル

コネクタ

ナイロン
コネクタ



**ココが
特長**

専用工具不要！短納期の現場組立に最適です。

- 圧着済ケーブルのパック販売です
- ミスマの工場で圧着加工した高品質なコンタクトケーブル
- 工具投資なしでコネクタケーブルが組立てられます
- 1m品(青、白、黒)は翌日出荷、2m以上は3日目出荷
- 50本/パックで販売します

！
ご注意

- ・誤配線した場合は専用引き抜き工具で引き抜いてください。
- ・再度利用する場合はコンタクトのランスを起こしてください。



Delivery
納期

1m(青、白、黒)

出荷日

1~4パック **翌日(当日)**

5パック~ **都度見積**

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

2m以上

出荷日

1~4パック **3日目**


5パック~ **都度見積**

非在庫品

お値引き

1~5パック	基準単価
6~10パック	5%
11パック~	10%

外形イメージ図

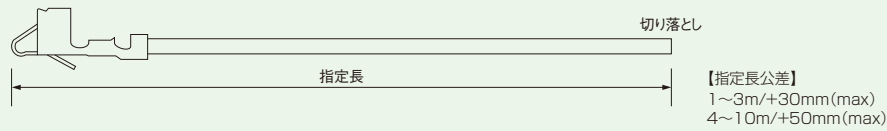

1パック 50本入



Order
注文例

型式 - 色 - 長さ
BHF001-22 - D - 1

型式	コンタクト タイプ	ケーブル色指定		基準単価 指定長(m)/50本/パック単価						部品仕様			重量 1m (g)
		在庫(1m) 非在庫(2m~)	非在庫	3日目出荷						使用ケーブル	使用コンタクト 型式		
				1	2	3	5	7	10				
BHF001-22	メス (ソケット)	B(青) C(白) D(黒)	A(茶) E(赤) F(黄) G(緑)	¥2,168	¥2,720	¥3,272	¥4,375	¥5,478	¥7,133	AWG22	UL1007 タイプ	BHF-001T- 0.8BSS	295

オリジナル手動圧着工具



**ココが
特長**

NHシリーズコネクタの試作、保守用簡易圧着工具

- NHシリーズコネクタ専用の圧着工具です。

！
ご注意

- ・適合コンタクト以外の圧着は出来ません。
- ・この工具は試作保守作業向けに開発した工具です。
- ・製品製造ラインでは、コネクタメーカー指定の工具の使用を推奨します。
- ・ダイス一体型ツールです。
- ・この工具は校正出来ません。



Order
注文例

型式
MSHT-J02



Delivery
納期

1丁から注文OK!

出荷日


1丁~ **翌日(当日)**

3丁~ **都度見積**

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。


在庫品

外形図

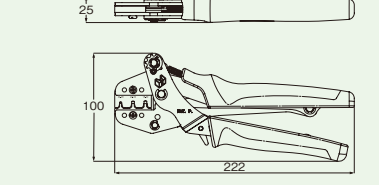

型式	適合 シリーズ	適合 コンタクト	コンタクト タイプ	適用電線			重量 (g)	基準単価	
				AWG	導体断面積mm ²	被覆外径φmm		1丁	スライド単価 2丁~
MSHT-J02	NH/SM	BHF-001T-0.8BSS	オス(ピン)	28~22	0.08~0.33	1.2~1.7	600	¥12,800	¥9,800
		BYM-001T-P0.6S	メス(ソケット)	28~22	0.08~0.33	1.2~1.8			

圧着方法

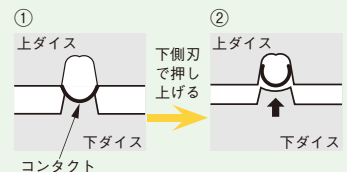

①②当圧着工具は、コンタクトのセット位置が固定となっておりません。コンタクトセットには、ダイスの位置関係を確認して圧着することをお勧めします。