


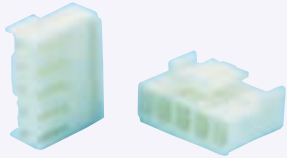

ソケットハウジング

RoHS



CSA UL TÜV 差し込み 電源用 信号用 センサー モーター 2D CAD

ココが特長

高さ16.5mm・厚さ10.5mm・ピッチ3.96mm
 ●専用コンタクト(BVH-21T-P1.1)用のハウジングです。
 ●ピンヘッダーとの結合に使用します。
 ●コンタクトピッチは3.96mmです。



●数量は50個/パックです。ご注意ください。
 ●コンタクトは別売となります。☎3458ページ
 ●組み合わせ相手は☎3460ページ



Delivery
納期

出荷日

1~10 パック	翌日(当日)
11パック~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品



Order
注文例

型式	VHR-2N-50P
----	------------

¥


1パック 50個入

型式	芯数	重量(g)	¥/バラチャージ	基準単価	スライド単価
			1~3パック	4~9パック	10パック~
VHR-2N-50P	2	0.39	+¥290/パック	¥502	¥483
VHR-3N-50P	3	0.61		¥483	¥464
VHR-4N-50P	4	0.76		¥484	¥463
VHR-5N-50P	5	0.92		¥610	¥584
VHR-6N-50P	6	1.06		¥842	¥811
VHR-7N-50P	7	1.23		¥810	¥775
VHR-8N-50P	8	1.41		¥926	¥887
VHR-9N-50P	9	1.58		¥1,042	¥998
VHR-10N-50P	10	1.77		¥1,167	¥1,119

■部 1~3/パックのご注文は基準単価+バラチャージを申し受けます。
 【計算例】 VHR-2N-50P を2/パックご注文の場合
 (基準単価372円+バラチャージ200円)×2/パック=1144円
 バラチャージに関しては☎0101ページ

¥*** 新価格 適用開始時期に関しては☎0101ページ

外形図

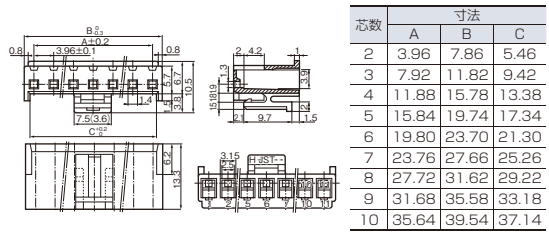

コンタクト

RoHS



圧着 スズメッキ

ココが特長

内包構造のため安定した接触信頼性を発揮
 ●ソケットハウジング専用のメス(ソケット)コンタクトです。



●数量は100個/パックです。ご注意ください。
 ●圧着は推奨の専用工具(☎3460ページ)で行なってください。
 ●VHコンタクト以外へは使用できません。
 ●適合する電線サイズを必ずご確認の上、ご使用ください。



Delivery
納期

出荷日

1~10 パック	翌日(当日)
11パック~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。


在庫品



Order
注文例

型式	BVH-21T-P1.1
----	--------------

外形図

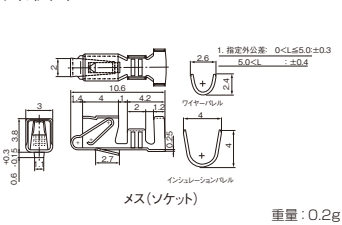

仕様

項目	内容
適用電線範囲	AWG22~18(0.33~0.83mm ²)
適合電線被覆外形	1.7~3.0mm


¥

1パック 100個入

型式	基準単価		スライド単価
	1~9/パック	10~29/パック	30/パック~
BVH-21T-P1.1	¥591	¥566	¥542

¥*** 新価格 適用開始時期に関しては☎0101ページ

引抜工具

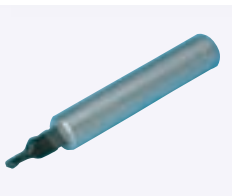

ココが特長

コンタクト引抜時、負荷を最小限に抑えられる引抜工具

●ソケットハウジングに挿入されたメス(ソケット)コンタクトを抜くための工具です。
 ●重量: 22.34g



●一度引抜いたコンタクトは再使用できません。
 ●VHシリーズ以外には使用できません。



Delivery
納期

1個から注文OK!

出荷日

1~9個	翌日(当日)
10個~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品



Order
注文例

型式	EJ-NV
----	-------

¥

型式	基準単価	
	1~5個	6個~
EJ-NV	¥20,000	¥18,000

引抜方法

- ハウジングの結合側より引抜工具を差込みます。
- ハウジングの端子止部を押し上げた状態で電線を引っ張ってください。
- 電線を引く際は、無理に引っ張らないように注意してください。
- 無理に引っ張りますと、ハウジングに傷が付く使用できなくなります。

コネクタ

ナイロン
コネクタ

セクション
ガイド

角型コネクタ

丸型コネクタ

ナイロン
コネクタ

同軸コネクタ