




## ピンヘッダー(垂直取付タイプ)

RoHS

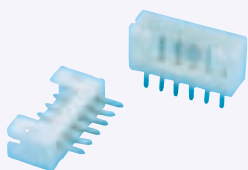

CSA UL TÜV 差し込み 電源用 信号用 モーター センサー

### ココが特長 オスコンタクト内蔵した2.0mmピッチ垂直取付用

- オス(ピン)コンタクトがあらかじめ内蔵された基板垂直取付タイプのピンヘッダーです。
- コンタクトピッチは2.0mmです。



- ・数量は50個/パックです。
- ・組み合わせ相手は**03462ページ**です。




出荷日

1~10 パック	翌日(当日)
11パック~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

### 外形図

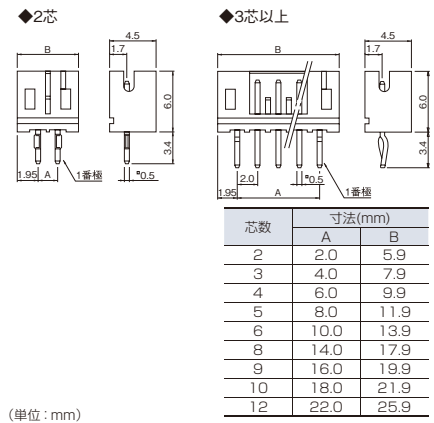

**1パック 50個入**



Order  
注文例

型式	B2B-PH-K-S-50P
----	----------------

型式	芯数	¥/パラチャージ	基準単価	スライド単価
		1~3パック	4~9パック	10パック~
B2B-PH-K-S-50P	2	+¥290/パック	¥527	¥511
B3B-PH-K-S-50P	3		¥783	¥764
B4B-PH-K-S-50P	4		¥885	¥863
B5B-PH-K-S-50P	5		¥652	¥627
B6B-PH-K-S-50P	6		¥676	¥647
B8B-PH-K-S-50P	8		¥1,135	¥1,093
B9B-PH-K-S-50P	9		¥1,250	¥1,204
B10B-PH-K-S-50P	10		¥1,519	¥1,470
B12B-PH-K-S-50P	12		¥1,481	¥1,426

部 1~3パックのご注文は基準単価+パラチャージを申し受けます。  
【計算例】 B2B-PH-K-S-50P を2/パックご注文の場合  
(基準単価314円+パラチャージ200円)×2/パック=1028円  
パラチャージに関しては **0101ページ**

**¥\*\*\* 新価格** 適用開始時期に関しては **0101ページ**

## 純正手動圧着工具



信頼性の高い一体型圧着工具



- ・圧着作業は専用圧着工具にて行ってください。
- ・弊社では校正依頼は承っておりません。



Delivery  
納期

**1丁から注文OK!**

出荷日

1丁~	翌日(当日)
3丁~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品



Order  
注文例

型式	YC-24S
----	--------

型式	基準単価	コネクタタイプ	適合コンタクト番号	適用電線			重量(g)
				AWGサイズ	導体断面積mm <sup>2</sup>	被覆外径mm	
YC-24S	¥56,400	PHコネクタ (03462ページ)	BPH-002T-P0.5S	30~24	0.05~0.22	0.9~1.5	548

コネクタ

ナイロン  
コネクタ

セレクション  
ガイド

角型コネクタ

丸型コネクタ

ナイロン  
コネクタ

同軸コネクタ