


## コンタクト

RoHS

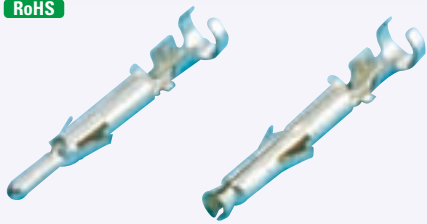

**ココが特長**

**ロックランスによりハウジング内への挿入作業容易**

●ELコネクタ専用のコンタクトです。



・数量は100個/パックです。ご注意ください。  
・圧着は推奨の専用工具(03467ページ)で行なってください。

圧着 スズメッキ



Delivery  
納期

**出荷日**


1~10 パック	翌日(当日)
11パック~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

外形図

(単位: mm)

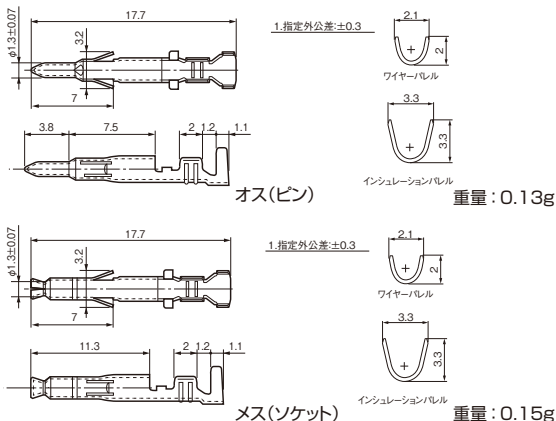

仕様

項目	内容
適用電線範囲	AWG26~20 (0.13~0.5mm <sup>2</sup> )
適合電線被覆外形	1.3~2.7mm



**1パック 100個入**

型式	タイプ	基準単価	スライド単価	
		1~9パック	10~29パック	30/パック~
LLM-01T-P1.3ES	オス(ピン)	¥491	¥470	¥449
LLF-01T-P1.3ES	メス(ソケット)	¥491	¥470	¥449

メーカー形式: LLM-01T-P1.3E LLF-01T-P1.3E 販売: ミスミ/製造元: 日本圧着端子製造(株)

**¥\*\*\* 新価格** 適用開始時期に関しては 0101ページ



Order  
注文例

型式	LLM-01T-P1.3ES
----	----------------

## 引抜工具



**ココが特長**

**コンタクト引抜時、負荷を最小限に抑えられる引抜工具**

●ELコネクタのハウジングに挿入されたコンタクトを抜くための工具です。  
●重量: 29.08g



・一度引抜いたコンタクトは使用できません。  
・ELコネクタのコンタクト以外に使用できません。  
・電線を引く際は、無理に引っ張らないように注意してください。



型式	基準単価	スライド単価
	LEJ-13	¥5,000

販売: ミスミ/製造元: 日本圧着端子製造(株)

**¥\*\*\* 新価格** 適用開始時期に関しては 0101ページ



Delivery  
納期

**1個から注文OK!**

**出荷日**

1~5個	翌日(当日)
6個~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

引抜方法

- ハウジングを嵌合側より引抜工具を差込みます。
- ハウジングの端子止を押し上げた状態で電線を引っ張ってください。



Order  
注文例

型式	LEJ-13
----	--------

## 純正手動圧着工具



**ココが特長**

**信頼性の高い一体型圧着工具**



・圧着作業は専用圧着工具にて行なってください。  
・弊社では校正依頼は承っておりません。



Delivery  
納期

**1丁から注文OK!**

**出荷日**

1丁~	翌日(当日)
3丁~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品



Order  
注文例

型式	YC-202
----	--------

型式	基準単価	コネクタタイプ	適合コンタクト番号	適用電線			重量(g)
				AWGサイズ	導体断面積mm <sup>2</sup>	被覆外径mm	
YC-202	¥41,600	ELコネクタ (03466ページ)	LLM-01T-P1.3ES LLF-01T-P1.3ES	26~20	0.13~0.5	1.3~2.7	500