

## プラグハウジング

RoHS



CSA UL 差し込み



**ココが特長** **6.7mm ピッチの小型・高密度タイプハウジング**  
●オス(ピン)コンタクトを挿入して使用するハウジングです。ソケットハウジングとの結合に使用します。

**基本仕様** 最大定格電圧: AC/DC250V  
最大定格電流: 5A  
その他の仕様: [☎3473ページ](#)



●数量は50個/パックです。ご注意願います。  
●コンタクトは別売となります。[☎3475ページ](#)  
●組み合わせ相手については[☎3473ページ](#)


出荷日	
1~10パック	翌日(当日)
11パック~	都度見積

当日出荷は、17時までにご度お申し付けください。

在庫品

### 外形図 ◆パネル取付タイプ耳形状

(単位: mm)

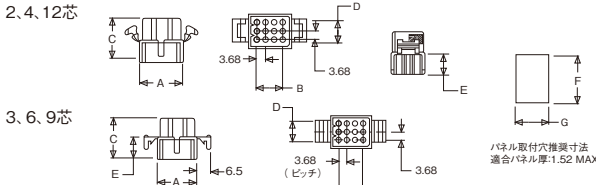

芯数	寸法(mm)						
	A	B	C	D	E	F	G
2	11.20(1625-2P2)	3.68	19.84(1625-2P2)	4.75	9.53(1625-2P2)	8.08	15.47
	11.26(1625-2P1)						
3	14.94	7.36	19.1	4.8	9.5	19.15	8.08
4	18.65	11.04	19.1	4.8	9.5	7.93	21.97
6	11.2	3.68	19.1	9.5	9.5	15.42	15.62
9	14.9	7.36	19.1	9.5	9.5	19.1	15.62
12	18.7	11.04	19.1	9.5	9.5	15.6	22.94



型式	芯数	タイプ	基準単価		スライド単価		型式	芯数	タイプ	基準単価		スライド単価	
			1~5パック	6~10パック	1~5パック	6~10パック				1~5パック	6~10パック		
1625-2P2-50PS	2	パネル タイプ (耳付き)	¥1,420	¥1,350	1625-2P1-50PS	2	中継 タイプ (耳無し)	¥1,410	¥1,350				
1625-03P-50PS	3		¥900	¥850	1625-03P1-50PS	3		¥900	¥850				
1625-4P-50PS	4		¥1,020	¥980	1625-4P1-50PS	4		¥1,020	¥980				
1625-06P-50PS	6		¥1,230	¥1,180	1625-06P1-50PS	6		¥1,230	¥1,180				
1625-09P-50PS	9		¥1,460	¥1,400	1625-09P1-50PS	9		¥1,460	¥1,400				
1625-12P-50PS	12		¥2,350	¥2,250	1625-12P1-50PS	12		¥2,320	¥2,220				

**1パック 50個入**



型式
1625-2P2-50PS

販売: ミスミ / 製造元: 日本モロックス(株)

## ソケットハウジング

RoHS



CSA UL 差し込み



**ココが特長** **ロック機構により振動による外れを防止**  
●メス(プラグ)コンタクトを挿入して使用するハウジングです。プラグハウジングとの結合に使用します。

**基本仕様** 最大定格電圧: AC/DC250V  
最大定格電流: 5A  
その他の仕様: [☎3473ページ](#)



●数量は50個/パックです。ご注意願います。  
●コンタクトは別売となります。[☎3475ページ](#)  
●組み合わせ相手については[☎3473ページ](#)


出荷日	
1~10パック	翌日(当日)
11パック~	都度見積

当日出荷は、17時までにご度お申し付けください。

在庫品

### 外形図 ◆パネル取付タイプ耳形状

(単位: mm)

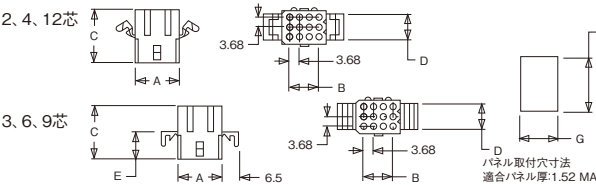

芯数	寸法(mm)						
	A	B	C	D	E	F	G
2	8.64	3.68	20.62	4.75	-	6.73	12.83
3	12.3	7.36	19.8	5.03	9.9	6.73	16.51
4	15.96	11.04	19.8	4.8	-	6.6	19.94
6	8.82	3.68	19.8	9.5	9.5	14.02	12.83
9	12.44	7.36	19.8	9.5	10.04	16.51	14.02
12	16.1	11.04	19.8	9.5	-	14.3	20.19



型式	芯数	タイプ	基準単価		スライド単価		型式	芯数	タイプ	基準単価		スライド単価	
			1~5パック	6~10パック	1~5パック	6~10パック				1~5パック	6~10パック		
1625-2R2-50PS	2	パネル タイプ (耳付き)	¥1,380	¥1,320	1625-2R1-50PS	2	中継 タイプ (耳無し)	¥1,380	¥1,320				
1625-03R-50PS	3		¥950	¥910	1625-03R1-50PS	3		¥950	¥910				
1625-4R-50PS	4		¥1,150	¥1,100	1625-4R1-50PS	4		¥1,150	¥1,100				
1625-06R-50PS	6		¥1,380	¥1,320	1625-06R1-50PS	6		¥1,380	¥1,320				
1625-09R-50PS	9		¥1,620	¥1,540	1625-09R1-50PS	9		¥1,620	¥1,540				
1625-12R-50PS	12		¥2,760	¥2,640	1625-12R1-50PS	12		¥2,760	¥2,640				

**1パック 50個入**



型式
1625-2R2-50PS

販売: ミスミ / 製造元: 日本モロックス(株)

コネクタ

コネクタ  
コネクタ

e-CON

CC-Link  
ワンタッチ  
コネクタ

オリジナル  
圧着ツール

ダイナミック

コマmercial・  
メーテンロック

ミニ  
ユニバーサル・  
メーテンロック

ユニバーサル・  
メーテンロック

EI

EH・XH・NH

VH・PH

EL・SM

1625・3191

5051/5045・  
5559/5557

CB01/CL07  
防水コネクタ

DeviceNet用  
コネクタ

その他樹脂製  
コネクタ

2012.9

2013.8

3474