

プラグハウジング

RoHS

CSA UL 差し込み



Delivery
納期

在庫品



パネル取付タイプ

中継タイプ

ココが特長

3.68mmピッチの小型・高密度タイプハウジング
●オス(ピン)コンタクトを挿入して使用するハウジングです。
ソケットハウジングとの結合に使用します。

基本仕様

最大定格電圧: AC/DC600V
最大定格電流: 12A
その他の仕様: [☎3477ページ](#)



ご注意


- ・数量は50個/パックです。ご注意ください。
- ・コンタクトは別売となります。[☎3479ページ](#)
- ・組み合わせ相手については[☎3477ページ](#)

出荷日	
1~10 パック	翌日(当日)
11パック~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

外形図

(単位: mm)

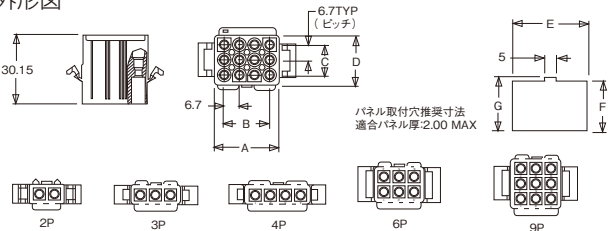

芯数	寸法(mm)						
	A	B	C	D	E	F	G
2	14.85	6.7	-	8.15	20.3	8.7	10
3	21.55	13.4	-	8.15	25.9	8.7	10
4	28.2	20.1	-	8.15	32.2	8.7	10
6	21.55	13.4	6.7	15.4	26.6	15.7	17.3
9	21.55	13.4	13.4	22.1	26.6	22.4	23.9
12	28.25	20.1	13.4	22.1	33	22.4	29.9



型式	芯数	タイプ	基準単価		スライド単価		型式	芯数	タイプ	基準単価		スライド単価	
			1~5/パック	6~10/パック	1~5/パック	6~10/パック				1~5/パック	6~10/パック		
3191-02P-50PS	2	パネル タイプ (目付)	¥650	¥620	3191-02P1-50PS	2	中継 タイプ (目無し)	¥650	¥620	1パック	50個入		
3191-03P-50PS	3		¥790	¥750	3191-03P1-50PS	3		¥790	¥750				
3191-04P-50PS	4		¥990	¥950	3191-04P1-50PS	4		¥990	¥950				
3191-06P-50PS	6		¥1,130	¥1,080	3191-06P1-50PS	6		¥1,130	¥1,080				
3191-09P-50PS	9		¥1,450	¥1,380	3191-09P1-50PS	9		¥1,450	¥1,380				
3191-12P-50PS	12		¥1,680	¥1,610	3191-12P1-50PS	12		¥1,680	¥1,610				

販売: ミスミ/製造元: 日本モロックス(株)



Order
注文例

型式
3191-02P-50PS

ソケットハウジング

RoHS

CSA UL 差し込み



Delivery
納期

在庫品



ココが特長

ロック機構により振動による外れを防止
●メス(ソケット)コンタクトを挿入して使用するハウジングです。
プラグハウジングとの結合に使用します。

基本仕様

最大定格電圧: AC/DC600V
最大定格電流: 12A
その他の仕様: [☎3477ページ](#)



ご注意


- ・数量は50個/パックです。ご注意ください。
- ・コンタクトは別売となります。[☎3479ページ](#)
- ・組み合わせ相手については[☎3477ページ](#)

出荷日	
1~10 パック	翌日(当日)
11パック~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

外形図

(単位: mm)

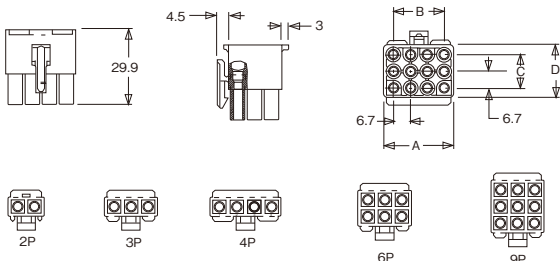

芯数	寸法(mm)			
	A	B	C	D
2	14.3	6.7	-	7.6
3	21	13.4	-	7.6
4	27.7	20.1	-	7.6
6	21	13.4	6.7	14.3
9	21	13.4	13.4	21
12	27.7	20.1	13.4	21



型式	芯数	基準単価		スライド単価		型式	芯数	基準単価		スライド単価	
		1~5/パック	6~10/パック	1~5/パック	6~10/パック			1~5/パック	6~10/パック		
3191-02R1-50PS	2	¥650	¥620	3191-06R1-50PS	6	¥1,150	¥1,100	1パック	50個入		
3191-03R1-50PS	3	¥800	¥760	3191-09R1-50PS	9	¥1,540	¥1,470				
3191-04R1-50PS	4	¥1,070	¥1,020	3191-12R1-50PS	12	¥1,790	¥1,710				

販売: ミスミ/製造元: 日本モロックス(株)



Order
注文例

型式
3191-02R1-50PS

コネクタ

コネクタ
コネクタ

e-CON

CC-Link
ワンタッチ
コネクタ

オリジナル
圧着ツール

ダイナミック

コマmercial
メーテンロック

ミニ
ユニバーサル
メーテンロック

ユニバーサル
メーテンロック

EI

EH・XH・NH

VH・PH

EL・SM

1625・3191

5051/5045・
5559/5557

CB01/CL07
防水コネクタ

DeviceNet用
コネクタ

その他樹脂製
コネクタ

2012.9

2013.8