




コネクタ

コネクタ  
コネクタ

## 5559/5557圧着済コンタクトケーブル

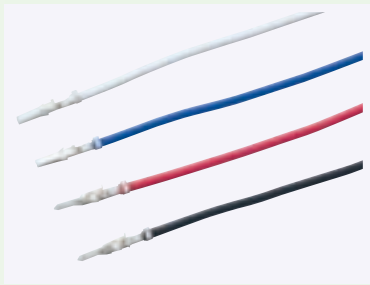

**ココが特長**

**専用工具不要！短納期の現場組立に最適です。**

- 圧着済ケーブルのバック販売です
- ミスミの工場で圧着加工した高品質なコンタクトケーブル
- 工具投資なしでコネクタケーブルが組立てられます
- 1m品(青、白、黒)は翌日出荷、2m以上は3日目出荷
- 50本/パックで販売します

**注意**

- ・誤配線した場合は専用引き抜き工具で引き抜いてください。
- ・再度利用する場合はコンタクトのランスを起こしてください。



Delivery  
納期

1m(青、白、黒)

**出荷日**

1~4/パック **翌日**(当日)

5/パック~ **都度見積**

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

**在庫品**

2m以上

**出荷日**

1~4/パック **3日目**

5/パック~ **都度見積**

**非在庫品**


**お値引き**

1~5/パック **基準単価**

6~10/パック **5%**

11/パック~ **10%**

外形イメージ図

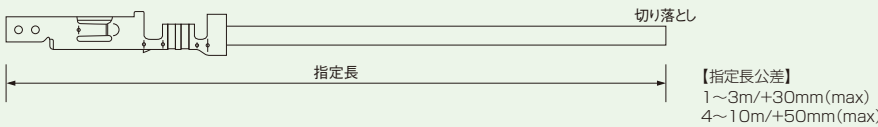

**1/パック 50本入**



Order  
注文例

型式 - 色 - 長さ  
**5556PBT3-16 - D - 1**

型式	コンタクトタイプ	ケーブル色指定		基準単価 指定長(m)/50本/パック単価						部品仕様		重量 1m (g)	
		在庫(1m) 非在庫(2m~)	非在庫	3日目出荷						使用ケーブル	使用コンタクト 型式		
				1	2	3	5	7	10				
5556PBT3-16	メス (ソケット)	B(青) C(白) D(黒)	A(茶) E(赤) F(黄) G(緑)	¥4,533	¥6,367	¥8,200	¥11,867	¥15,533	¥21,033	AWG16	UL1007 タイプ	5556PBT3LS	882
5556T-18				¥2,925	¥4,108	¥5,292	¥7,658	¥10,025	¥13,575	AWG18		5556TLS	602
5558PBT3-16	オス (ピン)	B(青) C(白) D(黒)	A(茶) E(赤) F(黄) G(緑)	¥4,533	¥6,367	¥8,200	¥11,867	¥15,533	¥21,033	AWG16	UL1007 タイプ	5558PBT3LS	882
5558T-18				¥2,998	¥4,181	¥5,365	¥7,731	¥10,098	¥13,648	AWG18		5558TLS	602

e-CON

CC-Link  
ワンタッチ  
コネクタ

オリジナル  
圧着ツール

ダイナミック

コマージャル・  
メーテンロック

ユニバーサル・  
メーテンロック

ユニバーサル・  
メーテンロック



## オリジナル手動圧着工具



**ココが特長**

**5559/5557シリーズコネクタの試作、保守用簡易圧着工具**

- 5559/5557シリーズコネクタ専用の圧着工具です。

**注意**

- ・適合コンタクト以外の圧着は出来ません。
- ・この工具は試作保守作業向けに開発した工具です。製品製造ラインでは、コネクタメーカー指定の工具の使用を推奨します。
- ・ダイス一体型ツールです。
- ・この工具は校正出来ません。



Delivery  
納期

**1丁から注文OK!**

**出荷日**

1丁~ **翌日**(当日)

3丁~ **都度見積**

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。


**在庫品**




Order  
注文例

型式  
**MSHT-M04**

外形図

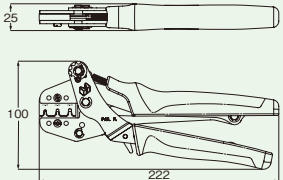

圧着方法

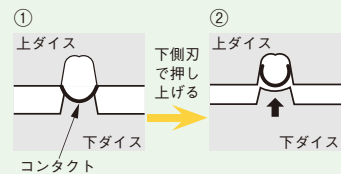

①②当圧着工具は、コンタクトのセット位置が固定となっております。コンタクトセットには、ダイスの位置関係を確認して圧着することをお薦めします。



型式	適合シリーズ	適合コンタクト	コンタクトタイプ	適用電線			重量(g)	基準単価	
				AWG	導体断面積mm <sup>2</sup>	被覆外径φmm		1丁	スライド単価 2丁~
MSHT-M04	5559/5557	5558TLS	オス(ピン)	24~18	0.2~0.8	1.3~3.1	600	¥12,800	¥9,800
		5558PBT3LS		16	1.2	3.1MAX			
		5556TLS	メス(ソケット)	24~18	0.2~0.8	1.3~3.1			
		5556PBT3LS		16	1.2	3.1MAX			

EI

EH・XH・NH

VH・PH

EL・SM

1625・3191

5051/5045・  
5559/5557

CB01/CL07  
防水コネクタ

DeviceNet用  
コネクタ

その他樹脂製  
コネクタ

2012.9

2013.8