


コンタクト

RoHS

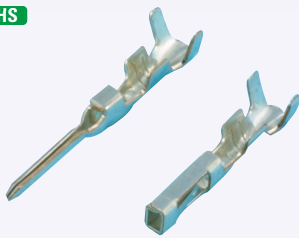

圧着 スズメッキ



**ココが特長** **CB01 防水ハウジング専用コンタクト**  
 ●CB01 防水コネクタシリーズのソケットハウジング、プラグハウジング専用コンタクトです。



●数量は100個/パックです。ご注意ください。  
 ●圧着は推奨の専用工具で行なってください。  
 ●他のシリーズのコネクタは使えません。  
 ●適合する電線サイズを必ずお使いください。

出荷日

1~20 パック	翌日(当日)
21パック~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品




1パック 100個入

型式	標準単価		スライド単価	
	1~9パック	10~49パック	50~99パック	
CB01C6-010A-100P	¥735	¥539	¥480	
CB01C6-020A-100P				
CB01C5-010A-100P				
CB01C5-020A-100P				

仕様

コンタクト	電線仕様		圧着工具	ハウジング		
	最大被覆外形	適合電線		型式	被覆外形	タイプ
CB01C6-010A-100P	×	φ1.6 AWG22~28	◎3491ページ	CB01A6-0*NO-01	φ1.0~1.3	ソケット
CB01C6-020A-100P	×	φ1.7 AWG20~22		CB01A6-0*NO-02	φ1.3~1.7	
CB01C5-010A-100P	オ	φ1.6 AWG22~28		CB01A5-0*NO-01	φ1.0~1.3	プラグ
CB01C5-020A-100P	ス	φ1.7 AWG20~22		CB01A5-0*NO-02	φ1.3~1.7	


外形図

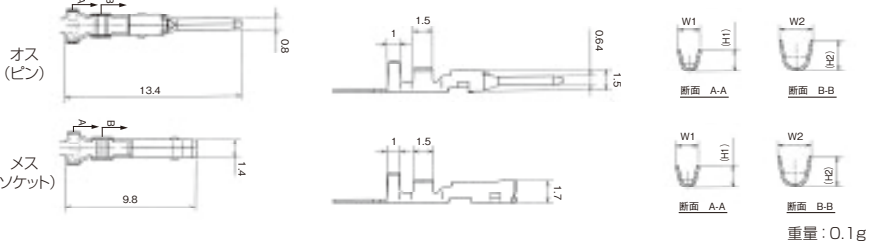

型式	CB01C6-010A-100P
----	------------------

挿入工具

RoHS

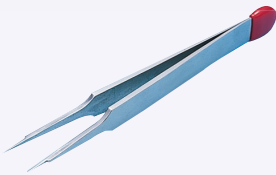

ココが特長

**コンタクトとリテーナに使える便利な挿入工具**  
 ●コンタクトをハウジングに挿入するための工具です。  
 ●リテーナ挿込みにも使います。

基本仕様

材質: SUS34  
 全長: 116mm  
 重量: 21g



1個から注文OK!

出荷日

1~5個	翌日(当日)
6個~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

使用方法

コンタクト挿入

リテーナはめ込み



型式	標準単価		スライド単価	
	1~24個	25個~		
CB01-INSTL	¥4,200	¥3,800		



型式	CB01-INSTL
----	------------

純正手動圧着工具



ココが特長

**信頼性の高い一体型圧着工具**  
 ●CB01 防水コネクタ専用の圧着工具です。



●圧着作業は専用圧着工具にて行ってください。  
 ●弊社では校正依頼は承っておりません。



型式	標準単価	コネクタタイプ (◎3490~3491ページ)	適合		適用電線 AWGサイズ	重量 (g)
			コンタクト番号			
F1-CB01C56-010A	¥85,000	CB01 コネクタ	CB01C5/6-010A-100P	22~28	450	
F1-CB01C56-020A			CB01C5/6-020A-100P	20~22		



型式	F1-CB01C56-010A
----	-----------------



1丁から注文OK!

出荷日

1丁~	翌日(当日)
3丁~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品