


プラグコネクタ

RoHS

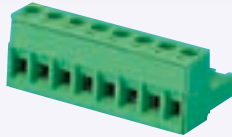

プラグ挿入とケーブル挿入が同方向

CSA UL 300V Device Net ネジ式 信号用 センサー スズメッキ 金メッキ ツクツクロック

ココが特長

- ネジ式結線採用のDevice Net標準コネクタ**
- 信頼性の高いネジ接続の技術を組み合わせたコネクタです。
 - 5種のコネクタはDeviceNet用コネクタとして認可済みです。
 - 単線、より線に関らず、接続可能です。
 - 組み合わせ相手は **Q3497ページ**のソケットヘッダーです。
 - DeviceNet用コネクタは5種のみです。
 - 金メッキは5種のみです。(その他:スズメッキ)
 - DeviceNet用ケーブルは **Q4739ページ**

注意



Delivery 納期

1個から注文OK!

出荷日

1~10個 **翌日**(当日)
 11個~ **都度見積**


当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

規格と定格

規格	適合電線		定格電圧	定格電流
	mm ²	AWG		
IEC/VDE	0.2~2.5	24~12	250V	12A
UL	—	30~12	300V	10A
CSA	—	28~12	300V	10A

外形図

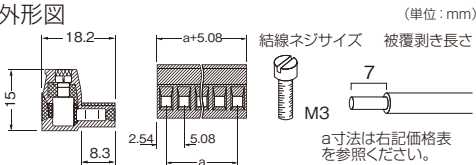

Order 注文例

型式


MSTB2.5-2-ST-5.08

型式	極数	a	重量 (g)	基準単価	
				1~29個	30~99個
MSTB2.5-2-ST-5.08	2	5.08	3.74	¥290	¥272
MSTB2.5-3-ST-5.08	3	10.16	5.37	¥430	¥395
MSTB2.5-4-ST-5.08	4	15.24	7.07	¥580	¥544
MSTB2.5-5-ST-5.08AU	5	20.32	8.77	¥700	¥665
MSTB2.5-6-ST-5.08	6	25.40	10.43	¥840	¥787
MSTB2.5-7-ST-5.08	7	30.48	12.12	¥990	¥918
MSTB2.5-8-ST-5.08	8	35.56	13.80	¥1,130	¥1,041
MSTB2.5-9-ST-5.08	9	40.64	15.58	¥1,250	¥1,179

販売: ミスミ/製造元: フェニックスコンタクト(株)

ソケットヘッダー (垂直取付タイプ)

RoHS

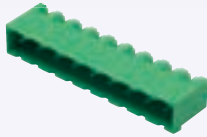

CSA UL 300V Device Net 信号用 センサー スズメッキ 金メッキ ツクツクロック

ココが特長

- オスコンタクトを内蔵した垂直取付用ヘッダー**
- プラグコネクタとの接続に使用する垂直取付用ソケットヘッダーです。
 - 5種のソケットヘッダーはDeviceNet用コネクタとして認可済みです。
 - 組み合わせ相手は **Q3497ページ**のプラグコネクタです。
 - DeviceNet用コネクタは5種のみです。
 - 金メッキは5種のみです。(その他:スズメッキ)

注意



Delivery 納期

1個から注文OK!

出荷日

1~10個 **翌日**(当日)
 11個~ **都度見積**


当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

規格と定格

規格	定格電圧	定格電流
IEC/VDE	250V	12A
UL	300V	10A
CSA	300V	10A

外形図

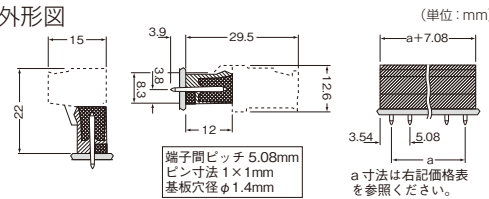

Order 注文例

型式


MSTBVA2.5-2-G-5.08

型式	芯数	a	基準単価	
			1~19個	20~49個
MSTBVA2.5-2-G-5.08	2	5.08	¥100	¥93
MSTBVA2.5-3-G-5.08	3	10.16	¥150	¥140
MSTBVA2.5-4-G-5.08	4	15.24	¥200	¥186
MSTBVA2.5-5-G-5.08AU	5	20.32	¥410	¥381
MSTBVA2.5-6-G-5.08	6	25.40	¥300	¥279
MSTBVA2.5-7-G-5.08	7	30.48	¥380	¥353
MSTBVA2.5-8-G-5.08	8	35.56	¥410	¥381
MSTBVA2.5-9-G-5.08	9	40.64	¥470	¥437

販売: ミスミ/製造元: フェニックスコンタクト(株)

ソケットヘッダー (水平取付タイプ)

RoHS

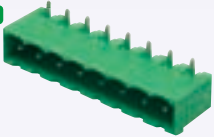

CSA UL 300V Device Net 信号用 センサー スズメッキ 金メッキ ツクツクロック

ココが特長

- オスコンタクトを内蔵した水平取付用ヘッダー**
- プラグコネクタとの接続に使用する水平取付用ソケットヘッダーです。
 - 5種のソケットヘッダーはDeviceNet用コネクタとして認可済みです。
 - 組み合わせ相手は **Q3497ページ**のプラグコネクタです。
 - DeviceNet用コネクタは5種のみです。
 - 金メッキは5種のみです。(その他:スズメッキ)

注意



Delivery 納期

1個から注文OK!

出荷日

1~10個 **翌日**(当日)
 11個~ **都度見積**


当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

規格と定格

規格	定格電圧	定格電流
IEC/VDE	250V	12A
UL	300V	10A
CSA	300V	10A

外形図

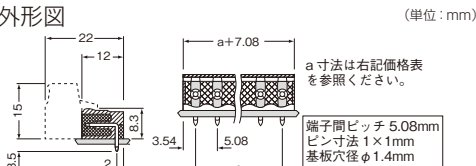

Order 注文例

型式

MSTBA2.5-2-G-5.08

型式	芯数	a	基準単価	
			1~19個	20~49個
MSTBA2.5-2-G-5.08	2	5.08	¥100	¥93
MSTBA2.5-3-G-5.08	3	10.16	¥150	¥140
MSTBA2.5-4-G-5.08	4	15.24	¥200	¥186
MSTBA2.5-5-G-5.08AU	5	20.32	¥410	¥381
MSTBA2.5-6-G-5.08	6	25.40	¥300	¥279
MSTBA2.5-7-G-5.08	7	30.48	¥380	¥353
MSTBA2.5-8-G-5.08	8	35.56	¥410	¥381
MSTBA2.5-9-G-5.08	9	40.64	¥470	¥437

販売: ミスミ/製造元: フェニックスコンタクト(株)