








(単位: mm)

## 基板実装タイプ

<b>BNC基板用垂直型</b> <b>RoHS</b> <b>メス</b>  <b>050-1424</b> 基板取付寸法M	<b>BNC基板用垂直型</b> <b>RoHS</b> <b>メス</b>  <b>MF70J5-NS50</b> 基板取付寸法N	<b>BNC基板L型タイプ</b> <b>RoHS</b> <b>メス</b>  <b>050-1425</b> 基板取付寸法O	<b>SMA基板L型タイプ</b> <b>RoHS</b> <b>メス</b>  <b>088-2080</b> 基板取付寸法P	<b>SMA基板L型タイプ</b> <b>RoHS</b> <b>メス</b>  <b>MF78J5-NR51</b> 基板取付寸法Q	<b>SMB基板垂直タイプ</b> <b>RoHS</b>  <b>080-0040</b> 基板取付寸法R
---	--	--	---	--	--

## 基板取付寸法

(単位: mm)

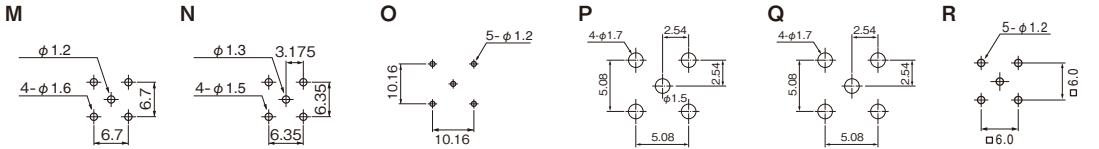

Order  
注文例

型式

**050-1500**

型式	インピーダンス		定格電圧	耐電圧	接触抵抗	周波数帯域	VSWR	絶縁抵抗	重量	標準単価		
	Ω	AC V	AC V/分	DC1V/1A	DC~	以下	MΩ以上/DC500V	g		1~9個	10~29個	30個~
050-1421	50	500	1500	3mΩ	4GHz	1.2/0.1~2GHz	1000	10	¥563	¥485	¥437	
MF70J9-FS52	50	350	1000	3mΩ	4GHz	1.25/0.1~4GHz	5000	10	¥330	¥297	¥267	
051-RM13A	75	500	1000	2.5mΩ	3GHz	1.2/0.1~3GHz	1000	11.5	¥563	¥485	¥437	
MF70J9-AS53	50	350	1000	3mΩ	4GHz	1.4/0.1~4GHz	5000	9	¥243	¥223	¥194	
050-1416	50	500	1500	3mΩ	4GHz	1.2/0.1~2GHz	1000	7	¥417	¥359	¥330	
MF70J9-AS58	50	350	1000	1.5mΩ	4GHz	1.3/0.1~4GHz	5000	8	¥330	¥297	¥267	
MF70J9-YS50	50	350	1000	3mΩ	6GHz	未測定	5000	7	¥250	¥225	¥203	
050-1500	不整合	500	1500	3mΩ	4GHz	12/0.1~200MHz	1000	6.6	¥592	¥524	¥417	
BNC-LR	50	500	1500	3mΩ	4GHz	1.4/0.1~2GHz	1000	14	¥960	¥863	¥795	
088-2062	50	335	1000	3mΩ	12.4GHz	1.2/0~8GHz	1000	2	¥1,310	¥1,183	¥951	
080-0030	50	335	1000	3mΩ	4GHz	1.2/0.1~2GHz	1000	1.2	¥534	¥466	¥359	
MF91J9-BS50	50	170	700	6mΩ	4GHz	1.3/0.1~4GHz	1000	1.2	¥350	¥315	¥284	
050-1424	50	500	1500	3mΩ	4GHz	1.2/0.1~1GHz	1000	8.9	¥534	¥466	¥369	
MF70J5-NS50	50	350	1000	3mΩ	4GHz	1.3/0.1~4GHz	5000	4.5	¥360	¥324	¥292	
050-1425	50	500	1500	3mΩ	4GHz	1.2/0.1~2GHz	1000	11.8	¥1,300	¥1,135	¥931	
088-2080	50	250	750	3mΩ	4GHz	1.2/0.1~4GHz	5000	3.5	¥2,609	¥2,367	¥1,892	
MF78J5-NR51	50	120	700	3mΩ	12.4GHz	1.55/0.1~12.4GHz	5000	4	¥620	¥558	¥502	
080-0040	50	335	1000	3mΩ	4GHz	1.2/0.1~2GHz	1000	3.1	¥427	¥369	¥291	

\*\*\* 新価格 適用開始時期に関しては 0101ページ

## 終端抵抗器(ターミナル)・防塵キャップ

RoHS



ココが  
特長

信頼と性能を向上させる同軸関連アクセサリ

●終端抵抗器は、コネクタ未接続時の機器内の特性インピーダンスを一定に保たせるコネクタ。



Delivery  
納期

1個から注文OK!









 
出荷日

1~10個 翌日(当日)

11個~ 都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

<b>BNC型75Ω用ターミナル</b> <b>オス</b>  <b>090-0520</b>	<b>BNC型75Ω用ターミナル</b> <b>オス</b>  <b>MF70P0-US7</b>	<b>BNC型50Ω用ターミナル</b> <b>オス</b>  <b>BNC-P-50TN</b>	<b>BNC型50Ω用ターミナル</b> <b>オス</b>  <b>MF70P0-US5</b>	<b>SMA型50Ω用ターミナル</b> <b>オス</b>  <b>900-SL59A</b>	<b>N型50Ω用ターミナル</b> <b>オス</b>  <b>090-2001</b>
<b>BNC防塵キャップ(チェーン付き)</b> <b>オス</b>  <b>BNC-PC</b>	<b>BNC防塵キャップ(チェーン付き)</b> <b>オス</b>  <b>MFBN-CAP</b>	<b>BNC/TNC両用防塵キャップ</b>  <b>BTNC-CAP</b>	(単位: mm)		



Order  
注文例

型式

**BNC-P-50TN**

## 材料・仕上

	材質	仕上
本体シエール	黄銅(SMA:ステンレス)	ニッケルメッキ(SMA:金メッキ)
絶縁体	テフロン	—
オスコンタクト	黄銅	金メッキ
メスコンタクト	リン青銅	金メッキ

型式	標準単価			インピーダンス	周波数範囲	V.S.W.R.	最大出力	重量
	1~9個	10~29個	30個~					
090-0520	¥1,210	¥1,080	¥930	75Ω	0.6GHz	1.2	1/2	13.3
MF70P0-US7	¥550	¥495	¥446	75Ω	1GHz	1.46	1/2	12.5
BNC-P-50TN	¥590	¥520	¥430	50Ω	0.6GHz	1.2	1	14
MF70P0-US5	¥390	¥351	¥316	50Ω	4GHz	1.3	1/2	12.5
900-SL59A	¥3,000	¥2,830	¥2,660	50Ω	18GHz	1.23	1/4	2.8
090-2001	¥2,110	¥1,900	¥1,690	50Ω	2.0GHz	1.1	1/2	44
BNC-PC	¥400	¥360	¥300	—	—	—	—	9.5
MFBN-CAP	¥290	¥261	¥235	—	—	—	—	9.5
BTNC-CAP	¥90	¥80	¥70	—	—	—	—	0.4

コネクタ

同軸コネクタ

同軸コネクタ

パネル／基板コネクタ

終端抵抗(ターミナル)

アダプタ

変換アダプタ

BNCコネクタ

Nコネクタ

SMAコネクタ

SMBコネクタ

同軸コネクタ専用圧着工具

減衰器(アッテネータ)

RCAコネクタ