



突合せ型圧着リング(バリュー品)

RoHS



電源用 信号用 スズメッキ 圧着



Delivery
納期



絶縁付突合せタイプの圧着リング

●MTRシリーズ! 低価格・高品質FA用絶縁圧着リング



ご注意

・圧着作業は専用の圧着工具で行って下さい。
(O3731、3733ページ)
・販売は1パック(100個入り)になります。

出荷日

1~10パック 翌日(当日)
11パック~ 都度見積
当日出荷は、17時までにご注文ください。
在庫品

圧着端子
テスト端子



圧着端子

外形寸法表および適用電線

型式	色	絶縁材	使用温度範囲	外形寸法(単位: mm)								適用電線範囲		適合工具
				d	D	E	L	C	t	t1	より線(mm ²)	AWGサイズ		
MTRNB-1.25	赤	PVC	-40℃ +75℃	4.3	5.8	15.0	25.5	4.9	0.75	0.80	0.5-1.5	20-16	3GOU-D	
MTRNB-2	青			4.5	6.2	15.0	25.5	5.7	0.80	0.80	1.5-2.5	16~14	4GOU-D	
MTRNB-5.5	黄			6.5	8.1	15.0	27.0	7.1	1.00	0.80	4-6	12~10	NH-13	



1パック 100個入




Order
注文例

型式
MTRNB-1.25

型式	¥バラチャージ 1~4パック	¥基準単価 5~19パック	¥スライド単価 20パック~
MTRNB-1.25		¥790	¥711
MTRNB-2	+¥50円/パック	¥898	¥808
MTRNB-5.5		¥1,250	¥1,125

部 1~4パックのご注文は基準単価+バラチャージを申し受けます。
【計算例】 MTRNB-1.25 を2パックご注文の場合
(基準単価790円+バラチャージ50円)×2パック=1,680円
バラチャージに関しては O101ページ

外形図

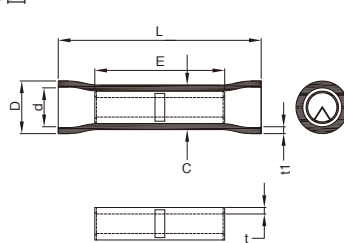

裸圧着端子

圧着端子

絶縁付
圧着端子

差込み型
接続端子

差込み型
ピン端子


絶縁キャップ

圧着端子専用
圧着工具



重ね合せ型圧着リング(バリュー品)

RoHS

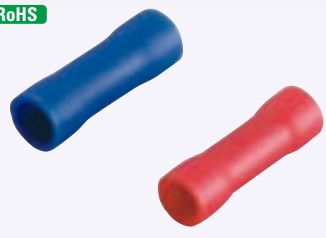

電源用 信号用 スズメッキ 圧着



Delivery
納期



絶縁付重ね合せタイプの圧着リング

●MTRシリーズ! 低価格・高品質FA用絶縁圧着リング



ご注意

・圧着作業は専用の圧着工具で行って下さい。
(O3731、3733ページ)
・販売は1パック(100個入り)になります。

出荷日

1~10パック 翌日(当日)
11パック~ 都度見積
当日出荷は、17時までにご注文ください。
在庫品

外形寸法表および適用電線

型式	色	絶縁材	使用温度範囲	外形寸法(単位: mm)								適用電線範囲		適合工具
				D	d	E	L	F	t	t1	より線(mm ²)	AWGサイズ		
MTRNP-1.25	赤	PVC	-40℃ +75℃	4.30	1.70	5.00	18.0	8.00	0.80	0.80	0.5-1.5	20-16	3GOU-D	
MTRNP-2	青			5.00	2.40	5.00	18.0	8.00	0.80	0.80	1.5-2.5	16~14	4GOU-D	
MTRNP-5.5	黄			6.60	3.60	6.50	21.5	8.50	1.00	0.75	4-6	12~10	NH-13	



1パック 100個入




Order
注文例

型式
MTRNP-1.25

型式	¥バラチャージ 1~4パック	¥基準単価 5~19パック	¥スライド単価 20パック~
MTRNP-1.25		¥742	¥668
MTRNP-2	+¥50円/パック	¥786	¥707
MTRNP-5.5		¥1,094	¥985

部 1~4パックのご注文は基準単価+バラチャージを申し受けます。
【計算例】 MTRNP-1.25 を2パックご注文の場合
(基準単価742円+バラチャージ50円)×2パック=1,584円
バラチャージに関しては O101ページ

外形図

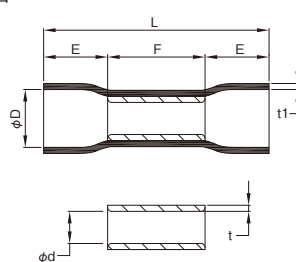

2012.9

2013.8

3718