

187シリーズ(バリュー品)

オス(嵌合部露出型)

RoHS



電源用 信号用 スズメッキ 圧着

ココが特長 187シリーズ対応! 嵌合部露出型差込接続端子
●MTRシリーズ! 低価格・高品質FA用差込接続子



・圧着作業は専用の圧着工具で行って下さい。(03733ページ)
・販売は1パック(100個入り)になります。



出荷日

1~10/パック 翌日(当日)
11/パック~ 都度見積


当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

外形寸法表および仕様

型式	色	絶縁材	外形寸法(単位:mm)						適用電線範囲		適合工具 03733ページ
			B	L	D	E	t	t1	より線(mm ²)	AWG	
MTR-480520-M	青	PVC	4.8	22	4.4	10.5	0.25	0.8	1.5-2.5	16-14	4GOU-D

外形図

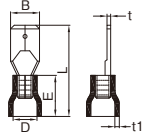

1パック 100個入

型式	¥基準単価		¥スライド単価	
	1~9/パック	10~29/パック	30/パック~	
MTR-480520-M	¥750	¥713	¥677	



注文例

型式

MTR-630820-M

圧着端子
テスト端子

圧着端子

裸圧着端子

圧着端子

絶縁付
圧着端子

差込み型
接続端子

差込み型
ピン端子

絶縁キャップ

圧着端子専用
圧着工具

メス(嵌合部露出型)

RoHS



電源用 信号用 スズメッキ 圧着

ココが特長 187シリーズ対応! 嵌合部露出型差込接続端子
●MTRシリーズ! 低価格・高品質FA用差込接続子



・圧着作業は専用の圧着工具で行って下さい。(03733ページ)
・販売は1パック(100個入り)になります。



出荷日

1~10/パック 翌日(当日)
11/パック~ 都度見積


当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

外形寸法表および仕様

型式	色	絶縁材	外形寸法(単位:mm)								適用電線範囲		適合工具 03733ページ
			B	L	D	E	t	t1	相手側タブ厚	相手側タブ幅	より線(mm ²)	AWG	
MTR-480509-F	赤	PVC	6	19	3.6	10.5	0.4	0.8	4.8	0.5	0.5-1.5	22-16	3GOU-D
MTR-480809-F					0.8								
MTR-480520-F	青	PVC	6	19	4.4	10.5	0.4	0.8	4.8	0.5	1.5-2.5	16-14	4GOU-D
MTR-480820-F					0.8								

外形図

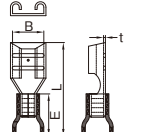

1パック 100個入

型式	¥基準単価		¥スライド単価	
	1~9/パック	10~29/パック	30/パック~	
MTR-480509-F	¥750	¥713	¥677	
MTR-480809-F	¥750	¥713	¥677	
MTR-480520-F	¥785	¥746	¥708	
MTR-480820-F	¥785	¥746	¥708	



注文例

型式

MTR-630820-M

メス(嵌合部絶縁型)

RoHS



電源用 信号用 スズメッキ 圧着

ココが特長 187シリーズ対応! 嵌合部絶縁型差込接続端子
●FA用途に製造された高品質・低価格な圧着端子です。



・圧着作業は専用の圧着工具で行って下さい。(03733ページ)
・販売は1パック(100個入り)になります。



出荷日

1~10/パック 翌日(当日)
11/パック~ 都度見積


当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

外形寸法表および仕様

型式	色	絶縁材	外形寸法(単位:mm)								適用電線範囲		適合工具 03733ページ	
			B	b	L	D	E	t	t1	相手側タブ厚	相手側タブ幅	より線(mm ²)		AWG
MTR-480509-FA	赤	PVC	5	7.8	20	4	10.5	0.4	0.8	4.8	0.5	0.5-1.5	20-16	3GOU-D
MTR-480809-FA						0.8								
MTR-480520-FA	青	PVC	5	7.8	20	4.5	10.5	0.4	0.8	4.8	0.5	1.5-2.5	16-14	4GOU-D
MTR-480820-FA						0.8								

外形図

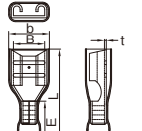

1パック 100個入

型式	¥基準単価		¥スライド単価	
	1~9/パック	10~29/パック	30/パック~	
MTR-480509-FA	¥890	¥846	¥803	
MTR-480809-FA	¥936	¥889	¥845	
MTR-480520-FA	¥1,053	¥1,000	¥950	
MTR-480820-FA	¥1,053	¥1,000	¥950	



注文例

型式

MTR-630820-M

2012.9

2013.8

3724