

250シリーズ(バリュー品)

オス(嵌合部露出型)

RoHS



電源用 信号用 スズメッキ 圧着

ココが特長

250シリーズ対応! 嵌合部露出型差込接続端子
●MTRシリーズ! 低価格・高品質FA用差込接続子



・圧着作業は専用の圧着工具で行って下さい。(O3733ページ)
・販売は1パック(100個入り)になります。



出荷日

1~10/パック	翌日(当日)
11/パック~	都度見積


当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

外形寸法表および仕様

型式	色	絶縁材	外形寸法(単位:mm)						適用電線範囲		適合工具 O3733ページ
			B	L	D	E	t	t1	より線(mm ²)	AWG	
MTR-630809-M	赤	PVC	6.3	21.5	3.6	10.5	0.4	0.8	0.5-1.5	20-16	3GOU-D
MTR-630820-M	青	PVC	6.3	22.0	4.4				1.5-2.5	16-14	4GOU-D

外形図

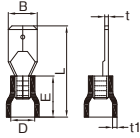

1パック 100個入

型式	¥基準単価	¥スライド単価	
	1~9/パック	10~29/パック	30/パック~
MTR-630809-M	¥750	¥713	¥677
MTR-630820-M	¥785	¥746	¥708



Order
注文例

型式	
MTR-630820-M	

圧着端子
テスト端子

圧着端子

裸圧着端子

圧着端子

絶縁付
圧着端子

差込み型
接続端子


差込み型
ピン端子

絶縁キャップ

圧着端子専用
圧着工具

メス(嵌合部露出型)

RoHS

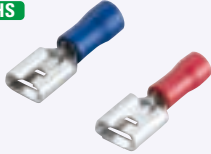

電源用 信号用 スズメッキ 圧着

ココが特長

250シリーズ対応! 嵌合部露出型差込接続端子
●FA用途に製造された高品質・低価格な圧着端子です。



・圧着作業は専用の圧着工具で行って下さい。(O3733ページ)
・販売は1パック(100個入り)になります。



出荷日

1~10/パック	翌日(当日)
11/パック~	都度見積


当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

外形寸法表および仕様

型式	色	絶縁材	外形寸法(単位:mm)								適用電線範囲		適合工具 O3733ページ
			B	L	D	E	t	t1	相手側タブ厚	相手側タブ幅	より線(mm ²)	AWG	
MTR-630809-F	赤	PVC	7.6	21.0	3.6	10.5	0.4	0.8	0.8	6.4	0.5-1.5	20-16	3GOU-D
MTR-630820-F	青	PVC			4.4						1.5-2.5	16-14	4GOU-D

外形図

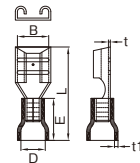

1パック 100個入

型式	¥基準単価	¥スライド単価	
	1~9/パック	10~29/パック	30/パック~
MTR-630809-F	¥764	¥726	¥690
MTR-630820-F	¥863	¥820	¥779



Order
注文例

型式	
MTR-630820-M	

メス(嵌合部絶縁型)

RoHS



電源用 信号用 スズメッキ 圧着

ココが特長

250シリーズ対応! 嵌合部絶縁型差込接続端子
●MTRシリーズ! 低価格・高品質FA用差込接続子



・圧着作業は専用の圧着工具で行って下さい。(O3733ページ)
・販売は1パック(100個入り)になります。



出荷日

1~10/パック	翌日(当日)
11/パック~	都度見積


当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

外形寸法表および仕様

型式	色	絶縁材	外形寸法(単位:mm)									適用電線範囲		適合工具 O3733ページ
			B	b	L	D	E	t	t1	相手側タブ厚	相手側タブ幅	より線(mm ²)	AWG	
MTR-630809-FA	赤	PVC	6.7	9.5	22.0	4.0	10.5	0.4	0.8	0.8	6.4	0.5-1.5	20-16	3GOU-D
MTR-630820-FA	青	PVC			22.5	4.5						1.5-2.5	16-14	4GOU-D

外形図

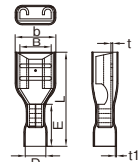

1パック 100個入

型式	¥基準単価	¥スライド単価	
	1~9/パック	10~29/パック	30/パック~
MTR-630809-FA	¥890	¥846	¥803
MTR-630820-FA	¥978	¥929	¥883



Order
注文例

型式	
MTR-630820-M	

2012.9

2013.8

3726