



**φ2mmピンプラグ・ピンソケット**

φ2mmピンプラグ(ニッケルメッキ)




**仕様**

メッキ	ニッケルメッキ
絶縁材	ナイロン6
使用温度範囲	-5℃~50℃
定格	5A/AC30V
耐電圧	AC1000V/1分間
絶縁抵抗	DC500V/100MQ以上
接触抵抗	10mΩ

**ココが特長** **6色カラーバリエーションのあるφ2mmピンプラグ**

- 電線との接続はハンダ式で、カラーバリエーションが6色揃っているため、接続時の色分けが容易に可能です。組合せ相手は**◎3736ページ**
- 適合電線サイズ：より線0.3~0.75mm<sup>2</sup>またはAWG22~18

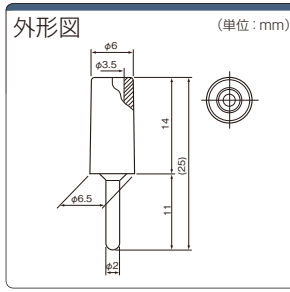

型式	色	基準単価 1~4個	スライド単価 5~9個	10~19個	20個~
TJ-2-P-RE	赤	¥200	¥115	¥100	¥90
TJ-2-P-BK	黒	¥200	¥115	¥100	¥90
TJ-2-P-BU	青	¥200	¥115	¥100	¥90
TJ-2-P-YE	黄	¥200	¥115	¥100	¥90
TJ-2-P-GR	緑	¥200	¥115	¥100	¥90
TJ-2-P-WH	白	¥200	¥115	¥100	¥90

**¥\*\*\* 新価格** 適用開始時期に関しては **◎0101ページ**

Order 注文例 **TJ-2-P-RE**

Delivery 納期

**1個から注文OK!**

**出荷日**

1~20個	翌日(当日)
21個~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

**在庫品**

φ2mmピンプラグ(金メッキ)




**仕様**

メッキ	金メッキ
絶縁材	ABS(UL94-HB)
使用温度範囲	-10℃~+60℃
定格	6A/DC24V
耐電圧	AC1500V/1分間
絶縁抵抗	DC500V/100MQ以上
接触抵抗	1mΩ

**ココが特長** **金メッキ仕様のφ2mmピンプラグ**

- 電線との接続はハンダ式で、カラーバリエーションが5色揃っているため、接続時の色分けが容易に可能です。組合せ相手は**◎3736ページ**
- 適合電線サイズ：より線0.3~0.75mm<sup>2</sup>またはAWG22~18

結合相手はWTN1055R6-GO-※のみです。  
 WTN1055R9-GO-※には適合しません。

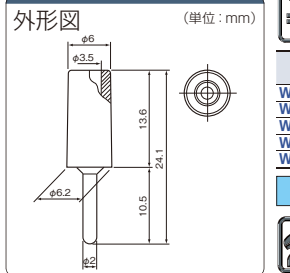

型式	色	基準単価 1~4個	スライド単価 5~9個	10~19個	20個~
WTN1011R2-GO-RE	赤	¥200	¥100	¥90	¥80
WTN1011R2-GO-BK	黒	¥200	¥100	¥90	¥80
WTN1011R2-GO-BU	青	¥200	¥100	¥90	¥80
WTN1011R2-GO-YF	黄	¥200	¥100	¥90	¥80
WTN1011R2-GO-GR	緑	¥200	¥100	¥90	¥80

**¥\*\*\* 新価格** 適用開始時期に関しては **◎0101ページ**

Order 注文例 **WTN1011R2-GO-RE**

Delivery 納期

**1個から注文OK!**

**出荷日**

1~20個	翌日(当日)
21個~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

**在庫品**

φ2mmピンソケット(ニッケルメッキ)




**仕様**

メッキ	ニッケルメッキ
絶縁材	ナイロン6
使用温度範囲	-5℃~50℃
定格	5A/AC30V
耐電圧	AC1000V/1分間
絶縁抵抗	DC500V/100MQ以上
接触抵抗	10mΩ

**ココが特長** **6色カラーバリエーションのあるφ2mmピンソケット**

- 電線との接続はハンダ式で、カラーバリエーションが6色揃っているため、接続時の色分けが容易に可能です。組合せ相手は**◎3736ページ**

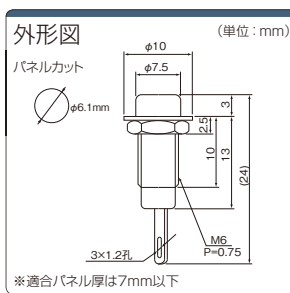

型式	色	基準単価 1~4個	スライド単価 5~9個	10~19個	20個~
TJ-1-RE	赤	¥200	¥100	¥90	¥80
TJ-1-BK	黒	¥200	¥100	¥90	¥80
TJ-1-BU	青	¥200	¥100	¥90	¥80
TJ-1-YE	黄	¥200	¥100	¥90	¥80
TJ-1-GR	緑	¥200	¥100	¥90	¥80
TJ-1-WH	白	¥200	¥100	¥90	¥80

**¥\*\*\* 新価格** 適用開始時期に関しては **◎0101ページ**

Order 注文例 **TJ-1-RE**

Delivery 納期

**1個から注文OK!**

**出荷日**

1~20個	翌日(当日)
21個~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

**在庫品**

φ2mmピンソケット(金メッキ)




**仕様**

メッキ	金メッキ
絶縁材	PA66(UL94V-2)
使用温度範囲	-10℃~+60℃
定格	6A/DC24V
耐電圧	AC1500V/1分間
絶縁抵抗	DC500V/100MQ以上
接触抵抗	2mΩ

**ココが特長** **金メッキ仕様のφ2mmピンソケット**

- 電線との接続はハンダ式で、カラーバリエーションが5色揃っているため、接続時の色分けが容易に可能です。組合せ相手は**◎3736ページ**

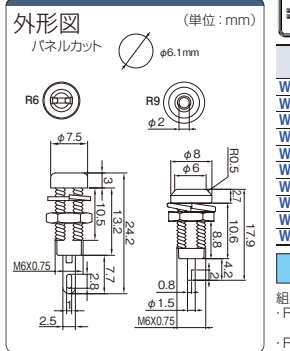

型式	色	基準単価 1~4個	スライド単価 5~9個	10~19個	20個~
WTN1055R6-GO-RE	赤	¥200	¥100	¥90	¥80
WTN1055R6-GO-BK	黒	¥200	¥100	¥90	¥80
WTN1055R6-GO-BU	青	¥200	¥100	¥90	¥80
WTN1055R6-GO-YE	黄	¥200	¥100	¥90	¥80
WTN1055R6-GO-GR	緑	¥200	¥100	¥90	¥80
WTN1055R9-GO-RE	赤	¥200	¥100	¥90	¥80
WTN1055R9-GO-BK	黒	¥200	¥100	¥90	¥80
WTN1055R9-GO-BU	青	¥200	¥100	¥90	¥80
WTN1055R9-GO-YE	黄	¥200	¥100	¥90	¥80
WTN1055R9-GO-GR	緑	¥200	¥100	¥90	¥80

**¥\*\*\* 新価格** 適用開始時期に関しては **◎0101ページ**

組み合わせ例  
 ・R6→WTN1011R2-GO  
 →TJ-2-P  
 ・R9→WTN1011-GO

Order 注文例 **WTN1055R-GO-RE**

Delivery 納期

**1個から注文OK!**

**出荷日**

1~20個	翌日(当日)
21個~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

**在庫品**

圧着端子  
テスト端子

テスト端子

テスト計測用  
端子  
オシロスコープ用  
プローブ