

の  
 価格は値下げした  
 商品です  
**プライス  
 ダウン**

 
**ワニ口クリップ/6色ハーネスセット**

RoHS

ニッケル  
 メッキ



外形図 (単位:mm)



※片側はクリップなしです

ココが  
 特長

- 6色カラーワニ口クリップハーネス**
- テスト用のワニ口クリップにあらかじめ電線を取り付けた商品です。
  - 6色セットのため、テスト目的にあわせて色別管理が行えます。



Delivery  
 納期

**1セットから注文OK!**

出荷日

1~10セット **5日目**

11セット **都度見積**

非在庫品



**1セット 6個入**

型式	定格電流	絶縁材	定格電圧	使用温度範囲	L	A	B	使用電線	重量g	基準単価					
										1~4セット	5~9セット	10~19セット	20セット~		
C-4-ASET-R	3A	PVC	AC125V	-5°C~60°C	0.5m	60	14.1	UL	6.83	¥1,150	¥1,050	¥1,000	¥900		
C-4-BSET-R	2A					48	10			1007	4.67	¥1,150	¥1,050	¥1,000	¥900
C-4-CSET-R	1A					38	10			(AWG26)	3.67	¥1,150	¥1,050	¥1,000	¥900

●セット色内容: 赤、黒、緑、白、黄、青

**ワニ口クリップ**

RoHS



ココが  
 特長

- 各サイズに対応したワニ口クリップ**
- 許容電流1Aから30Aまで使用可能なワニ口クリップです。



・絶縁キャップの着脱は何か先に先をかませた状態で行うと簡単に行えます。

ご注意



Delivery  
 納期

**1個から注文OK!**

出荷日

1~20個 **翌日(当日)**

21個~ **都度見積**

当日出荷は、17時までに都度お申し込みください。





在庫品




型式	色	定格電流(A)	開口部最大幅(mm)	導体部全長(mm)	ハンダ付け部分φサイズ	重量(g)	基準単価			
							1~4個	5~9個	10~19個	20個~
WTN1229-RED	赤	1	5	31.1	2	2	¥120	¥110	¥100	¥90
WTN1229-BLACK	黒	1	5	31.1	2	2	¥120	¥110	¥100	¥90
WTN1228-RED	赤	3	5.5	35.3	2	3	¥130	¥100	¥90	¥80
WTN1228-BLACK	黒	3	5.5	35.3	2	3	¥130	¥100	¥90	¥80
WTN1227-RED	赤	5	7	41.1	1.6	6	¥130	¥100	¥90	¥80
WTN1227-BLACK	黒	5	7	41.1	1.6	6	¥130	¥100	¥90	¥80
WTN1225-RED	赤	10	6	53.5	2.9	11	¥150	¥140	¥130	¥110
WTN1225-BLACK	黒	10	6	53.5	2.9	11	¥150	¥140	¥130	¥110
WTN1224A-RED	赤	20	10	64.3	4	17.5	¥210	¥180	¥170	¥150
WTN1224A-BLACK	黒	20	10	64.3	4	17.5	¥210	¥180	¥170	¥150
WTN1223-RED	赤	30	20	75.9	3	19	¥200	¥180	¥170	¥150
WTN1223-BLACK	黒	30	20	75.9	3	19	¥200	¥180	¥170	¥150

\*\*\* 新価格 適用開始時期に関しては [O101ページ](#)

外形図

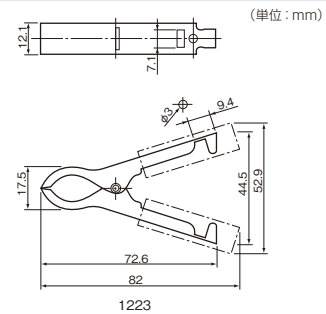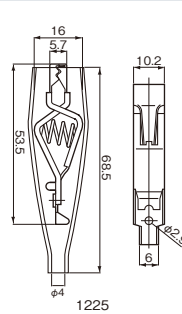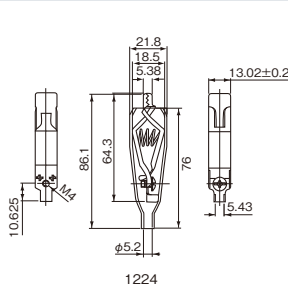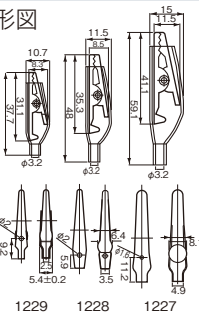

(単位:mm)

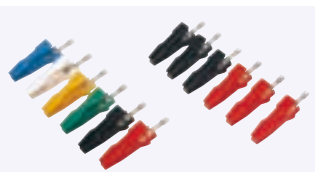


ココが  
 特長

**環境にこだわりぬいた  
 圧着タイプのワニ口クリップ**

- 安心の国内品
- PVCフリー、鉛フリー、ソルダーレス。
- ハンダ加工に比べて大幅に工数削減
- 耐電圧 AC2000V/min
- 絶縁抵抗 DC500V 100MΩ以上
- 定格電流 1A
- 対応ケーブル: 0.1~0.5sq (外径1.2mm~2.0mm)

 外形図



(単位:mm)



型式	色及び、入り数	A寸mm	B寸mm	C寸mm	D寸mm	E寸mm	F寸mm	基準単価		スライド単価	
								1~3/バック	4~9/バック	10~19/バック	20/バック以上
C-201A-R3B3	各1個(赤、黒、緑、黄、白、青)、計6個	24	5.2	34.9	38	φ2.2	5.2	¥700	¥550	¥530	¥500
C-201A-6C	赤3個、黒3個、計6個										

圧着端子  
 テスト端子

テスト端子

テスト計測用  
 端子

オシロスコープ用  
 プローブ