

ICクリップ(プローブ取付用)

RoHS



ココが特長

世界最小テストクリップで作業性向上

- 最小0.2mmピッチまでの面実装IC基板の作動チェックが可能です。
- 接触抵抗が低く、測定信号に与える影響は非常に少ないです。
- オシロスコープ用プローブ**03744ページ**

注意

- ・ICクリップ本体・端末コードのバラ販売はしていません。
- ・差込式端末コードはネジ固定のため接続の際に多少ガタつきます。



Delivery
 納期

1個から注文OK!

出荷日

1~2個	3日
3個~	都度見積


当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品


外形図

(単位: mm) (公差: ±2%)


FP7Sタイプ

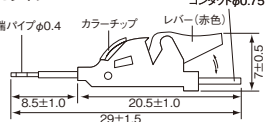


SCSタイプ

 


FP7タイプ

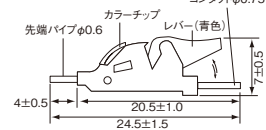


SCLタイプ

 


FP7Lタイプ

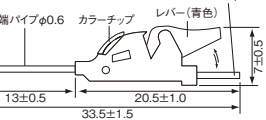


NCSタイプ

 


NCLタイプ

 

使用例

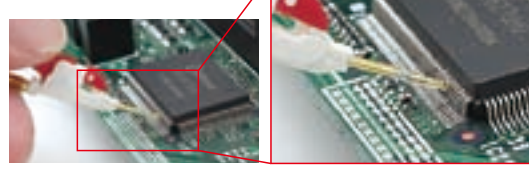

端末コード選定基準

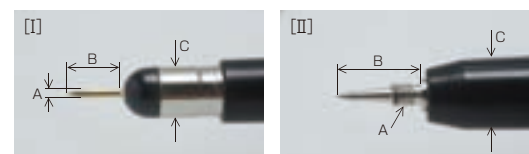

端末コード	A(ピン外径)	B(ピン直径)	C(導体外径)
SCS	I φ0.4mm~φ0.8mm	3mm以下	φ5mm以下
SCL	I φ0.9mm~φ1.4mm	8mm以下	φ7mm以下
NCS	II M2.6	8mm以下	φ5.5mm以下
NCL	II M2.6	8mm以下	φ7mm以下

仕様

タイプ	FP7S	FP7	FP7L
ピッチ	0.2~0.5mm	0.3~1.0mm	
先端スプリング径	φ80μm	φ150μm	
導体抵抗(0.1mA)	11mQmax	1mQmax	2mQmax
接触抵抗(1mA)		7mQmax	
絶縁抵抗	500MΩ/DC500V		
耐電圧	DC100V/min		
使用温度範囲	0°C~+75°C		
材質(クリップ本体)	ABS		
材質(先端パイプ)	ニッケル		銅
対応周波数	DC~300MHz		



タイプ	カラーチップ色	端末コード	基準単価		スライド単価	
			1個	2~5個	6~9個	10個~
FP7S [ピッチ: 0.2~0.5mm] 先端長: 8.5mm]	R (赤)	SCS (差込式: Sサイズ)	¥3,490	¥3,140	¥2,970	¥2,790
		SCL (差込式: Lサイズ)	¥3,490	¥3,140	¥2,970	¥2,790
		NCS (ネジ込式: Sサイズ)	¥3,270	¥2,940	¥2,780	¥2,620
		NCL (ネジ込式: Lサイズ)	¥3,270	¥2,940	¥2,780	¥2,620
	B (黒)	SCS (差込式: Sサイズ)	¥2,730	¥2,460	¥2,320	¥2,180
		SCL (差込式: Lサイズ)	¥2,730	¥2,460	¥2,320	¥2,180
		NCS (ネジ込式: Sサイズ)	¥2,510	¥2,260	¥2,130	¥2,010
		NCL (ネジ込式: Lサイズ)	¥2,510	¥2,260	¥2,130	¥2,010
FP7 [ピッチ: 0.3~1.0mm] 先端長: 4mm]	R (赤)	SCS (差込式: Sサイズ)	¥2,940	¥2,650	¥2,500	¥2,350
		SCL (差込式: Lサイズ)	¥2,940	¥2,650	¥2,500	¥2,350
	B (黒)	SCS (差込式: Sサイズ)	¥2,730	¥2,460	¥2,320	¥2,180
		NCL (ネジ込式: Lサイズ)	¥2,730	¥2,460	¥2,320	¥2,180
FP7S-10-SET (10個セット)			¥23,750	¥22,560	¥21,380	¥20,190
FP7-10-SET (10個セット)			¥17,100	¥16,250	¥15,390	¥14,540
FP7L-10-SET (10個セット)			¥19,000	¥18,050	¥17,100	¥16,150

*10色セット(黒、赤、橙、黄、緑、青、紫、灰、白)は100mmの1P端子付コード付属



Order 注文例
 タイプ - 色 - 端末コード
FP7S - R - SCS

価格を値下げした商品です
プライスダウン

ICクリップ(ケーブル接続用)

RoHS



ココが特長

ケーブル接続用ICクリップ


- ICテスト用のクリップです。54mmのもの40mmのものがあり、いずれも5Aまで使用可能です。
- 適合電線サイズ: より線0.5mm²~0.75mm²またはAWG20~AWG18



Order 注文例
 型式
WTN1230R2-RED

外形図

(単位: mm)

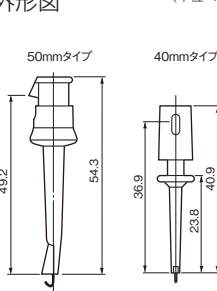

Delivery
 納期

1個から注文OK!

出荷日

1~20個	翌日(当日)
21個~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品



型式	色	全長	基準単価	スライド単価		
				1~4個	5~9個	10~19個
WTN1230R2-RED	赤	40mm	¥200	¥115	¥110	¥100
WTN1230R2-BLACK	黒	40mm	¥200	¥115	¥110	¥100
WTN1230-RED	赤	50mm	¥200	¥115	¥110	¥100
WTN1230-BLACK	黒	50mm	¥200	¥115	¥110	¥100

*** 新価格 適用開始時期に関しては 0101ページ

仕様

結線方法	ハンダ付け
絶縁材	ABS
使用温度範囲	-5°C~105°C
定格	5A/AC125V