


SS30WS UL対応 2重シールド

RoHS

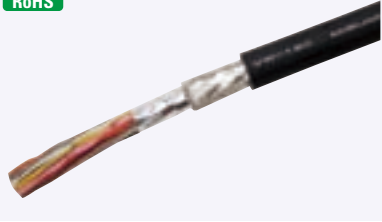

UL AWM 30V 2重シールド より線 ツストベア VW-1

ココが特長

2重シールドでノイズ対策 低価格でおすすめです!

- 編組シールド&アルミテープでノイズ対策
- ミスミPLC対応ハーネス! 2005ページ
- の部材としても大好評です!
- 300Vタイプよりも約35%細径化配線が楽になります。

■ このページの製品の二重シールド 300Vタイプをお探しなら 4303ページ



- ・ 耐油性性能はございません。
- ・ この商品は「ULトレーサビリティプログラム/プロセス・ワイヤ」に対応しております。(c-UL未対応)



Delivery 納期

1本から注文OK!

販売単位 下記参照

出荷日

1~99m	下記参照 (5本まで)
100m以上	下記参照

ストークT	当日出荷 ¥1,000/本
ストークA	翌日出荷 ¥500/本

*ストーク対象商品は下記価格表内の「T」もしくは「A」が対象となります。

非在庫品



型式	対数 ^{※4} 1P=2芯	全長 もしくは 指定長	スライド単価			基準単価	指定長単価								
			1000m (100m×10 ^{※3})	500m (100m×5 ^{※3})	100m(巻) ×3本~	100m(巻) ×1~2本	99~50m	49~20m	19~10m	9~1m					
			出荷日	都度見積	都度見積	都度見積	1日日出荷	2日日出荷	2日日出荷	2日日出荷	2日日出荷				
SS30WS	5P	1 5 100 (指定1m 単位) 500 1000	メートル 単価 ^{※2}	メートル 単価 ^{※2}	メートル 単価 ^{※2}	メートル 単価 ^{※2}	メートル 単価 ^{※2}	メートル 単価 ^{※2}	メートル 単価 ^{※2}	メートル 単価 ^{※2}	メートル 単価 ^{※2}	メートル 単価 ^{※2}	メートル 単価 ^{※2}	メートル 単価 ^{※2}	
	8P		¥84	¥85	¥86	¥86	T	¥113	T/A	¥118	T/A	¥126	T/A	¥131	T/A
	10P		¥111	¥113	¥115	¥117	T	¥155	T/A	¥161	T/A	¥168	T/A	¥180	T/A
	13P		¥127	¥129	¥131	¥133	T	¥170	T/A	¥174	T/A	¥194	T/A	¥204	T/A
	17P		¥152	¥155	¥158	¥161	T	¥211	T/A	¥222	T/A	¥239	T/A	¥250	T/A
	20P		¥189	¥192	¥195	¥201	T	¥262	T/A	¥272	T/A	¥298	T/A	¥319	T/A
	25P		¥224	¥228	¥232	¥239	T	¥299	T/A	¥311	T/A	¥327	T/A	¥348	T/A
	30P		¥252	¥257	¥262	¥270	T	¥344	T/A	¥357	T/A	¥373	T/A	¥398	T/A
	32P		¥402	¥410	¥418	¥439	T	¥557	T/A	¥583	T/A	¥640	T/A	¥700	T/A
	34P		¥411	¥419	¥427	¥449	T	¥574	T/A	¥594	T/A	¥626	T/A	¥683	T/A
50P	¥413	¥421	¥429	¥451	T	¥581	T/A	¥603	T/A	¥647	T/A	¥690	T/A		
50P	¥418	¥426	¥434	¥456	T	¥587	T/A	¥610	T/A	¥654	T/A	¥697	T/A		

 


ご注文の際は必ず下記の注意事項をお読みください。

- ※弊社の型式自体にm数が含まれております。必ず数量にはm数ではなく、必要な本数をご指定ください。
- ※本価格は2012年9月現在の価格です。最新価格はカタログ専用webサイト<http://jp.misumi-ec.com/el/>でご確認ください。
- ※1 ストークの対象品は価格の右欄の T または A で表記しております。
A ストーク... 17時までのご注文で翌日出荷(実働日)が可能となります。
商品単価に500円/1本が加算されます。
T ストーク... 12時までのご注文で当日の出荷が可能となります。
商品単価に1,000円/1本が加算されます。
ストークについて詳しくは 4011ページ をご確認ください。
- ※2 上記の単価は全てm当りの単価です。
単価計算方法[式: 型式末尾の数字(m数)×上記のm単価(円)]
- ※3 1000m及び500mでのご注文の場合、100m巻での納入とさせていただきます(1条もでのご注文は承ることができません)。
- ※4 ご注文の際は芯数・対数・芯/対数の表記にはご注意ください(線芯本数については仕様表をご確認ください)。1P(1PS)は「×2芯」となります。




Order 注文例



関連商品



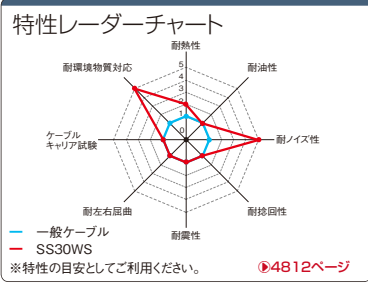

商品比較

仕上り径 小径 大径	耐油	
	レベル4以下	レベル5
小径	NA20276 (4347P) UL20276 (4348P)	SS30WS (4329P) NA28WSH (4351P)
大径		

※比較サイズはAWG24(0.2mm²)、6芯相当を参考しております。
※比較内容について保証するものではありません。
商品選定の参考としてお使い下さい。

主な仕様

シース色	ブラック
取得規格	ULAWM20276
定格電圧	30 V
使用温度範囲	0~80 °C
難燃性	VW-1SC
曲げ半径 (mm)	仕上り径× 8 (固定部) - (可動部)

※推奨値であり保証値ではございません

仕様

型式	対数 1P=2芯*	AWG サイズ	断面積 目安 (mm ²) ^①	撻合 構造 (図参照)	線芯 本数	仕上り 外径 (mm)	概算 質量 kg/km	電気的特性				導体			絶縁		線芯 外径 約(mm)	シース		規格	サンプル 提供**
								許容電流 A(30°C) ^②	導体抵抗 Ω/km(20°C)	絶縁特性 MΩkm(20°C)	耐電圧 V/分	構成 本/mm	外径 約(mm)	メッキ**	厚さ (mm)	材質**		厚さ (mm)	材質**		
SS30WS	5P	28	0.08	対撻り	10	5	41	1	240以下	10以上	300	7/0.127	0.38	すず	0.1	PVC	0.58 ±0.02	0.81	PVC	ULAWM 20276	○
	8P				16	5.5	52	1	246以下												○
	10P				20	6.1	59	1													○
	13P				26	6.5	71	1													○
	17P				34	7.2	85	1													○
	20P				40	7.6	101	1.23													○
	25P				50	8.1	113	1.14													○
	30P				60	9	139	1.04													○
	32P				64	9	148	1.04													○
	34P				68	9	160	0.93													○
50P	100	10.5	180	0.93	○																


- 注意**
- ※1 芯/対表記が1P(1PS)のときの線芯本数は「×2芯」となりますのでご注意ください。
 - ※2 サイズ変換はあくまでも目安となります。詳しくは**▶4815ページ**の対比表をご参照ください。
 - ※3 許容電流の値はあくまでも参考値であって、保証値ではありません。
 - ※4 材質の見方
【メッキ】 すず…すずめっき軟銅線
【材質】 PVC…塩化ビニル PE…ポリエチレン系素材
P…ポリエステル系素材 フッ素…各種フッ素樹脂 ※…その他
 - ※5 サンプル提供については**▶4819ページ**をご確認ください。

電流減少係数

周囲温度(°C)	30	40	50	60	70
電流減少係数	1.00	0.89	0.77	0.63	0.45

許容電流値は周囲温度30°C空中1条布設時の計算値を示し保証値ではありません。
周囲温度30°C以上の場合は、上の電流減少係数を許容電流に乘じます。
(例)AWG26 1Pで周囲温度が40°Cの場合の許容電流値
2.2×0.89 = 1.958(A)

構造図

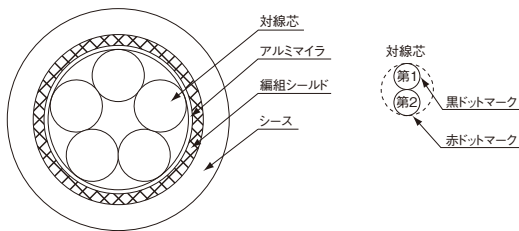

線芯識別表

対 No.	絶縁体 の色	ドットマーク	ドットマーク色		対 No.	絶縁体 の色	ドットマーク (長点*)	ドットマーク色	
			第1線芯	第2線芯				第1線芯	第2線芯
1	橙	■	黒	赤	26	橙	■	黒	赤
2	灰	■	黒	赤	27	灰	■	黒	赤
3	白	■	黒	赤	28	白	■	黒	赤
4	黄	■	黒	赤	29	黄	■	黒	赤
5	桃	■	黒	赤	30	桃	■	黒	赤
6	橙	■	黒	赤	31	橙	■	黒	赤
7	灰	■	黒	赤	32	灰	■	黒	赤
8	白	■	黒	赤	33	白	■	黒	赤
9	黄	■	黒	赤	34	黄	■	黒	赤
10	桃	■	黒	赤	35	桃	■	黒	赤
11	橙	■	黒	赤	36	橙	■	黒	赤
12	灰	■	黒	赤	37	灰	■	黒	赤
13	白	■	黒	赤	38	白	■	黒	赤
14	黄	■	黒	赤	39	黄	■	黒	赤
15	桃	■	黒	赤	40	桃	■	黒	赤
16	橙	■	黒	赤	41	橙	■	黒	赤
17	灰	■	黒	赤	42	灰	■	黒	赤
18	白	■	黒	赤	43	白	■	黒	赤
19	黄	■	黒	赤	44	黄	■	黒	赤
20	桃	■	黒	赤	45	桃	■	黒	赤
21	橙	■(連続)	黒	赤	46	橙	■	黒	赤
22	灰	■(連続)	黒	赤	47	灰	■	黒	赤
23	白	■(連続)	黒	赤	48	白	■	黒	赤
24	黄	■(連続)	黒	赤	49	黄	■	黒	赤
25	桃	■(連続)	黒	赤	50	桃	■	黒	赤

※対No.26からドット表示が若干長くなっています。