


NA28WSH UL規格 二重シールド

RoHS

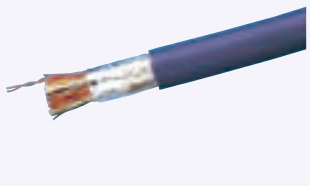

電気用品安全法を取得していません。

ココが
特長

30V UL規格の二重シールド

- アルミ箔テープ+編組シールドの2重シールドケーブルです。
- 1P=2芯(ツイストペア)を使用しているため、優れたノイズ防止効果が得られます。
- 圧接用ハーフピッチコネクタに対応したケーブルです。



ご注意

- ・ご注文の際に、指定長と数量を混同されないようにご注意ください。
- ・1P=2芯(ツイストペア)になります。
- ・耐油性はありません。
- ・この商品は「ULトローサビリティプログラム/プロセスト・ワイヤ」に対応しております。(c-UL未対応)

■このページの製品の
 2重シールド・低価格タイプは **○4329ページ**

UL AWM VW-1 30V より線 2重 シールド ツイスト ペア



1本から注文OK!

販売単位
100m(巻)

出荷日

1~3巻 **1日目**

4巻~ **都度見積**

販売単位

1mから99mまで1m単位

出荷日

 
1~5本 **2日目**

6本~ **都度見積**

ストークT 当日出荷 ¥1,000/本
 ストークA 翌日出荷 ¥500/本
 ストークAページ
 ストーク出荷について詳しくは
 ○A011ページ
 価格欄記載のOKマークの商品に限ります。
非在庫品



Order
注文例



シース色	ネイビー
使用温度範囲	-10~80℃
取得規格	ULAWM20276
曲げ半径	仕上外径×8倍 (固定部のみ)

仕様

*許容電流はあくまでも参考値で保証値ではありません。

型式	AWG サイズ	対数 1P=2芯	指定長 (m)	導体		絶縁 厚さ (mm)	対より 外径 (約mm)	シールド部 (テープ) 厚さ(mm)	シールド部 (編組) 厚さ(mm)	シールド部 (編組) 密度(%)	シース 厚さ (mm)	仕上 外径 (mm)	電気的特性				
				構成 本/mm	外径 約/mm								導体抵抗 Ω/km(20℃)	絶縁特性 MQkm(20℃)	試験電圧 V/分	許容電流 A(30℃)	概算 質量 kg/km
NA28WSH	28 *(0.08mm ²)	3P 6P 10P 15P 18P 25P 50P	1~100 (指定1m 単位)	7/0.127	0.38	0.1	1.16	0.05	0.3	85	0.81	4.6 5.6 6.1 6.9 7.3 8.2 10.5	246 以下	10以上	AC 300	2.3	35
																1.8	50
																1.5	60
																1.3	75
																1.2	85
																1.0	105
0.8	180																

*(-mm²)はあくまでも目安の断面積サイズです。詳しくは**○4815ページ**の対比表を参照ください。
 *ケーブル・電線のシース(外被部分)外径サイズについては、上記表中の「仕上外径」の項目をご参照下さい。

構造概略

導体	すずめっき軟銅より線
絶縁体	耐熱ビニル
より合わせ	対より
遮蔽	アルミ箔テープ+編組シールド
シース	耐熱ビニルシース/つや消し


電流減少係数

周囲温度(℃)	30	40	50	60	70
電流減少係数	1.00	0.89	0.77	0.63	0.45

許容電流値は周囲温度30℃(空中)1条布設時の計算値を示し保証値ではありません。
 周囲温度30℃以上の場合は、上の電流減少係数を許容電流に乘じます。
 (例)AWG28の3Pで周囲温度が40℃の場合の許容電流値
 4.6×0.89=4.09(A)

構造図

 *円内の番号は線芯識別表の対No.を表す。
 *ケーブルを丸く仕上げたため、必要により入がります。



線芯識別表

対No.	絶縁体の色	ドットマーク	ドットマーク色		対No.	絶縁体の色	ドットマーク (長点)	ドットマーク色	
			第1線芯	第2線芯				第1線芯	第2線芯
1	橙	■	黒	赤	26	橙	■	黒	赤
2	灰	■	黒	赤	27	灰	■	黒	赤
3	白	■	黒	赤	28	白	■	黒	赤
4	黄	■	黒	赤	29	黄	■	黒	赤
5	桃	■	黒	赤	30	桃	■	黒	赤
6	橙	■	黒	赤	31	橙	■	黒	赤
7	灰	■	黒	赤	32	灰	■	黒	赤
8	白	■	黒	赤	33	白	■	黒	赤
9	黄	■	黒	赤	34	黄	■	黒	赤
10	桃	■	黒	赤	35	桃	■	黒	赤
11	橙	■	黒	赤	36	橙	■	黒	赤
12	灰	■	黒	赤	37	灰	■	黒	赤
13	白	■	黒	赤	38	白	■	黒	赤
14	黄	■	黒	赤	39	黄	■	黒	赤
15	桃	■	黒	赤	40	桃	■	黒	赤
16	橙	■	黒	赤	41	橙	■	黒	赤
17	灰	■	黒	赤	42	灰	■	黒	赤
18	白	■	黒	赤	43	白	■	黒	赤
19	黄	■	黒	赤	44	黄	■	黒	赤
20	桃	■	黒	赤	45	桃	■	黒	赤
21	橙	■(連続)	黒	赤	46	橙	■	黒	赤
22	灰	■(連続)	黒	赤	47	灰	■	黒	赤
23	白	■(連続)	黒	赤	48	白	■	黒	赤
24	黄	■(連続)	黒	赤	49	黄	■	黒	赤
25	桃	■(連続)	黒	赤	50	桃	■	黒	赤

*対No.26からドット表示が若干長くなっています(長点)。



型式	対数 1P=2芯	全長 もしくは 指定長	基準単価		出荷日		指定長単価		出荷日		サンプル 提供 ○4819 ページ
			100m(巻)	メートル単価	通常	当日 Tストーク (プラス1,000円/本)	99~50m	49~1m	通常	翌日 Aストーク (プラス500円/本)	
NA28WSH	3P 6P 10P 15P 18P 25P 50P	1 ~ 100 (指定1m 単位)	¥244	1日目 (3巻まで)	OK (3巻まで)	¥290	¥338	2日目 (5本まで)	OK (5本まで)	OK (5本まで)	○
			¥309	○	○	¥370	¥431	○	○	○	○
			¥354	○	○	¥422	¥492	○	○	○	○
			¥586	○	○	¥700	¥815	○	○	○	○
			¥664	○	○	¥192	¥923	○	○	○	○
			¥930	○	○	¥1,109	¥1,292	○	○	○	○
			¥1,317	○	○	¥1,571	¥1,831	○	○	○	○

*(-mm²)はあくまでも、目安の断面積サイズです。詳しくは**○4815ページ**の対比表を参照ください。

固定用
ケーブル

固定信号用
ケーブル

セレクトション
ガイド

汎用ケーブル

固定電源用
ケーブル

固定信号用
ケーブル