

# 300V Type Single Core Cables 汎用300Vタイプ 単芯電線

## KV 柔軟タイプ 信号用

RoHS

300V より線 盤内配線 柔軟 センサー

Delivery 納期 非在庫品



ココが特長

### <バリューシリーズ>

#### 300V 汎用単芯電線



・ご注文の際に、全長と数量を混同されないようご注意ください。  
・採用メーカー変更により、色味や柔らかさが若干変わる場合があります。

電気用品安全法を取得しておりません。

使用温度範囲	0~60℃
曲げ半径	仕上外径×4倍(固定部のみ)

<b>1本から注文OK!</b>	
販売単位	1000m(巻)
出荷日	都度見積
販売単位	200m(巻)
出荷日	1~2巻 <b>2日目</b>
3巻~	都度見積
販売単位	10m, 50m, 100m
出荷日	1~5本 <b>2日目</b>
6本~	都度見積
ストークT	当日出荷 ¥1,000/本
ストークA	翌日出荷 ¥600/本


OKマークの商品に限ります。数量5(本)まで対応可

Order 注文例	型式	断面積	色	全長
	VAKV	0.3	W	10

型式	断面積 (mm <sup>2</sup> )	色	全長 (m)	導体		ビニル絶縁体厚さ (mm)	仕上外径約 (mm)	最大導体抵抗 Ω/km(20℃)	試験電圧 V/分	絶縁抵抗 MΩ/km (20℃)	許容電流 A(30℃)	概算重量 (kg/km)
				構成 (本/mm)	外径 (mm)							
VAKV	0.3*(AWG22)	W(白)	10	12/0.18	0.7	0.4	1.5	61.1	1000	5	3	5.3
		BK(黒)	50									
	0.5*(AWG20)	R(赤)	100	20/0.18	0.9	0.5	1.9	36.7			5	7.8
		BE(青)	200									
0.75*(AWG18)	Y(黄)	200	30/0.18	1.1		2.1	24.4		7	10.6		
	GN(緑)	1000										

\*許容電流はあくまでも参考値で保証値ではありません。

\* (AWG~) はあくまでも目安のAWGサイズです。詳しくは **4815ページ** の対比表を参照ください。  
 \* 採用メーカー変更により、色味や柔らかさが若干変わる場合があります。  
 最新情報はカタログ専用webサイト <http://jp.misumi-ec.com/el/> でご確認下さい。  
 \* ケーブル・電線のシース(外被部分)の外径サイズについては、上記表中の「仕上外径」の項目をご参照ください。  
 \* **04606ページ** のKVシリーズとの主な違いは製造メーカーです。仕様については、類似性が高く、同等製品となります。細かい仕様差は仕様表をご確認ください。

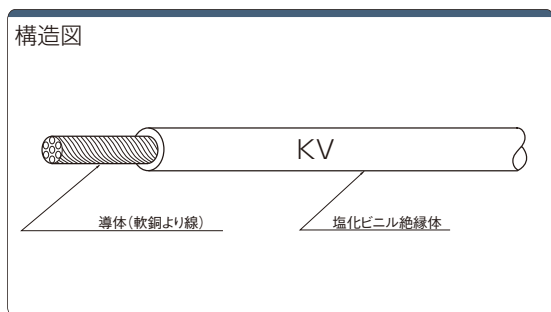

周囲温度(℃)	35	40	45	50	55
電流減少係数	0.91	0.82	0.71	0.58	0.41

許容電流値は周囲温度30℃空中1条布設時の計算値を示し、保証値ではありません。周囲温度30℃以上の場合は、上の電流減少係数を許容電流に乘じます。  
 (例) 0.3mm<sup>2</sup>で周囲温度が40℃の場合の許容電流値  
 $1.5 \times 0.82 = 1.23(A)$

型式	断面積	全長			
		10m	50m	100m	200m
VAKV	0.3*(AWG22)	ビニル袋	ビニル袋	ビニル袋	ビニル袋(ラップ)
	0.5*(AWG20)	ビニル袋	ビニル袋	ビニル袋	ビニル袋(ラップ)
	0.75*(AWG18)	ビニル袋	ビニル袋	ビニル袋	ビニル袋(ラップ)

\* (AWG~) はあくまでも目安のAWGサイズです。詳しくは **4815ページ** の対比表を参照ください。



型式	断面積 (mm <sup>2</sup> )	色	スライド単価 1000m (200m×5)	出荷日		出荷日			出荷日					
				200m (一巻)	通常	当日 Tストーク (プラス1,000円/本)	翌日 Aストーク (プラス500円/本)	100m	50m	10m	通常	当日 Tストーク (プラス1,000円/本)	翌日 Aストーク (プラス500円/本)	
VAKV	0.3*(AWG22)	W(白)・BK(黒)	¥7,330	¥1,670	都度見積	2日目 (2巻まで)	OK (2巻まで)	OK (2巻まで)	¥1,830	¥1,420	¥530	2日目 (5本まで)	OK (5本まで)	OK (5本まで)
	0.5*(AWG20)	R(赤)・BE(青)	¥12,860	¥2,570					¥2,290	¥1,640	¥580			
	0.75*(AWG18)	Y(黄)・GN(緑)	¥17,450	¥3,490					¥2,750	¥1,870	¥620			

\* (AWG~) はあくまでも目安のAWGサイズです。詳しくは **4815ページ** の対比表を参照ください。  
 \* 1000mは200m×5本になります。(数量2以上は納期都度見積になります。)  
 \* ストークについて詳しくは **0A011ページ**



※本価格は2012年9月現在の価格です。最新価格はカタログ専用webサイト <http://jp.misumi-ec.com/el/> でご確認ください。

単芯電線

単芯電線

2012.9  
2013.8

4605