


UL1015 UL対応

RoHS

VW-1 UL AWM 600V より線 耐熱

Delivery 納期 非在庫品

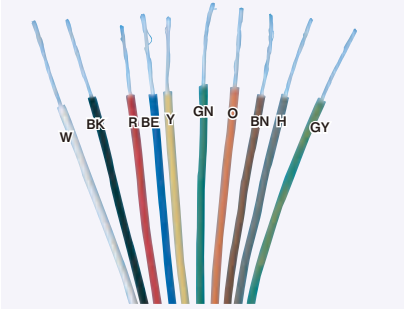

ココが特長

600V 海外規格単芯電線

- 国内規格の600V定格電線 (IV, KIV) に比べ耐熱性に優れています。
- アース線用の (緑/黄) を含めた10色をご用意いたしました。
- AWGサイズが豊富であらゆる場面に対応できます。



ご注意

・ご注文の際に、全長と数量を混同されないようご注意ください。
 ・この商品は「ULトレーサビリティプログラム/プロセスト・ワイヤ」に対応しております。(c-UL未対応)

使用温度範囲	0~105℃
取得規格	ULAWM1015
曲げ半径	仕上外径×8倍(固定部のみ)

電気用品安全法を取得しておりません。



Order 注文例

型式	AWGサイズ	色	全長
NAUL1015	24	W	10

1本から注文OK!

販売単位
305m(巻)

出荷日

1~3巻	1日目
4巻~	都度見積

販売単位
10m, 50m, 100m

出荷日


1~5本	2日目
6本~	都度見積

ストークT	当日出荷 ¥1,000/本
ストークA	翌日出荷 ¥500/本

OKマークの商品に限ります。数量5(本)まで対応可

型式	AWGサイズ	色	全長(m)	導体		ビニル絶縁体厚さ(mm)	仕上外径約(mm)	最大導体抵抗Ω/k(20℃)	試験電圧V/分	絶縁抵抗MΩkm以上(20℃)	許容電流A(30℃)	概算質量kg/km
				構成(本/mm)	外径(mm)							
NAUL1015	24*(0.2mm ²)	W(白)・BK(黒)	10	11/0.16	0.61	0.85	2.31	88.7	2000	50	8.0	7.6
	22*(0.3mm ²)	R(赤)・BE(青)	50	17/0.16	0.76		2.46	57.4			10.3	9.3
	20*(0.5mm ²)	Y(黄)・GN(緑)	100	21/0.18	0.95		2.65	36.8			13.4	11.8
	18*(0.75mm ²)	O(橙)・BN(茶)	305(一卷)	34/0.18	1.21		2.91	21.8			18.3	16.0
	16*(1.25mm ²)	H(灰)		26/0.26	1.53		3.23	13.7			24.4	22.1
	14*(2.0mm ²)	GY(緑/黄)		41/0.26	1.92		3.62	9.6			30.8	31.2
	12*(3.5mm ²)			65/0.26	2.42		4.16	6.1			41.3	45.7
	10*(5.5mm ²)			104/0.26	2.99		4.91	3.8			56.3	69.2

* (~mm²) はあくまでも目安の断面積サイズです。詳しくは **▶A4815ページ** の対比表を参照ください。
 *GY (緑/黄) は、緑色線に黄色色帯(約30%程度保持)を施したものです。
 *ケーブル・電線のシース(外被部分)の外径サイズについては、上記表中の「仕上外径」の項目をご参照ください。

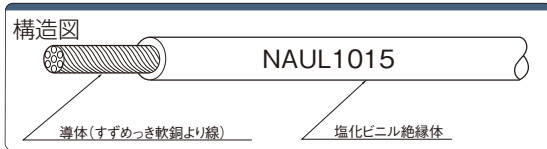

電流減少係数

周囲温度(℃)	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105
電流減少係数	0.97	0.93	0.89	0.86	0.82	0.77	0.73	0.68	0.63	0.58	0.52	0.45	0.37	0.26	0

許容電流値は周囲温度30℃空中1条布設時の計算値を示し保証値ではありません。
 周囲温度30℃以上の場合は、上の電流減少係数を許容電流に乘じます。
 (例) AWG24で周囲温度が40℃の場合の許容電流値
 5×0.93=4.65(A)



型式	AWGサイズ	色	基準単価	出荷日			指定長単価			出荷日		
			305m	通常	当日	100m	50m	10m	通常	翌日	当日	
NAUL1015	24*(0.2mm ²)	W(白)	¥3,230	1日目 (3巻まで)	OK (3巻まで)	¥2,900	¥1,740	¥720	通常	2日目 (5本まで)	OK (5本まで)	OK (5本まで)
	22*(0.3mm ²)	BK(黒)	¥3,680									
	20*(0.5mm ²)	R(赤)	¥4,730									
	18*(0.75mm ²)	BE(青)	¥6,310									
	16*(1.25mm ²)	Y(黄)	¥8,850									
	14*(2.0mm ²)	GN(緑)	¥12,450									
	12*(3.5mm ²)	O(橙)	¥18,740									
	10*(5.5mm ²)	BN(茶)	¥27,510									
	24*(0.2mm ²)	H(灰)	¥6,630									
	22*(0.3mm ²)	GY(緑/黄)	¥6,750									
20*(0.5mm ²)		¥8,010										
18*(0.75mm ²)		¥10,030										
16*(1.25mm ²)		¥15,910										
14*(2.0mm ²)		¥21,450										
12*(3.5mm ²)		¥29,250										
10*(5.5mm ²)		¥39,060										

* (~mm²) はあくまでも、目安の断面積サイズです。詳しくは **▶A4815ページ** の対比表を参照ください。



ご注文の際は必ず下記の注意事項をお読みください。

- ※弊社の型式自体にm数が含まれております。必ず数量にはm数ではなく、必要な本数をご指定ください。
- ※本価格は2012年9月現在の価格です。最新価格はカタログ専用webサイト <http://jp.misumi-ec.com/el/> でご確認ください。
- ※1 ストークの対象品は価格の右欄の T または A で表記しております。
 A ストーク... 17時までのご注文で翌日出荷(実働日)が可能となります。
 商品単価に500円/1本が加算されます。
 T ストーク... 12時までのご注文で当日の出荷が可能となります。
 商品単価に1,000円/1本が加算されます。
 ストークについて詳しくは **▶A011ページ** をご確認ください。
 ※採用メーカー変更により、色味や柔らかさが若干変わる場合があります。

汎用 600Vタイプ

汎用 300Vタイプ

汎用 弱電流回路用

海外規格 600Vタイプ

海外規格 300Vタイプ

海外規格 弱電流回路用

海外規格

ノンハロゲンタイプ

耐熱 高電圧タイプ

耐熱 600Vタイプ

耐熱 300Vタイプ

耐熱 弱電流回路用

可動用 弱電流回路用

リール巻 サービス