

**同軸ケーブル各種**

RoHS



ココが  
特長

<バリューシリーズ>  
低価格な同軸ケーブルです



- ・ご注文の際に指定長と数量を混同されないようご注意ください。
- ・映像・音声信号用以外の用途には使用できません。

使用温度範囲	-20~60℃
曲げ半径	仕上外径×4倍(固定部のみ)



Delivery  
納期

**1本から注文OK!**

販売単位  
100m(巻)

出荷日

1~2巻	<b>2日目</b>
3巻~	都度見積

販売単位

50・20・10m

出荷日

1~5本	<b>2日目</b>
6本~	都度見積

- ☑ ストックT
- ☑ ストックA

当日出荷  
¥1,000/本  
翌日出荷  
¥500/本

ストック出荷について詳しくは  
▶A011ページ  
価格欄記載のOKマークの商品に限り  
ます。

非在庫品



Order  
注文例

型式	全長
VA3D-2V	10

用途別  
ケーブル

ネットワーク用  
ケーブル

電線加工品・  
収納用品

技術資料


**仕様**

特徴	型式	全長 (m)	特性イン ピーダンス Ω (10MHz)	導体		誘電体		外部導体1		外部導体2		シース			電気的特性				規格	標準 質量 kg/km	
				材質	構成 本/mm	材質	外径 約mm	材質	外径 約mm	材質	外径 約mm	材質	色	外径 約mm	導体抵抗 Ω/km (20℃)	絶縁特性 MΩkm (20℃)	耐電圧 V/分	波長 短縮率 約%			静電容量 Nf/km
汎用	VA3D-2V	10	50	AC	7/0.32	PE	3	AC	3.7	—	—	PVC	灰	5.3	33.3	1000	1000	66	100	3D-2V	44
	VA5D-2V			AC	1/1.4	PE	4.8	AC	5.5	—	—	PVC	灰	7.3	11.7	1000	1000	66	100	5D-2V	81
RGタイプ	VARG-58AU	20	50	TAC	19/0.18	PE	2.9	TAC	3.6	—	—	PVC	黒	5	40.7	1000	1000	67	102	RG-58AU	40
	VA3C-2V	50		AC	1/0.5	PE	3.1	ACC	3.8	—	—	PVC	黒	5.2	91.4	1000	1000	66	67	3C-2V	38
汎用	VA3C-2V	100	75	AC	1/0.8	PE	4.8	AC	5.4	—	—	PVC	黒	7.2	35.9	1000	1000	66	67	5C-2V	66
	VAS5C-FB			AC	1/1.05	PEF	4.85	アルミ	5.1	TAC	5.8	PVC	灰	7.6	21.1	1000	1000	79	56	S-5C-FB	63

AC 軟銅線 ACC 銅覆アルミ合金線 PE ポリエチレン PVC 塩化ビニル アルミ アルミテープ  
PEF 発泡ポリエチレン TAC すずめっき軟銅線

**構造図**

VA3C-2V VA3D-2V VARG-58AU  
VA5C-2V VA5D-2V

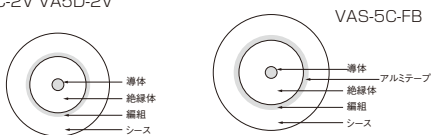

**標準減衰量**

型式	規格	標準減衰量(単位 dB/km)	
		10MHz	2150MHz
VA3D-2V	3D-2V	47	—
VA5D-2V	5D-2V	27	—
VARG-58AU	RG-58AU	48	—
VA3C-2V	3C-2V	42	—
VA5C-2V	5C-2V	27	—
VAS5C-FB	S-5C-FB	—	408

※上記の数値は参考値であり、保証値ではございません。



Order  
注文例

型式	全長
VA3D-2V	10



型式	全長 (m)	基準単価		出荷日			指定長単価			出荷日			サンプル 提供
		100m(巻)	全長	通常	翌日 Aストック (プラス500円/本)	当日 Tストック (プラス1,000円/巻)	50m	20m	10m	通常	翌日 Aストック (プラス500円/本)	当日 Tストック (プラス1,000円/本)	
		100m(巻)	全長				全長						
VA3D-2V	10	¥5,009					¥2,880	¥1,303	¥702				○
VA5D-2V	20	¥8,190					¥4,710	¥2,130	¥1,147				○
VARG-58AU	20	¥6,375					¥3,666	¥1,658	¥840				○
VA3C-2V	50	¥3,698	2日目 (2巻まで)	OK (2巻まで)	OK (2巻まで)		¥2,219	¥999	¥537	2日目 (5本まで)	OK (5本まで)	OK (5本まで)	○
VA5C-2V	100	¥5,190					¥2,984	¥1,350	¥727				○
VAS5C-FB	100	¥3,980					¥2,389	¥1,075	¥578				○



- ・ご注文の際に指定長と数量を混合されないようご注意ください。
- ・ご注文は価格表に記載されている注文型式にて、必ずご注文下さい。
- ・ストックサービスに関しては▶A011ページをご参考下さい。