


150V UL規格 シース付タイプ

RoHS

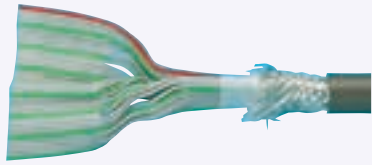

SFX-SB 40芯

電気用品安全法を取得しておりません。

UL AWM VW-1 150V より線

Delivery 納期

ココが特長

シース付フラットタイプ信号用ケーブルです

- フラットケーブルのスタレタイプをS字形に丸めて、PVC外被を覆わせてあります。シースを切開いてのコネクタの一括接続、または分岐が可能です。
- フラットケーブルの両端が円周の外側になる様にフォーミングされているので、端末処理時にシースの剥離長を従来の2/3～1/2でフラットケーブルを適度に平坦に広げられます。
- 介在が無いので、端末処理作業が容易です。
- ピッチ精度が劣化しない形状のため、コネクタとのコンタクトの信頼性も万全です。
- シールドなし、シールド付きの2種類を御用意しました。



ご注意

- ・フラットケーブルの隔壁部、非隔壁部寸法は、各30mmです。
- ・シースで覆っているため、定格電圧は150Vとなります。
- ・介在が無いため、仕上がりは真円ではありません。
- ・ご注文の際に、指定長と数量を混同されないようご注意ください。
- ・この商品は「ULトレーサビリティプログラム/プロセスト・ワイヤ」に対応しております。(c-UL未対応)

1本から注文OK!

販売単位

1m, 5m, 10m, 20m, 50m, 100m

出荷日

1～5本 **3日目**

6本～ **都度見積**

 
ストックA 翌日出荷 ¥600/本

ストック出荷について詳しくは
④A011ページ
価格欄記載のOKマークの商品に限ります。

非在庫品



Order 注文例



使用温度範囲	0～80℃
取得規格	UL AWM 20266

仕様

型式	芯数	全長 (m)	フラットケーブル部			シース(PVC)		許容電流 (A)	概算質量 kg/km
			導体 (本/mm)	スパン	全幅	厚さ (mm)	外径 (mm)		
SFX (シールドなしタイプ)	20	1	7/0.127 (AWG28)	24.13	25.4	0.9	8.5	1	66.5
	26			31.75	33	0.9	9.6		81.9
	30			36.83	38.1	0.9	10.2		92.6
	34			41.91	43.2	0.9	11.1		103.7
	40			49.53	50.8	0.9	11.6		110.2
	50			62.23	63.5	0.9	13.3		159.1
SFX-SB (シールド有りタイプ)	20	20	7/0.127 (AWG28)	24.13	25.4	0.9	8.5	1	85.8
	26			31.75	33	0.9	9.6		111.6
	30			36.83	38.1	0.9	10.4		118.2
	34			41.91	43.2	0.9	10.9		128.8
	40			49.53	50.8	0.9	11.8		144.5
	50			62.23	63.5	0.9	13.3		178.7
64	80.01	81.3	0.9	13.6	201.2				


* (~mm) はあくまでも目安の断面サイズです。詳しくは④4815ページの対比表を参照ください。

特性

	シールド無し	シールド有り
導体抵抗	Ω/km以下(20℃)	222以下
絶縁抵抗	MΩ-km	10
耐電圧	V/min.AC	1500
静電容量	約pF/m	65
特性インピーダンス	約Ω	95
伝搬遅延	約ns/m	5.2
近端クロストーク	約%	6.5
難燃特性	VW-I	VW-I

注) ①静電容量、特性インピーダンス、伝搬遅延、近端クロストークの測定法はGSGモードです。


構造図

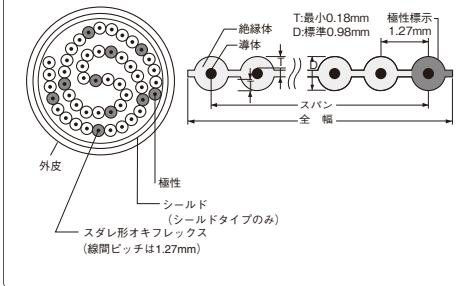

電流減少係数

④4722ページのフラットケーブル (ブリッジタイプ) を参照下さい。

構造図 (内部フラット)

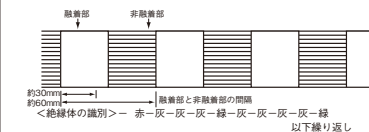

型式	芯数	基準単価						指定長単価						出荷日	
		100m	50m	20m	10m	5m	1m	通常	翌日 A1スタート (プラス500円/本)						
SFX (シールドなしタイプ)	20	¥31,550	¥17,120	¥7,260	¥3,850	¥2,040	¥542	3日目 (5本まで)	OK (5本まで)						
	26	¥37,130	¥20,220	¥8,510	¥4,530	¥2,400	¥633								
	30	¥41,040	¥22,340	¥9,430	¥4,990	¥2,670	¥701								
	34	¥43,920	¥23,840	¥10,050	¥5,320	¥2,840	¥735								
	40	¥48,490	¥26,260	¥11,110	¥5,890	¥3,120	¥814								
	50	¥55,650	¥30,230	¥12,770	¥6,760	¥4,100	¥938								
SFX-SB (シールド有りタイプ)	20	¥69,700	¥37,760	¥15,970	¥8,440	¥5,130	¥1,175								
	26	¥42,510	¥23,070	¥9,770	¥4,890	¥2,750	¥723								
	30	¥50,120	¥27,150	¥11,460	¥6,080	¥3,230	¥848								
	34	¥55,660	¥30,230	¥12,740	¥6,750	¥3,600	¥938								
	40	¥58,370	¥31,680	¥13,360	¥7,080	¥3,770	¥983								
	50	¥64,920	¥35,180	¥14,890	¥7,870	¥4,180	¥1,096								
64	¥76,090	¥41,240	¥17,420	¥9,240	¥4,910	¥1,277									
64	¥91,370	¥49,600	¥20,940	¥11,090	¥5,890	¥1,526									

¥*** 新価格 適用開始時期に関しては④0101ページ

特殊形状
ケーブル

用途別
ケーブル

同軸ケーブル

耐熱用
ケーブル

センサ用
ケーブル

モータ用
ケーブル

フラット
ケーブル

カールコード

補償導線

ノンハロゲン
タイプ