


**MWIシリーズ(端子間ピッチ7mm)**

RoHS

2D CAD PLC センサ- 125V

Delivery 納期

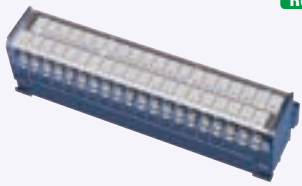

ココが特長

**FCNコネクタ搭載の端子間ピッチ7mmの端子台**



- 上段端子配線が邪魔にならずに下段配線が可能
- 富士通FCNシリーズ40芯コネクタを搭載
- DINレール取付、ネジ取付両対応

**1台から注文OK!**

 
**出荷日**

1~20台	翌日(当日)
21台~	都度見積



当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

■搭載コネクタピン配列(TOP VIEW)



コネクタと端子台の結線ルール(TOP VIEW)

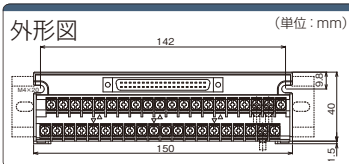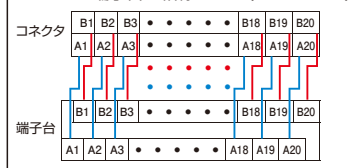

詳細は、eカタログ <http://jp.misumi-ec.com/el/> に掲載しております。

Order 注文例

型式  
**MWI-FCN40-HTB40**

¥

型式	極数	基準単価		
		1~19台	20~29台	30~99台
MWI-FCN40-HTB40	40	¥3,230	¥2,755	¥2,280

■推奨ハーネスは、NFCN-SS-SO **02249ページ**

仕様

定格電圧	AC/DC125V
定格電流	1A
耐電圧	AC500V 1分間
耐振動性	複振幅1.5mm/1時間(10~55Hz/min)
耐衝撃性	10G相当
総線抵抗	100MΩ以上(DC500Vメガ)
周囲温度(動作)	-20~+80℃
周囲温度(保管)	-20~+80℃
相対湿度	45~85%
端子間ピッチ	7mm
端子台ネジ	M3
締付トルク	0.6~0.9N·m
適合電線	1.25mm <sup>2</sup> Max (2mm <sup>2</sup> Max: 指定圧着端子使用時)


推奨圧着端子

メーカー	型式	寸法	掲載ページ
大同端子製造(株)	F1.25-M3	5.6mm	<b>03705ページ</b>
	F1.25-L3.5	5.9mm	
	F1.25-V3.5	5.7mm	
日本圧着端子製造(株)	F2-S3.5	5.7mm	<b>eカタログ*</b>
	1.25-C3.5A	5.6mm	
(株)ニチフ	1.25-Y3	5.8mm	<b>eカタログ*</b>
	2Y-3.5S	5.8mm	
日本端子(株)	VD1.25-3.5SS	5.7mm	<b>eカタログ*</b>
	VD2-3.5SS	5.7mm	

\*詳細は、eカタログ <http://jp.misumi-ec.com/el/> に掲載しております。

材質

端子台	UL94V-1(ポリカーボネイト)
端子ネジ	鉄、ニッケルメッキ
端子板	黄銅、スズメッキ
ケース	UL94V-0(ポリカーボネイト)

 


**PCNシリーズ(端子間ピッチ7.62mm)**

RoHS

2D CAD PLC センサ- 125V

Delivery 納期

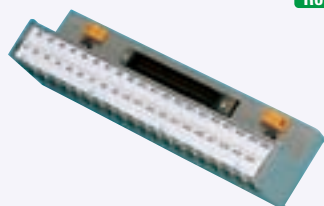

ココが特長

**FCNコネクタ搭載の端子間ピッチ7.62mm端子台**

- 富士通FCNシリーズ24芯、40芯コネクタを搭載
- DINレール取付、ネジ取付両対応

**1台から注文OK!**

 
**出荷日**

1~10台	翌日(当日)
11台~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品


■搭載コネクタピン配列(TOP VIEW) オス




仕様

定格電圧	AC/DC125V
定格電流	1A
耐電圧	AC600V・1分間
総線抵抗	100MΩ以上(DC500Vメガ)
耐振動性	10~55Hz/複振幅 1.5mm
耐衝撃性	500m/S <sup>2</sup>
周囲温度(動作)	-10~+50℃(氷結または結露しないこと)
周囲温度(保管)	-25~+85℃
相対湿度	45~85%R.H.
端子間ピッチ	7.62mm
適合電線	1.25mm <sup>2</sup> /AWG16
締付トルク範囲	1.2N·m
端子ねじ	M3x9.5L
適合圧着端子	Y型圧着端子1.25mm <sup>2</sup> /AWG16
取付方法	35mmDINレールまたは直付け
コネクタ取り付け方向	垂直

配線図

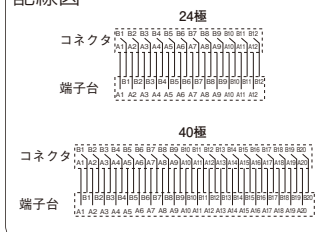

外形図

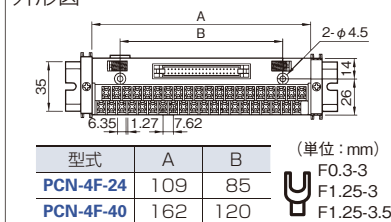

■推奨ハーネスは、NFCN-SS-SO **02249ページ**

¥

Order 注文例

型式  
**PCN-4F-24**

型式	極数	基準単価			重量(g)
		1~19台	20~29台	30~99台	
PCN-4F-24	24	¥3,780	¥3,590	¥3,373	99.56
PCN-4F-40	40	¥3,772	¥3,700	¥3,600	150.32

端子台

コネクタ端子台  
(圧着端子タイプ)

コネクタ端子台  
(欧州タイプ)

コネクタ端子台  
(欧州タイプ)・  
ハネ

コネクタ端子台  
(欧州タイプ)・  
ハネ

コネクタ変換  
ターミナル

コモン端子台

ブロック端子台

2012.9

2013.8