

# 中継コネクタ端子台



端子台

## RJ-45コネクタ端子台

RoHS



### RJ-45コネクタ搭載のコネクタ端子台

- 安価なLANケーブルを使用して通信信号の中継や弱電源の供給をするコネクタ端子台
- 小型の通信装置開発にも有効
- DINレール取り付け/ネジ取り付け両対応



・イーサネット(LAN)通信信号の中継には使用できません。  
 ・電源供給に使用される場合は、必ず事前にご使用になるLANケーブルの許容電流電圧をご確認ください。




Delivery  
納期

### 出荷日

1~5台	5日目
6台~	都度見積

非在庫品

### ■結線図

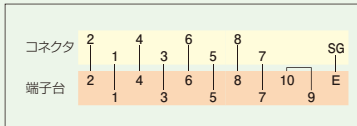

型式	基準単価	スライド単価	
	1~4台	5~9台	10~29台
MWH-RJ45	¥3,980	¥3,860	¥3,740



Order  
注文例

型式


MWH-RJ45

### 仕様


定格電圧	AC/DC 24V	
定格電流	300mA	
耐電圧	AC2,000V 1分間(対アース間)	
絶縁抵抗	100MΩ以上(DC500V・対アース間)	
端子ネジ	M3×6L	
締め付けトルク	0.5~0.8N・m	
適合電線	1.25mm <sup>2</sup> max	
端子間ピッチ	7.62mm	
使用温度範囲	-20℃~75℃	
材質	端子台本体	ポリブチレンテレフタレート(PBT)
	端子台カバー	ポリカーボネート(PC)
	基板	CEM-3
ネジ		スチール(三価クロメートメッキ)
コネクタ		RJ-45(モジュラジャック)
重量		60g

### 外形図

(単位: mm)

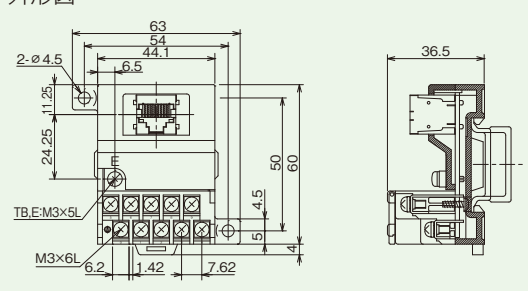

### 接続例

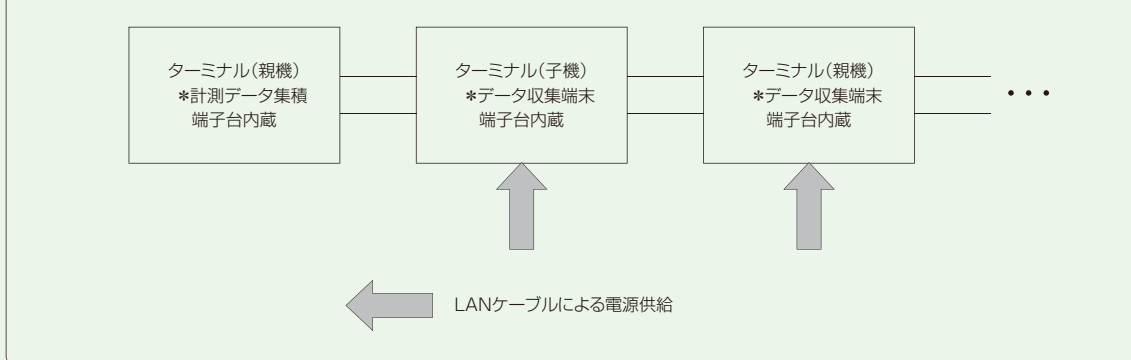

PLCコネクタ  
端子台

FCNコネクタ  
端子台

MILソケット  
コネクタ端子台

Dsubコネクタ  
端子台

PCRコネクタ  
端子台

MDRコネクタ  
端子台

セントロックス  
コネクタ端子台

MRコネクタ  
端子台

コネクタ  
端子台

機器中継  
コネクタ端子台

中継コネクタ  
端子台

関連商品

02706ページ



LANケーブル

2012.9

2013.8

5022