

PLCコネクタ端子台

価格比値下げした商品です
プライスダウン

PLCコネクタ端子台(キーエンスKVシリーズ対応)

RoHS

CE対応 2D CAD 筐体ベース PLC 盤内配線

Delivery 納期



ココが特長

キーエンス製PLC (KV) に直結可能な端子台

- キーエンスPLC本体CPUの40芯コネクタに対応
- 横幅110mmの省スペース設計
- PLCからの入力に対して、出力16点+リレー4点に対応
- 端子台の動作(電源、信号、リレー)をLED表示
- リレー搭載による保護回路機能がアプリケーションをサポート
- DINレール取付、ネジ取付両対応

注意


・PLCのピンサインについて、機器側の仕様をご確認の上ご注文願います。

1台から注文OK!	
出荷日	
1~20台	翌日(当日)
21台~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し込みください。


在庫品

■搭載コネクタピン配列(TOP VIEW)

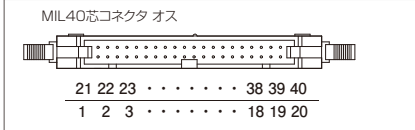


■推奨ハーネスは、HIFSシリーズ **2231** ページ

■端子台端子配列(TOP VIEW)

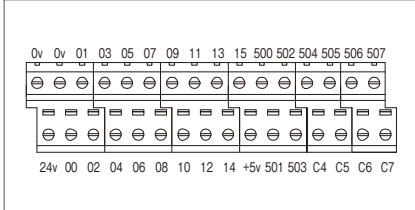

結線図


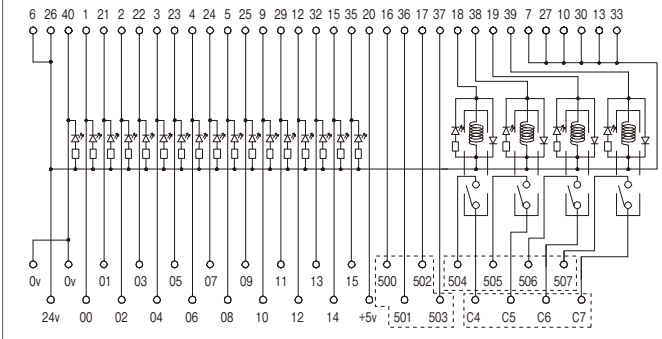


■端子台利用ガイド

- ・C4~C7: リレー駆動用電源端子台 (AC250V)
- ・500~503: サーボモーター、ステッピングモーター、ハルス信号、等
- ・504~507: 電磁弁、ランプ、FAN、等

外形図

(単位: mm)

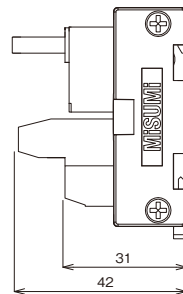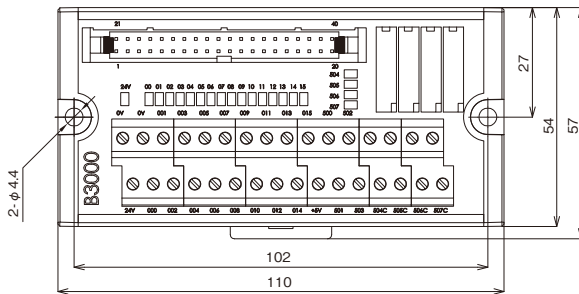

対応PLC

キーエンス KV-1000、KV-3000、KV-5000のCPUの結線に対応

仕様

定格電圧	DC24V(リレー: AC250V)
定格電流	1A
耐電圧	AC2000V min
絶縁抵抗	>5000MΩ DC500V
適用電線	AWG16~26
締め付けトルク	4.5lb-inch(0.5085N・m)
入力コネクタ	MIL規格40芯
周囲温度範囲	-55℃~+105℃
質量	165g


リレー仕様

PAリレー	パナソニック製
接点容量	5A 250VAC 5A 30VDC
コイル電圧	24VDC
機械的寿命	2000万回

材質

端子台	ポリアミド66 UL94V-0
ケース	PC+ABS(本体)、ナイロン(留め具)
基盤	ガラスエポキシ(FR4)

 電線ストリップ長さ



LED

赤色	電源ON時点灯
緑色	信号入力時点灯 リレー動作時点灯



型式	基準単価		スライド単価	
	1~9台	10~19台	20~49台	
MWS-B3000	¥3,090	¥2,780	¥2,470	



Order 注文例

型式	MWS-B3000
----	-----------

端子台

コネクタ端子台
(欧州タイプ)

MILコネクタ
ターミナル

PLCコネクタ
端子台

MILソケット
コネクタ端子台

Dsubコネクタ
端子台

2012.9

2013.8

5026