


UM45シリーズ (MILソケットコネクタ)

RoHS

2D CAD PLC センサー 信号用

Delivery 納期

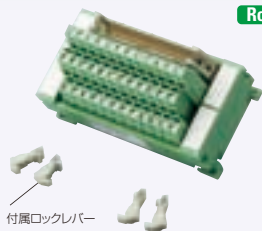

付属ロックレバー

ココが
 特長

ネジクランプ式のMILソケットコネクタ搭載の端子台

- MIL-C-83503コネクタに対応するネジクランプ式端子台
- コネクタ端子台の極数は10、14、16、20、26、34、40、50、64から選択可能
- 大小2種類のロックレバーが付属します。接続するMILソケットに、ストレインリリーフがある場合は大を、ない場合は小さい方をお使いください。

・コネクタのスロット(極性ガイド)は1コのタイプです。



ご注意

1台から注文OK!

出荷日


1~5台	翌日(当日)
6台~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

外形図

(単位: mm)

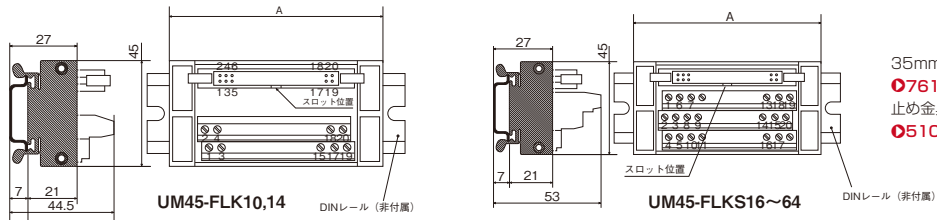

35mm幅DINレール
 〇7613ページ
 止め金具
 〇5104ページ



型式	極数	基準単価			重量 (g)	寸法A (mm)
		1~9台	10~19台	20~49台		
UM45-FLK10	10	¥2,170	¥1,960	¥1,870	75.00	54
UM45-FLK14	14	¥2,530	¥2,280	¥2,170	75.90	59
UM45-FLKS16	16	¥2,690	¥2,430	¥2,310	88.00	62
UM45-FLKS20	20	¥2,810	¥2,530	¥2,410	88.00	67
UM45-FLKS26	26	¥3,420	¥3,080	¥2,930	113.50	75
UM45-FLKS34	34	¥3,790	¥3,420	¥3,250	118.00	85
UM45-FLKS40	40	¥4,280	¥3,860	¥3,670	140.10	95
UM45-FLKS50	50	¥5,010	¥4,510	¥4,290	141.50	110
UM45-FLKS64	64	¥6,720	¥6,050	¥5,750	182.40	136



Order 注文例

型式
UM45-FLKS16


共通仕様

項目	仕様
コネクタタイプ	MILソケットコネクタ
定格電圧	AC/DC60V
定格電流	1A
耐電圧	AC2500V 1分間
絶縁抵抗	100MΩ以上(DC500V)
適用電線	1.5mm ² /AWG16
締付トルク	0.5Nm
周囲温度	-20℃~+50℃


材質

端子台	ポリアミドPA UL94-V2
ケース	PVC
基板	ガラスエポキシ1.6t

コネクタピン配列

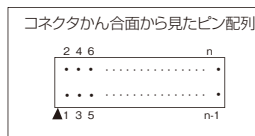

電線ストリップ長さ

 

端子台ネジ配列

TOP VIEW

UM45-FLK10	2 4 6 8 10 1 3 5 7 9	UM45-FLKS34	1 6 7 12 13 18 19 24 25 30 31 2 3 8 9 14 15 20 21 26 27 32 33 4 5 10 11 16 17 22 23 28 29 34
UM45-FLK14	2 4 6 8 10 12 14 1 3 5 7 9 11 13	UM45-FLKS40	1 6 7 12 13 18 19 24 25 30 31 36 37 2 3 8 9 14 15 20 21 26 27 32 33 38 39 4 5 10 11 16 17 22 23 28 29 34 35 40
UM45-FLKS16	1 6 7 12 13 2 3 8 9 14 15 4 5 10 11 16	UM45-FLKS50	1 6 7 12 13 18 19 24 25 30 31 36 37 42 43 48 49 2 3 8 9 14 15 20 21 26 27 32 33 38 39 44 45 50 4 5 10 11 16 17 22 23 28 29 34 35 40 41 46 47
UM45-FLKS20	1 6 7 12 13 18 19 2 3 8 9 14 15 20 4 5 10 11 16 17	UM45-FLKS64	1 6 7 12 13 18 19 24 25 30 31 36 37 42 43 48 49 54 55 60 61 2 3 8 9 14 15 20 21 26 27 32 33 38 39 44 45 50 51 56 57 62 63 4 5 10 11 16 17 22 23 28 29 34 35 40 41 46 47 52 53 58 59 64
UM45-FLKS26	1 6 7 12 13 18 19 24 25 2 3 8 9 14 15 20 21 26 4 5 10 11 16 17 22 23		

端子台

コネクタ端子台
 (欧州タイプ)

コネクタ端子台
 (圧着端子タイプ)

コネクタ端子台
 (欧州タイプ)

コネクタ端子台
 (欧州タイプ)・
 パネ

 
コネクタ変換
 ターミナル

コモン端子台

ブロック端子台

関連商品

〇7613ページ



DINレール

〇5104ページ



止め金具