

3線式センサーターミナル

RoHS

CE対応 センサー PLC 盤内配線 2D CAD 輸入バス

Delivery
納期

**ココが
特長**

3線式センサー用端子台

- スクリュークランプコネクタ8個搭載
- 電線をコネクタに差し込んでドライバーでクランプ結線
- センサー線を配線しやすい着脱可能なコネクタ採用
- 端子台の動作(信号)をLED表示
- DINレール取付、ネジ取付け両対応

!
ご注意

・接続の際には、機器側の仕様をご確認の上で使用願います。

1台から注文OK!

出荷日

1~20台 **翌日**(当日)

21台~ **都度見積**

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。


在庫品

端子台


コネクタ変換
ターミナル



■搭載コネクタピン配列(TOP VIEW)

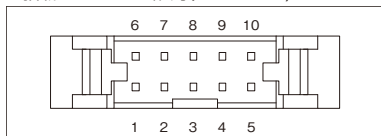


■3芯クランプコネクタ

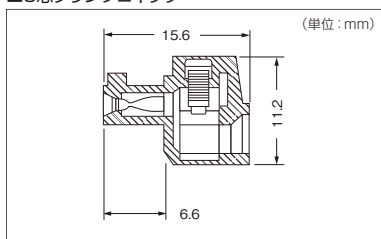

結線図

3芯クランプコネクタ

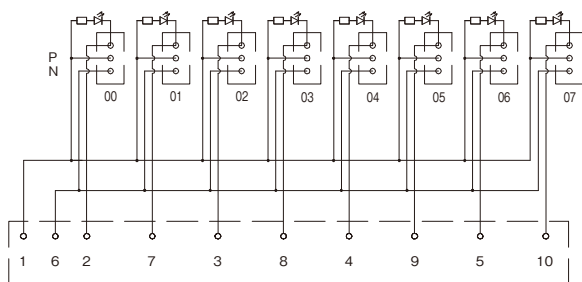


MIL 10芯コネクタ

■組立例



センサー線結線後にコネクタの組立ができます。

外形図

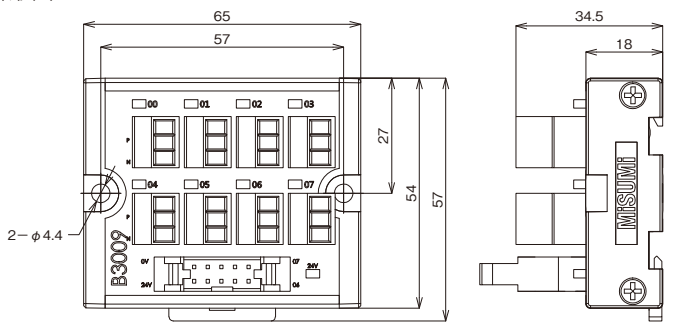

仕様

定格電圧	DC24V
定格電流	1A
耐電圧	AC2000V min
絶縁抵抗	>5000MΩ DC500V
コネクタ	MIL規格 10芯
クランプコネクタ	MC420-38103(DECA)
ネジ	M2
締め付けトルク	2.5lb-inch(0.285N・m)
適用電線	AWG16~26
電線ストリップ長	6.5mm
周囲温度範囲	-55℃~+105℃
質量	96g

材質

端子台	ポリアミド66 UL94V-0
ケース	PC+ABS(本体)、ナイロン(留め具)
基盤	ガラスエポキシ(FR4)

LED

緑色	信号IN時点灯
----	---------

3芯クランプコネクタ

MC420-38103	MC 1.5/ 3-ST-3.81(フェニックスコンタクト)
同等品	EC381V-03P(DINKLE)

- 適合ハーネスは、MIL-SS-SB-10-(長さ) **02229ページ**~
- 結線用ドライバーは、SZFO-0.4-2.5 **06313ページ**~



型式	基準単価		
	1~9台	10~19台	20~49台
MWS-B3009	¥2,750	¥2,470	¥2,200



Order
注文例

型式

MWS-B3009