

2線式センサーターミナル

の
価格は値下げした
商品です
**プライス
ダウン**

端子台

コネクタ変換
ターミナル

センサー
ターミナル

分岐
ターミナル

RoHS

CE対応 センサー PLC 盤内配線 2D CAD 筐入ベース

Delivery 納期



ココが
特長

2線式センサー用端子台

- スクリュークランプコネクタ8個搭載
- 電線をコネクタに差し込んでドライバーでクランプ結線
- センサー線を配線しやすい着脱可能なコネクタ採用
- 端子台の動作(信号)をLED表示
- DINレール取付、ネジ取付け両対応



・接続の際には、機器側の仕様を確認の上ご使用願います。



ご注意

1台から注文OK!

出荷日	
1~20台	翌日(当日)
21台~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

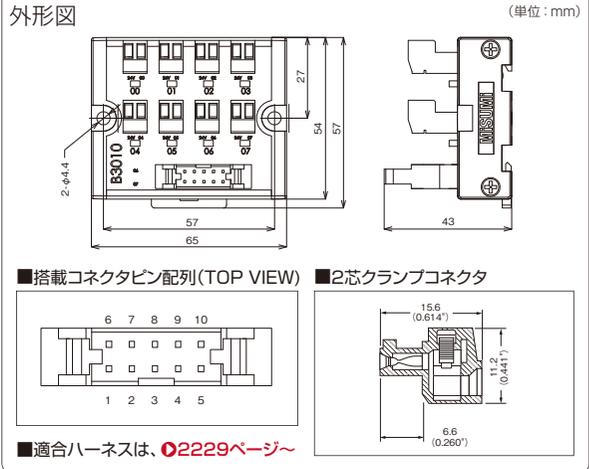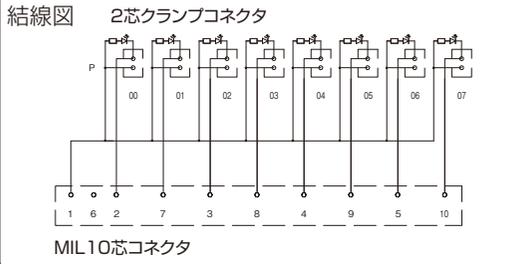

仕様

定格電圧	DC24V
定格電流	1A
耐電圧	AC2000V min
絶縁抵抗	>5000MΩ DC500V
コネクタ	MIL規格10芯
周囲温度範囲	-55°C~+105°C
クランプコネクタ	MC420-38102(DECA)
ネジ	M2
締め付けトルク	2.5lb-inch(0.283N·m)
適用電線	AWG16~26
電線ストリップ長	6.5mm
質量	88g

2芯クランプコネクタ

MC420-38102同等品	MC 1.5/ 2-ST-3.81 (フェニックスコンタクト) EC3811V-02P(DINKLE)
----------------	--

LED

緑色	信号IN時点灯
----	---------

材質

端子台	ポリアミド66 UL94V-0
ケース	PC+ABS(本体)、ナイロン(留め具)
基盤	ガラスエポキシ(FR4)



Order 注文例	
型式	MWS-B3010



型式	基準単価	スライド単価	
	1~9台	10~19台	20~49台
MWS-B3010	¥2,280	¥2,050	¥1,820

2線式センサー端子台

RoHS

CE対応 2D CAD 筐入ベース PLC 盤内配線

の
価格は値下げした
商品です
**プライス
ダウン**



ココが
特長

スイッチ、ランプ、パトライト、等への接続ターミナル

- アクセサリ接続に便利なターミナル
- 端子台上段が信号、下段がコモンで結線が容易
- 端子台の動作(信号)をLED表示
- DINレール取付、ネジ取付け両対応



・接続の際には、機器側の仕様を確認の上ご使用願います。

ご注意



Delivery 納期

1台から注文OK!

出荷日	
1~20台	翌日(当日)
21台~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

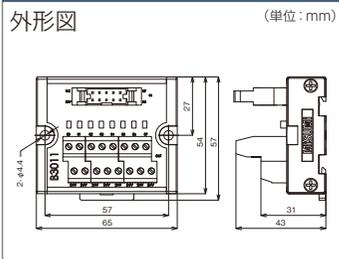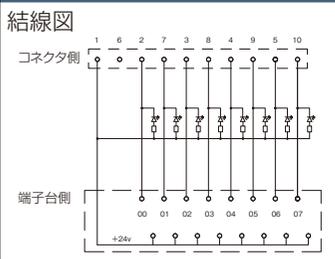

型式	基準単価	スライド単価	
	1~9台	10~19台	20~49台
MWS-B3011	¥1,740	¥1,560	¥1,390



Order 注文例	
型式	MWS-B3011

製品詳細は、eカタログ<http://jp.misumi-ec.com/el/>に掲載しております。

2012.9
2013.8

5034