

**省スペース 1対9**

RoHS



2D CAD 録入 電源用 PLC 盤内配線



**ココが特長**

**ノイズ対策、1点集中アースに最適!**

- 25mm幅ブロック内の端子板にM3ネジが10本。
- 端子台部品を組立てる手間時間を省きます。
- ワンタッチでDINレール装着できます。
- 独立した専用絶縁カバーで安全設計です。
- 専用ショートバー1本で電氣的に連結できます。
- 定格：AC・DC250V 10A
- 実用新案特許


**出荷日**

1~10箱	翌日(当日)
11箱~	都度見積


当日出荷は、17時までにお申し付け下さい

在庫品

外形図

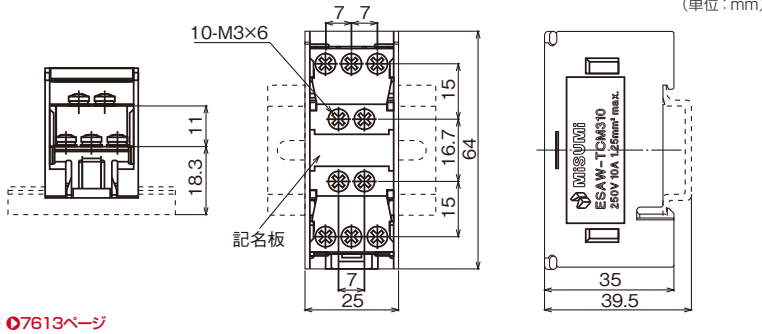

回路図

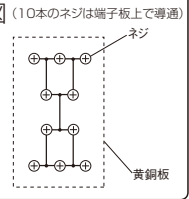

仕様

定格電圧	AC・DC250V
定格電流	10A
耐電圧	AC2000V 1分間
絶縁抵抗	100MΩ以上
適合電線	1.25mm <sup>2</sup> max
端子ネジ	M3×6
締付トルク	0.6~0.9N・m
周囲温度	-20~+55℃
相対湿度	45~85%
質量	31g

材質

端子台	UL94V-0(ポリカーボネイト)
端子板	黄銅、スズメッキ
端子ネジ	鉄、亜鉛メッキ、3価クロメート
絶縁カバー	UL94V-0(ポリカーボネイト)
記名板	塩化ビニル



Order  
注文例

型式

**ESAW-TCM310-5P**

推奨単芯電線 **VAKIV-1.25 04601** 推奨圧着端子 **F1.25-3 04602**

**¥\*\*\*** 新価格 適用開始時期に関しては **0101ページ**



**1箱 5台入り**

型式	基準単価	スライド単価		
	1箱	2~4箱	5~24箱	25箱~
<b>ESAW-TCM310-5P</b>	<b>¥3,325</b>	<b>¥3,000</b>	<b>¥2,465</b>	<b>¥2,252</b>
1台あたり単価(参考) (¥665) (¥600) (¥493) (¥450)				

**連結用ショートバー**

RoHS



**ココが特長**

**コモンブロック端子台を連結します。**

- ケーブルタイプのため自由に折り曲げて使えます。
- 部品詳細  
圧着端子：1.25-3両端(ニチフ)  
ケーブル：UL1007 AWG18×3cm 黒(日立電線)  
圧着部分を熱収縮チューブで絶縁加工済
- 質量：1.5g



Delivery  
納期

**出荷日**

1~5パック	翌日(当日)
6パック~	都度見積

当日出荷は、17時までにお申し付け下さい

在庫品

使用例



型式	1パック	基準単価
<b>ESAW-SB-10P</b>	10本入り	<b>¥840</b>




Order  
注文例

型式

**ESAW-SB-10P**

**保守パーツ**

RoHS

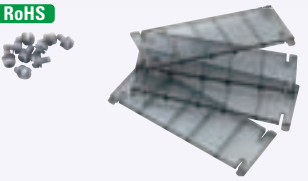

**ココが特長**

**部品の紛失で困らないための保守パーツ。**

- ESAW-TCM310の保守パーツです。
- 買い置きパーツとして用意しました。
- 部品詳細  
専用ネジ：M3×6 鉄、ニッケルメッキ、0.66g  
絶縁カバー：UL94V-0(ポリカーボネイト)、2.8g



Delivery  
納期

**出荷日**

1~5パック	<b>5日目</b>
6パック~	都度見積

非在庫品

使用例



型式	商品	1パック	基準単価
<b>TS-M3-50P</b>	専用ネジ	50個入り	<b>¥1,250</b>
<b>ESAW-TC-10P</b>	専用絶縁カバー	10枚入り	<b>¥500</b>



Order  
注文例

型式

**TS-M3-50P**

コモン端子台・単極

コモン端子台・双極