

DINレール取付ネジ式タイプ

MKBシリーズ(30A M4)

RoHS



盤内配線 C-UL 600V 信号用 電源用

Delivery 納期

ココが特長

- φ2mm以上のケーブルにはお薦め**
- 600V30Aネジブロック端子台です。
 - M4ネジの汎用タイプです。
 - 1箱50台入りのお得パックで提供します。

出荷日

1~5箱 翌日(当日)
6箱~ 都度見積


当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品


仕様

質量	12.4g/個
定格電圧	600V
定格電流	30A
耐電圧	AC2000V MIN
絶縁抵抗	500MΩ以上 DC500V
適合電線	AWG22~10
ネジ	M4(スチール・亜鉛メッキ)
導電板	銅合金 Niメッキ
トルク値	1.2N・m
端子間ピッチ	13mm
使用温度範囲	-40℃~+80℃
本体材質	ポリカーボネイド UL94-V2
C-ULナンバー	E102914

寸法図

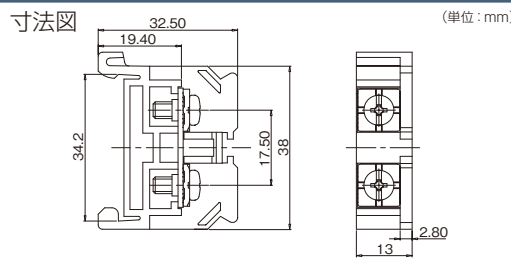

適合圧着端子

 

丸端子
●3703ページ~
Y端子
●3705ページ~

アクセサリ部品ガイド

商品名	型式	掲載ページ
側板	MKB10E-10P	●5103ページ
絶縁カバー	MKB10-CB-2P	
記名板	MKB10-K-10P	
止め金具	MKS9L-10P	
ショートバー	MKSB-4Y-20P	●5104ページ



1箱 50台入

型式	基準単価		スライド単価	
	1箱~5箱	6箱~9箱	10箱~19箱	20箱~
MKB30-50P	¥1,900	¥1,805	¥1,615	¥1,400



Order 注文例

型式

MKB30-50P

MTBシリーズ(65A M6・組端子台)

RoHS



盤内配線 C-UL 600V 信号用 電源用

Delivery 納期

ココが特長

- 盤外からの大電力を受ける場合に**
- 600V65Aネジブロック端子台です。
 - 常用の2極、3極、4極を組端子台で提供します。
 - 組立て不要、即取付けられます。
 - 組み端子台(DINレール込)で出荷します。

1台から注文OK!

出荷日

1~5台 翌日(当日)
6台~ 都度見積


当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品


仕様

定格電圧	600V
定格電流	65A
耐電圧	AC2000V MIN
絶縁抵抗	500MΩ以上 DC500V
適合電線	AWG18~6
ネジ	M6(スチール・亜鉛メッキ)
導電板	銅合金 Niメッキ
トルク値	3.0N・m
端子間ピッチ	16.7mm
使用温度範囲	-40℃~+80℃
本体材質	ポリカーボネイド UL94-V2
C-ULナンバー	E102914

寸法図

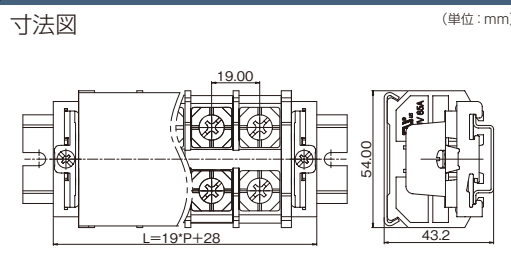

適合圧着端子

 

丸端子
●3703ページ~
Y端子
●3705ページ~



型式	極数	基準単価		スライド単価		質量(g)
		1台~5台	6台~9台	10台~19台	20台~	
MTB60DN-2PK	2極	¥450	¥427	¥400	¥350	164
MTB60DN-3PK	3極	¥550	¥522	¥490	¥400	213
MTB60DN-4PK	4極	¥650	¥617	¥585	¥450	260



Order 注文例

型式

MTB60DN-2PK