

2列小型組タイプ(EN、UL、CSA規格)

端子台

ブロック端子台

RoHS



取付ビスは付属します

JTP20

RoHS



UK15

CSA EN UL 600V 信号用 電源用 2D CAD



Delivery
納期

ココが
特長

日本、欧州、米国、カナダ規格取得の国際タイプ

- 端子台本体に記名板や保護カバーがセットされた直付けネジ端子台です。
- 海外規格認定品ですから、あらゆるフィールドで安心してお使いいただけます。

1個から注文OK!

出荷日

1~30個 翌日(当日)

31個~ 都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

コネクタ端子台
(圧着端子タイプ)

コネクタ端子台
(欧州タイプ)

コネクタ端子台
(欧州タイプ)・
パネ

コネクタ変換
ターミナル

コモン端子台

ブロック端子台

仕様

型式	JTP20	UK15
耐電圧	AC2500V,1分間	
絶縁抵抗	1000MΩ以上(DC1000V×ガ)	
本体材質	ポリカーボネート	
使用温度範囲	-20℃~+55℃	
締付ネジ	M4×10L/セルフアップ	M3.5×7L/ネジアッパ
締付トルク	1.2~1.8N・m	0.8~1.2N・m
端子間ピッチ	10.7mm	8mm
準拠規格	JIS C 2811「工業用端子台」	
EN規格認定仕様		
定格	500V,25A	600V,15A
適合電線	AWG14~10	AWG18~14
TUV認定No.	Licence R9551101	Licence R9451484
UL規格認定仕様		
定格	300V,20A	600V,15A
適合電線	AWG14~10	AWG22~14
UL FILE No.	E70906 ※	
CSA規格認定仕様		
定格	—	300V/600V,15A
適合電線	—	AWG22~14
CSA FILE No.	—	LR67180


※JTP20のUL型式はJTU20です。




型式	極数	基準単価				重量 (g)
		1~4個	5~9個	10~19個	20個~	
JTP20-2	2	¥370	¥351	¥333	¥318	30
JTP20-3	3	¥520	¥494	¥469	¥447	38
JTP20-4	4	¥630	¥598	¥568	¥541	48
JTP20-6	6	¥850	¥807	¥766	¥729	68
JTP20-8	8	¥1,030	¥978	¥929	¥883	88
JTP20-10	10	¥1,270	¥1,206	¥1,145	¥1,089	108
UK15-3J	3	¥390	¥370	¥351	¥364	48
UK15-4J	4	¥490	¥465	¥441	¥458	62
UK15-6J	6	¥690	¥655	¥622	¥644	82
UK15-8J	8	¥890	¥845	¥802	¥831	102
UK15-10J	10	¥1,080	¥1,026	¥974	¥1,008	122
UK15-15J	15	¥1,580	¥1,501	¥1,425	¥1,475	172
UK15-20J	20	¥2,070	¥1,966	¥1,867	¥1,933	222
UK15-25J	25	¥2,560	¥2,432	¥2,310	¥2,389	272

¥*** 新価格 適用開始時期に関しては 0101ページ

外形図

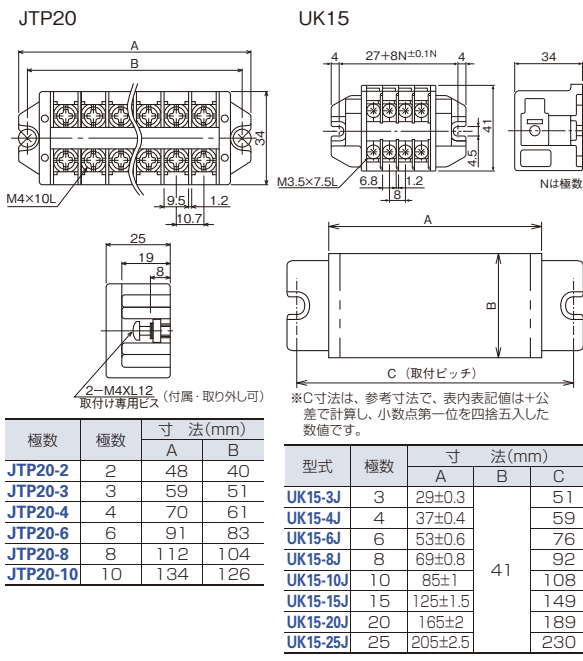

適合圧着端子

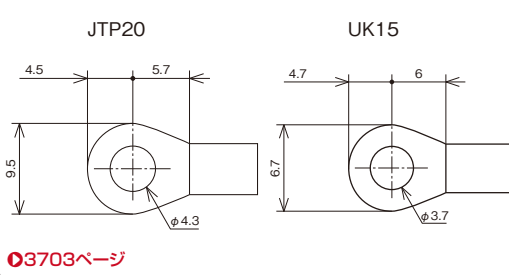

Order
注文例

型式

UK15-20J