

## MTシリーズ(15A M3・組端子台)

RoHS



盤内配線 C-UL 600V 信号用 電源用



ココが特長

**組立不要!完成品で発送します。**

- そのまま取り付けが出来る組端子台です。
- 600V15Aネジブロック端子台です。
- M3ネジの汎用タイプです。
- 丸型、Y型圧着端子共用です。

**1台から注文OK!**

出荷日

1~20台 翌日(当日)

21台~ 都度見積


当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品


### 仕様

定格電圧	600V
定格電流	15A
耐電圧	AC2000V MIN
絶縁抵抗	500MΩ以上 DC500V
適合電線	AWG22~14
ネジ	M3(スチール・亜鉛メッキ)
導電板	銅合金 Niメッキ
トルク値	0.5N・m
端子間ピッチ	8.8mm
使用温度範囲	-40℃~+80℃
本体材質	ポリカーボネイト UL94-V2
C-ULナンバー	E102914

### 本体寸法図

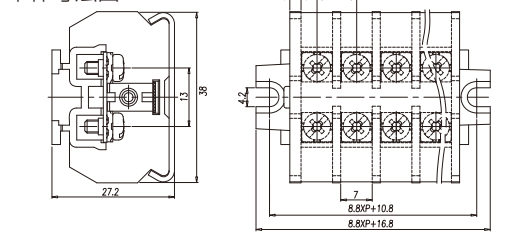

### 適合圧着端子

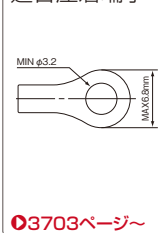

03703ページ~



型式	極数	基準単価		スライド単価		質量(g)
		1台~24台	25台~49台	50台~		
MT-10-2PK	2極	¥93	¥84	¥79	16	
MT-10-3PK	3極	¥132	¥119	¥113	22.5	
MT-10-8PK	8極	¥333	¥300	¥284	56.3	
MT-10-10PK	10極	¥411	¥370	¥351	69.5	

■専用ショートバー: 05104ページ



型式
MT-10-2PK

## MTシリーズ(20A M3.5・組端子台)

RoHS



盤内配線 C-UL 600V 信号用 電源用



ココが特長

**組端子台だから現場で即取付**

- そのまま取り付けが出来る組端子台です。
- 600V20Aネジブロック端子台です。
- M3.5ネジの汎用タイプです。
- 丸型、Y型圧着端子共用です。

**1台から注文OK!**

出荷日

1~20台 翌日(当日)

21台~ 都度見積


当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品


### 仕様

定格電圧	600V
定格電流	20A
耐電圧	AC2000V MIN
絶縁抵抗	500MΩ以上 DC500V
適合電線	AWG22~12
ネジ	M3.5(スチール・亜鉛メッキ)
導電板	銅合金 Niメッキ
トルク値	0.8N・m
端子間ピッチ	10.6mm
使用温度範囲	-40℃~+80℃
本体材質	ポリカーボネイト UL94-V2
C-ULナンバー	E102914

### 本体寸法図

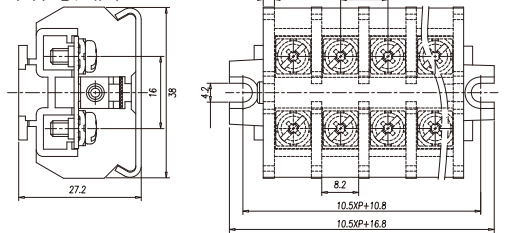

### 適合圧着端子

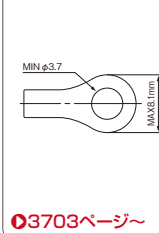

03703ページ~



型式	極数	基準単価		スライド単価		質量(g)
		1台~24台	25台~49台	50台~		
MT-20-2PK	2極	¥110	¥105	¥99	20	
MT-20-3PK	3極	¥140	¥133	¥126	29	
MT-20-4PK	4極	¥200	¥190	¥180	38.5	
MT-20-6PK	6極	¥250	¥237	¥225	58.4	
MT-20-8PK	8極	¥300	¥285	¥270	77.9	
MT-20-10PK	10極	¥370	¥352	¥333	96.5	
MT-20-12PK	12極	¥400	¥380	¥360	118	

■専用ショートバー: 05104ページ



型式
MT-20-2PK

DINレール取付

ネジ式タイプ

直付ネジ式

タイプ

DINレール取付

ネジ式タイプ

(欧州方式)

プリント基板用

パネ式タイプ

プリント基板用

ネジ式タイプ

(欧州方式)

直付パネ

クランプタイプ

(欧州方式)

絶縁キャップ