

絶縁キャップ(耐塵・防水)

RoHS

600V



Delivery
納期



**ココが
特長**

電線接続部の絶縁処理用キャップ

- テープ巻きの絶縁処理と違い接続変更が簡単で、個人差が出ない安定した絶縁処理が可能です。
- 保護等級IP67適合です。
- テープ巻きに比べて処理が簡単で、外観もスッキリ。

1個から注文OK!

出荷日

1~30個	翌日(当日)
31個~	都度見積


当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

仕様

定格電圧	600V
耐電圧	AC2500V・1分間
絶縁抵抗	DC1000V 100MΩ以上
使用温度範囲	-25℃~+80℃
保護構造	IP67

外形図

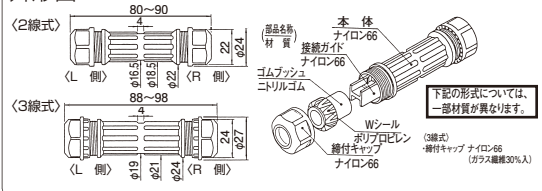


Order
注文例

型式: OA-QW11S-2
色: GR



型式	色	タイプ	適合電線径 (mm)		適合圧着端子 ○3703ページ~ 1.25-3.5 (丸端子) MAX.6.6 1.25-3.5 (Y端子) MAX.6.4	標準単価				重量 (g)
			L側	R側		1~19個	20~29個	30~49個	50個~	
OA-QW09S-2	B (黒)	2線式	φ4~9	φ4~9	MAX.6.6	¥1,370	¥959	¥685	¥600	23.3
OA-QW11S-2			φ9~11	φ9~11		¥1,370	¥959	¥685	¥600	20.5
OA-QW0911S-2			φ4~9	φ9~11		¥1,370	¥959	¥685	¥600	21.4
OA-QW09S-3	GR (グレー)	3線式	φ4~9	φ4~9	MAX.6.4	¥1,560	¥1,092	¥780	¥650	30.6
OA-QW11S-3			φ8.5~11.5	φ8.5~11.5		¥1,560	¥1,092	¥780	¥650	27.0
OA-QW0911S-3			φ3~9	φ8.5~11.5		¥1,560	¥1,092	¥780	¥650	30.7

作業手順

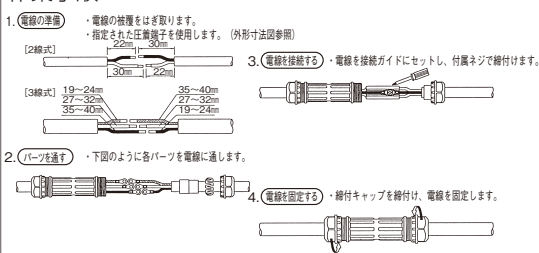


絶縁キャップ(単体タイプ)

RoHS

300V



Delivery
納期

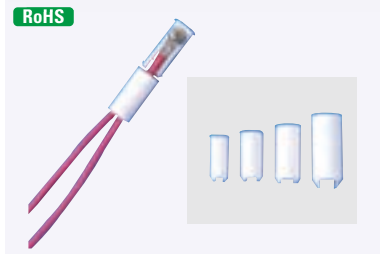

**ココが
特長**

ねじ止め端子の絶縁処理に最適な絶縁キャップ

- テープ巻きと違い、個人差の出ない安定した絶縁処理が可能な絶縁キャップです。
- テープ巻きに比べ作業時間が約1/10に短縮できます。

出荷日

1~19パック	翌日(当日)
20パック~	都度見積


当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品


仕様

定格電圧	AC,DC300V
耐電圧	AC2500V 1分間
絶縁抵抗	DC500V 100MΩ以上
使用温度範囲	-20℃~+70℃
材質	本体・ケース: 難燃性ポリプロピレン (UL94V-0) 端子部: スチール(三価クロムメッキ)

作業手順

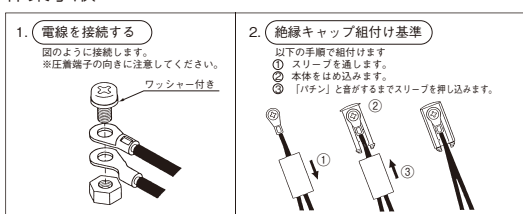

外形図

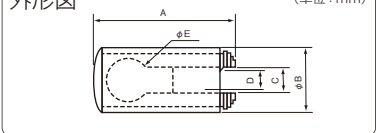

Order
注文例

型式: OA-QM4
バック入り数: 50P



1パック 20・50個入

型式	バック入り数	適合圧着端子	最大適合電線外径	外形寸法 (mm)					付属品	標準単価				重量 (g)	
				A	B	C	D	E		1~4/パック	5~9/パック	10~29/パック	30/パック~		
OA-QM3	50P (50コ入り)	R1.25-3 MAX.6	φ4mm×2	28	11.5	5	3	7	M3×5 ナベハネジ M3スプリングワッシャー M3ナット	各1コ	¥1,138	¥1,100	¥1,080	¥1,040	2.3
OA-QM4		R1.25-4 R24 MAX.8.5	φ5mm×2	30	13.5	6	4	9	M4×6 ナベハネジ M4スプリングワッシャー M4ナット	各1コ	¥1,185	¥1,140	¥1,120	¥1,090	3.9
OA-QM5	20P (20コ入り)	R3.5-5 R5.5-5 MAX.10	φ6mm×2	35.4	15	7	5	11	M5×7 ナベハネジ M5スプリングワッシャー M5ナット	各1コ	¥1,423	¥1,380	¥1,350	¥1,300	5.8
OA-QM6		R8-8 MAX.12	φ7mm×2	43.6	18.2	9	6	13	M6×10 ナベハネジ M6スプリングワッシャー M6ナット	各1コ	¥1,670	¥1,500	¥1,400	¥1,300	11.5

圧着端子 ○3703ページ

DINレール取付
ネジ式タイプ

直付ネジ式
タイプ

DINレール取付
ネジ式タイプ
(欧州方式)

プリント基板用
パネ式タイプ

プリント基板用
ネジ式タイプ

直付パネ
クランプタイプ
(欧州方式)

絶縁キャップ