


高電流タイプ(65A)

RoHS

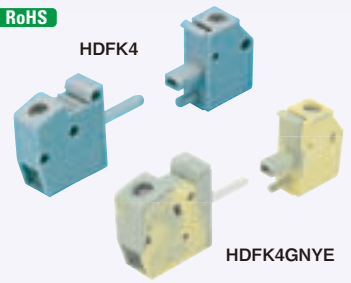

CSA UL SEV 300V 電源用 2D CAD

Delivery
納期ココが
特長

欧州規格大電流(65A)パネル貫通端子台

- 金属製やプラスチック製のパネル(厚さ1~4mm)に取り付けができる電線ネジ締め式端子台です。
- 取り付けはパネルに大小2ヶ所の丸穴をあけ、パネルを挟み込むだけです。ネジ止めなどの固定は必要ありません。
- 1極ごとの密閉型構造により、取り付け後は導体部分が外部に出ることはありません。

1個から注文OK!


出荷日

1~20個	翌日(当日)
21個~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し込みください。

在庫品

使用例

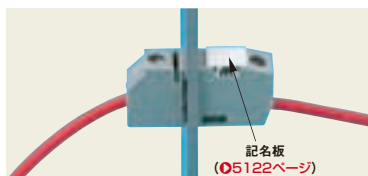

パネルに取り付け用の穴を2ヶ所あけ、パネルを挟み込むように取り付けます。

上写真のように、連結取付けも可能です。

締め付けネジ用ドライバー **06313**ページ

接続仕様

■HDFK4

規格	適合電線サイズ	
	単線	撚線
UL定格	AWG30~AWG10	
CSA定格	AWG22~AWG10	

■HDFK10

規格	適合電線サイズ	
	単線	撚線
UL定格	AWG24~AWG6	
CSA定格	AWG22~AWG6	

複数ケーブル接続	HDFK4/HDFK4GNYE	HDFK10
剥き線長さ	9mm	11mm
締め付けトルク	0.6~0.8Nm	1.5~1.8Nm

電気的特性

耐電圧	HDFK4	HDFK10
1分間商用周波耐電圧(≥2.5kV)	合格	合格
端子/端子	5.5kV	7.5kV
端子/ハウジング側	4.5kV	4.5kV
絶縁抵抗		
端子/端子	10 ¹² Ω	10 ¹² Ω
端子/ハウジング側	10 ¹⁰ Ω	10 ¹⁰ Ω

定格


■HDFK4/HDFK4GNYE

規格	定格電圧	定格電流
UL定格	300V	30A
CSA定格	300V	30A

■HDFK10/HDFK10GNYE

規格	定格電圧	定格電流
UL定格	300V	65A
CSA定格	300V	65A

外形図・パネル加工図 ←は入線方向を表わします。

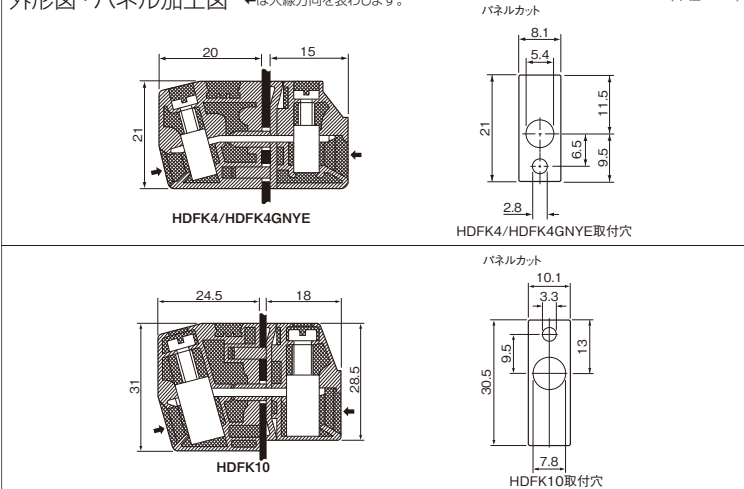

材質仕様

■HDFK4,10 HDFK4共通

金属部分	
導体	銅合金
表面処理	スズメッキ
絶縁材料	
絶縁ハウジング	6.6ポリアミド
色	灰色
燃焼特性	
UL94	V2
IEC0707, DIN VDE0304/3	FH 2-20



型式	品名	極数	基準単価 1~29個	スライド単価 30~79個	重量 80~99個	重量 (g)
HDFK4	端子台	1	¥330	¥303	¥294	8.93
HDFK10			¥890	¥837	¥783	21.31
HDFK4GNYE			¥430	¥404	¥364	8.74

Order
注文例

型式

HDFK4

DINレール取付
ネジ式タイプ直付ネジ式
タイプDINレール取付
ネジ式タイプ
(欧州方式)プリント基板用
パネ式タイププリント基板用
ネジ式タイプ直付パネ
クランプタイプ
(欧州方式)

絶縁キャップ