


## 樹脂製フレキチューブ チューブ本体

RoHS

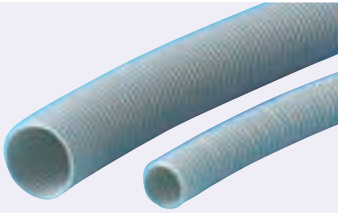

ココが特長

- ローコストなグレー色のスリットなし樹脂製保護管**
- 電線保護用のローコストな樹脂製保護管です。
  - 巻き物(50m, 100m)とカット品(5m, 10m)からお選びいただけます。

⚠  
ご注意

・当ページ下段以外のコネクタとの接続・固定はできません。

仕様

材質	ポリプロピレン
使用温度範囲	-40℃~+80℃
色	グレー



Delivery  
納期

全長5m, 10m

出荷日

1~5本	3日目
6本~	都度見積

非在庫品

全長50m, 100m


出荷日

1~2巻	翌日(当日)
3巻~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

外形図

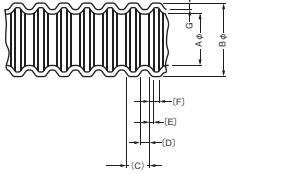

Order  
注文例

型式	全長
BG-18P	100

型式	適合コネクタ	最小曲げ半径(mm)	サイズ							重量(g/m)
			A	B	C	D	E	F	G	
BG-18P	BG-18	28	13.8±0.4	17.5±0.4	3.2	0.7	0.4	1.7	0.3±0.1	37
BG-22P	BG-22	36	17.2±0.4	22.0±0.4					0.35±0.1	45
BG-26P	BG-26	44	21.2±0.4	25.8±0.4					0.4±0.1	52
BG-34P	BG-34	58	28.7±0.4	34.0±0.4					0.5±0.1	100
BG-42P	BG-42	70	34.9±0.4	42.0±0.4					0.6±0.1	174



全長5m・10m

型式	全長(m)	基準単価		
		1~4本	5~9本	10~29本
BG-18P	5	¥900	¥810	¥730
BG-22P		¥1,200	¥1,080	¥980
BG-26P		¥1,600	¥1,440	¥1,310
BG-34P		¥2,600	¥2,340	¥2,130
BG-42P		¥3,200	¥2,880	¥2,620
BG-18P	10	¥1,350	¥1,210	¥1,100
BG-22P		¥1,800	¥1,620	¥1,470
BG-26P		¥2,400	¥2,160	¥1,960
BG-34P		¥3,900	¥3,510	¥3,190
BG-42P		¥4,800	¥4,320	¥3,930



全長50m・100m

型式	全長(m)	基準単価		
		1~4巻	5~9巻	10~29巻
BG-18P	100	¥4,500	¥3,700	¥3,200
BG-22P		¥6,000	¥5,100	¥4,300
BG-26P		¥8,000	¥6,400	¥5,500
BG-34P	50	¥6,500	¥5,450	¥4,700
BG-42P		¥8,000	¥6,650	¥5,700

## 樹脂製フレキチューブ コネクタ

RoHS



ココが特長

**ポリプロピレン製保護管専用コネクタ**

- BGシリーズ樹脂管専用コネクタです。
- コネクタの使用により、パネルへの固定が可能になります。

仕様

材質	66ナイロン UL94-V2
使用温度範囲	-40℃~+85℃
色	グレー



Delivery  
納期

1個から注文OK!


出荷日

1~10個	翌日(当日)
11個~	都度見積


当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

組立方法

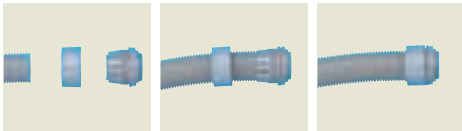

外形図

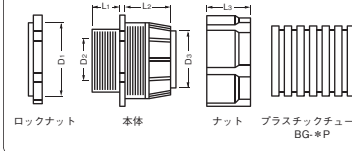

型式	適合チューブ	サイズ							パネル取付	基準単価	スライド単価		重量(g)
		D1	D2	D3	L1	L2	L3	1~29個			30~59個	60~99個	
BG-18N	BG-18P	16	11.1	13.3	9.7	18.6	15.9	M16×1.5	¥110	¥99	¥77	11.0	
BG-22N	BG-22P	20	15.4	17.2	9.8	17.6	16.3	M20×1.5	¥130	¥117	¥91	12.5	
BG-26N	BG-26P	25	18.9	19.8	11.4	23.6	20.6	M25×1.5	¥170	¥153	¥119	20.5	
BG-34N	BG-34P	32	26.8	28.6	11.3	23.3	20.7	M32×1.5	¥250	¥225	¥175	28.0	
BG-42N	BG-42P	40	32.7	34.8	11.5	20.8	M40×1.5	¥340	¥306	¥238	35.0		



Order  
注文例

型式

BG-18N

⚠  
ご注意

・当ページ上段以外のチューブとの接続・固定はできません。