

スリット入り2重樹脂製チューブ

RoHS

難燃



Delivery  
納期



ココが  
特長

軽量ながら2重構造で剛性も備えた樹脂製チューブ

- 2重構造により、施工後にチューブをバンドなどでの締付けが不要です。
- 1m単位で寸法指定ができます(全長20m以上は5m単位)。
- PPOFの代替品としてご利用下さい。
- スリット入りの構造のため配線後の取り付けが可能です。
- 取り外しは工具を必要とせず、手作業で行えます。

1本から注文OK!

1~45mの長さ指定品

出荷日

1~5本 2日目

6本~ 都度見積

非在庫品

50mまたは25mの巻物


出荷日

1~5巻 5日目

6巻~ 都度見積

非在庫品

組立方法

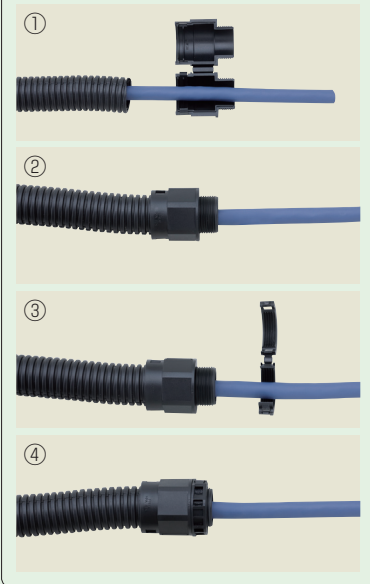

仕様


材質	ポリプロピレン UL94-V2
使用温度範囲	-20℃~+90℃
色	黒



ご注意

・付属品の継ぎ手(BLNOシリーズ)、ロックナット(BMNシリーズ)の外  
形図は06012ページを参照下さい。

外形図

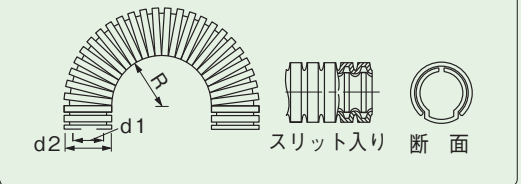

規格表

型式	寸法(m)		最小曲半径 R(mm)	重量 (g/m)
	φd2	φd1		
PPCOF-10B	12.8	8.5	28	28
PPCOF-17B	21.1	15.1	45	56
PPCOF-23B	28.4	22.1	60	95
PPCOF-36B	42.4	31.8	120	150
PPCOF-48B	54.1	43.9	140	225



型式	メートル単価			1巻単価	
	1~4m (1m単位指定)	5~15m (1m単位指定)	20~45m (5m単位指定)	30m	50m
PPCOF-10B	¥480	¥390	¥340	¥10,570	—
PPCOF-17B	¥700	¥600	¥520	¥17,460	—
PPCOF-23B	¥990	¥840	¥730	¥26,160	—
PPCOF-36B	¥1,700	¥1,540	—	—	¥25,470
PPCOF-48B	¥3,100	¥2,870	—	—	¥46,250

(注)巻物は5日目出荷になります。



Order 注文例	型式	—	指定長(m)
	PPCOF-10B	—	5