

金属製コンジット チューブ本体(耐油・ローコスト品)



IP65



1本・巻から注文OK!

出荷日

1~5本・巻 3日目

6本・巻~ 都度見積

非在庫品


ココが特長

ローコストタイプのビニル被覆の金属管

- 電線を収容し、外圧や切削油、などから安全に保護するビニル被覆のコンジットです
- 既存品に比べて価格約70%となっています
- コネクタは**06016ページ**の専用コネクタをご利用下さい



- ・コンジットの切断には専用の高速カッターが必要になります。
- ・**06016ページ**以外のコネクタとの接続はできません。

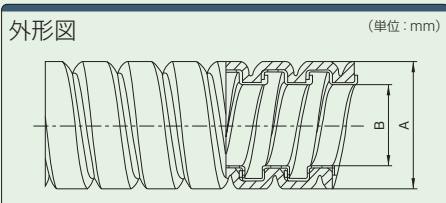

規格表

型式		最小内径 B	最大外径 A	最小曲げ半径	重量 (kg/1mあたり)
FTUN	タイプ				
	サイズ				
	12	12.3	17.2	50	0.210
	16	15.8	20.7	65	0.257
22	20.7	26.1	75	0.316	
28	26.0	32.2	100	0.393	



型式	-	指定長
FTUN10	-	2.1

単位:m

型式		基準単価(0.1m単位指定)										基準単価(巻)
タイプ	サイズ	0.5~2	2.1~4	4.1~6	6.1~8	8.1~9.9	10~11.9	12~13.9	14~15.9	16~17.9	18~20	50
FTUN	12	¥790	¥1,170	¥1,770	¥2,230	¥2,680	¥3,130	¥3,690	¥4,430	¥4,790	¥5,740	¥7,680
	16	¥840	¥970	¥1,960	¥2,480	¥2,990	¥3,520	¥4,170	¥4,990	¥5,320	¥6,380	¥8,970
	22	¥1,020	¥1,660	¥2,580	¥3,290	¥4,030	¥4,790	¥5,660	¥6,790	¥5,990	¥7,140	¥9,900
	28	¥1,510	¥2,330	¥3,580	¥4,460	¥5,440	¥6,290	¥7,560	¥9,100	¥8,120	¥9,730	¥13,500



¥

単位:m

基準単価(巻)

50

¥790

¥1,170

¥1,770

¥2,230

¥2,680

¥3,130

¥3,690

¥4,430

¥4,790

¥5,740

¥7,680

¥840

¥970

¥1,960

¥2,480

¥2,990

¥3,520

¥4,170

¥4,990

¥5,320

¥6,380

¥8,970

¥1,020

¥1,660

¥2,580

¥3,290

¥4,030

¥4,790

¥5,660

¥6,790

¥5,990

¥7,140

¥9,900

¥1,510

¥2,330

¥3,580

¥4,460

¥5,440

¥6,290

¥7,560

¥9,100

¥8,120

¥9,730

¥13,500

金属製コンジット チューブ本体(ステンレス)



IP50



1本・巻から注文OK!

出荷日

1~5本・巻 3日目

6本・巻~ 都度見積

非在庫品


ココが特長

サビに強いステンレス製の金属管

- サビに強いステンレスを使用した保護管です
- 0.1m単位でご自由に長さをご指定して頂けます
- コネクタは**06016ページ**の専用コネクタをご利用下さい



- ・コンジットの切断には専用の高速カッターが必要になります。
- ・**06016ページ**以外のコネクタとの接続はできません。

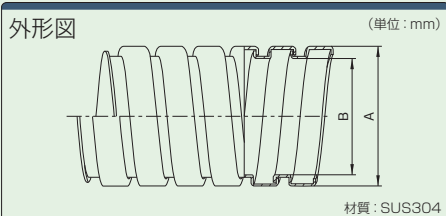

規格表

型式		最小内径 B	最大外径 A	最小曲げ半径	重量 (kg/1mあたり)
FTUS	タイプ				
	サイズ				
	12	12.3	16.2	33	0.117
	16	15.8	19.7	38	0.178
22	20.7	25.1	45	0.228	
28	26.0	31.0	55	0.393	



型式	-	指定長
FTUS10	-	2.1

単位:m

型式		基準単価(0.1m単位指定)										基準単価(巻)
タイプ	サイズ	0.5~2	2.1~4	4.1~6	6.1~8	8.1~9.9	10~11.9	12~13.9	14~15.9	16~17.9	18~20	50
FTUS	12	¥2,360	¥4,260	¥6,160	¥8,050	¥9,850	¥11,750	¥13,650	¥15,540	¥17,440	¥19,420	¥31,750
	16	¥2,670	¥4,880	¥7,080	¥9,290	¥11,340	¥13,580	¥15,790	¥17,990	¥20,200	¥22,510	¥46,570
	22	¥3,220	¥5,970	¥8,720	¥11,470	¥14,090	¥16,840	¥19,590	¥22,340	¥25,090	¥27,970	¥57,850
	28	¥4,180	¥7,890	¥11,600	¥15,320	¥18,840	¥22,560	¥26,270	¥29,980	¥33,690	¥37,590	¥79,980



¥

単位:m

基準単価(巻)

50

¥2,360

¥4,260

¥6,160

¥8,050

¥9,850

¥11,750

¥13,650

¥15,540

¥17,440

¥19,420

¥31,750

¥2,670

¥4,880

¥7,080

¥9,290

¥11,340

¥13,580

¥15,790

¥17,990

¥20,200

¥22,510

¥46,570

¥3,220

¥5,970

¥8,720

¥11,470

¥14,090

¥16,840

¥19,590

¥22,340

¥25,090

¥27,970

¥57,850

¥4,180

¥7,890

¥11,600

¥15,320

¥18,840

¥22,560

¥26,270

¥29,980

¥33,690

¥37,590

¥79,980