

金属製コンジット コネクタ(ストレート・PGネジ)

RoHS



ココが特長

金属製保護管用PGネジ接続コネクタ

●取付部がドイツDIN規格PGネジタイプのコンジット用コネクタです。ハーディング社 Hanシリーズコネクタ**Q3108ページ**などと、コンジットを接続する際にご使用ください。シールパッキンは着いておりませんので、必要な場合は**Q6127ページ**のゴムパッキンGPを使用してください。



Delivery
納期

1個から注文OK!

出荷日

1~5個	翌日 (当日)
6個~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

接続例




Hanコネクタとの接続例

■MSPG部品構成



タイプ	型式		ネジサイズ	基準単価		
	サイズ			1~19個	20~29個	30~99個
MSPG	12-PG11	PG11		¥900	¥850	¥810
	12-PG13.5	PG13.5		¥900	¥850	¥810
	12-PG16	PG16		¥900	¥850	¥810
	16-PG16	PG16		¥1,090	¥1,030	¥990
	22-PG21	PG21		¥1,260	¥1,200	¥1,150
	28-PG29	PG29		¥1,590	¥1,500	¥1,440

外形図 (単位:mm)

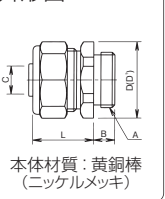

本体材質: 黄銅棒
(ニッケルメッキ)

■規格表

タイプ	型式		適合コンジット サイズ FAG.FSN.FSV	ネジ呼称 A	B	内径 C	締付前 長さ D	対辺 D'	取付 穴径 D''	重量 (g)
	サイズ									
MSPG	12-PG11	12	PG11	7	10.7	23	27	29	19	52
	12-PG13.5	12	PG13.5	7	10.7	23	27	29	21	54
	12-PG16	12	PG16	8	10.7	23	27	29	23	56
	16-PG16	16	PG16	8	14	26.5	32	35	23	86
	22-PG21	22	PG21	8	18.9	26.5	36	39	29	98
	28-PG29	28	PG29	8	24.5	29	46	49	37.5	160



Order
注文例

型式	MSPG12-PG16
----	-------------

金属製コンジット 端末保護キャップ

RoHS



ココが特長

金属製保護管用端末キャップ

●コンジットの端からねじ込んで、コンジット端末部を保護します。



Delivery
納期

1個から注文OK!

出荷日

1~10個	翌日 (当日)
11個~	都度見積


当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

接続例



外形図 (単位:mm)

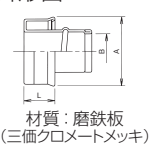

材質: 磨鉄板
(三価クロムメッキ)

■規格表

タイプ	型式		適合コンジットサイズ FAG.FSV	A	B	L	重量(g)
	サイズ						
MGC	10	10		17.7	8.2	8	2.5
	12	12		20.2	10.7	8.5	4
	16	16		23.7	14	9.5	6
	22	22		29.2	18.9	9.5	8
	28	28		35.9	24.5	10	10
	36	36		44.7	33.1	10.5	14
42	42		51.2	38.1	12	18	



タイプ	型式		基準単価		
	サイズ		1~19個	20~29個	30~99個
MGC	10		¥190	¥180	¥170
	12		¥200	¥190	¥180
	16		¥240	¥230	¥220
	22		¥260	¥250	¥230
	28		¥340	¥320	¥300
	36		¥480	¥450	¥420
42		¥580	¥550	¥520	



Order
注文例

型式	MGC22
----	-------

金属製コンジット アースリング

RoHS



ココが特長

金属製保護管用アースリング

●アースリング(厚鋼ネジ用)は、コンジットとボックスの接続が電氣的、機械的に不完全と思われる個所に接地用部品として使用できます。コネクタを取り付けるロックナットで締め付けるだけで簡単に使用できます。

●十字穴付き小ねじ部分に丸型端子をつける事が出来ます。当カタログ掲載**Q3703ページ**の丸型端子(1.25-4)が適合します。



Delivery
納期

1個から注文OK!


出荷日

1~20個	翌日 (当日)
21個~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

外形図 (単位:mm)

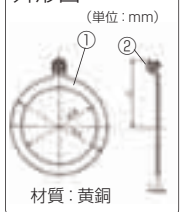

材質: 黄銅

■規格表

部番	型式	個数	材質、他
1	リング	1	C2801P(真鍮)
2	十字穴付小ねじ	1	C2700W M4X5

型式	記号	適用ねじ呼称	適合コンジット コネクタサイズ MSS, MA, MH	寸法				質量(g)	
				A	B	H	t		
ER-1619	CTG16	G1/2	CTC19	10.16, 12.16, 16.16	28	21.3	25	1.0	5
ER-2225	CTG22	G3/4	CTC25	16.22, 22.22	35	26.7	28	1.0	6
ER-2831	CTG28	G1	CTC31	28-28	43	33.6	32	1.2	8



型式	基準単価		
	1~19個	20~29個	30個~
ER-1619	¥210	¥185	¥180
ER-2225	¥250	¥220	¥210
ER-2831	¥260	¥240	¥230