


ステンレスチューブ チューブ本体 (柔軟タイプ)

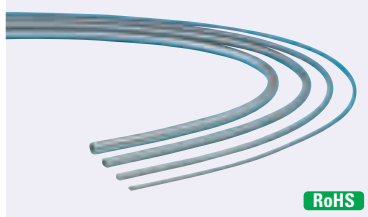

RoHS

ココが特長

ステンレス製で柔軟なチューブ

- ケーブルやファイバーの損傷を防ぐためのステンレス製保護チューブです。
- 柔軟性に富み伸びが無いため、可動部におけるケーブルの保護に最適です。
- 機器取付専用コネクタとの組み合わせにより、各種センサーのケーブルやファイバーを保護できます。

注意

- ・長さ指定タイプは切り落としのため、切断部にバリが発生します。取扱いに十分ご注意ください。
- ・切断加工される場合は、電動カッターを使用してください。



Delivery
納期

1本・巻から注文OK!

出荷日

1~5本・巻 **3日目**

6本・巻~ **都度見積**

非在庫品




Order
注文例

型式・サイズ	指定長
KSN2.5	200
KSN2.5	5

- 5m未満の場合(単位=mm)(10mm単位で指定)
- 5m以上の場合(単位=m)(1m単位で指定)

 外形図



(単位: mm)

材質: SUS304

規格表

型式	サイズ	サイズ(公差±0.3)		曲げ半径 mm(±10mm)	重量 (g/m)
		内径d	外径D		
KSN	2.5	2.5	3.6	16	17.0
	3	3	4.6	18	26.5
	4	4	5.8	18	37.0
	5	5	6.8	20	49.5
	6	6	8.0	22	57.2
	7	7	9.0	25	62.7
	8	8	10.2	28	74.0
	9.5	9.5	12.2	30	106.8
	12.7	12.7	15.8	35	130.0
	15.8	15.8	19.0	35	155.0



型式	サイズ	¥基準単価									
		1本単価 単位: mm(10mm単位指定)				メートル単価 単位: m(1m単位指定)					
		200~500	510~1000	1010~3000	3010~4990	5~9	10~19	20~29	30~49	50	
KSN	2.5	¥410	¥730	¥2,960	¥4,100	¥660	¥660	¥650	¥650	¥470	
	3	¥350	¥600	¥2,400	¥3,310	¥530	¥530	¥530	¥530	¥380	
	4	¥270	¥450	¥1,730	¥2,380	¥380	¥380	¥380	¥380	¥270	
	5	¥280	¥470	¥1,800	¥2,480	¥400	¥400	¥400	¥400	¥280	
	6	¥290	¥490	¥1,850	¥2,550	¥400	¥400	¥400	¥400	¥290	
	7	¥300	¥500	¥1,920	¥2,660	¥420	¥420	¥420	¥420	¥300	
	8	¥300	¥520	¥2,000	¥2,770	¥450	¥450	¥450	¥450	¥320	
	9.5	¥360	¥640	¥2,550	¥3,530	¥560	¥560	¥560	¥560	¥400	
	12.7	¥400	¥710	¥1,950	¥3,200	¥640	¥640	¥640	¥640	¥460	
	15.8	¥590	¥1,160	¥3,650	¥6,730	¥900	¥900	¥900	¥900	¥630	


※5m未満の長さ指定は10mm単位で可能です。
※公差は指定長の±2% (~300mmまでは±2mm)
※1本当りの価格になります。範囲内の価格は共通です。

※5m以上の長さ指定は1m単位で可能です。(1m当りの価格です。)
※公差は指定長の±2%
※長さによりつなぎ合わせ部が2~3箇所ございます。

■5m以上の場合の商品単価計算例
商品型式: KSN2.5-10の場合

全長(1m単位)	×	メートル単価	=	価格
10m	×	¥660	=	¥6,600

ステンレスチューブ チューブ本体 (曲げ固定タイプ)

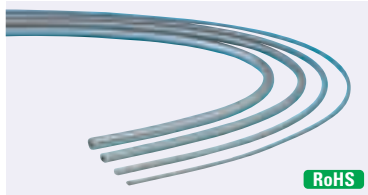

RoHS

ココが特長

ステンレス製で曲げ固定可能なチューブ

- 曲げた状態を保持することができるステンレス製保護チューブです。
- 機器取付専用コネクタとの組み合わせにより、各種センサーのケーブルやファイバーを保護できます。

注意

- ・長さ指定タイプは切り落としのため、切断部にバリが発生します。取扱いに十分ご注意ください。
- ・切断加工される場合は、電動カッターを使用してください。



Delivery
納期

1本・巻から注文OK!

出荷日

1~5本・巻 **3日目**

6本・巻~ **都度見積**

非在庫品



Order
注文例

型式・サイズ	指定長
ISN5	200
ISN5	5

- 5m未満の場合(単位=mm)(10mm単位で指定)
- 5m以上の場合(単位=m)(1m単位で指定)

外形図



(単位: mm)

材質: SUS304

規格表

型式	サイズ	サイズ(公差±0.3)		曲げ半径 mm(±20mm)	重量 (g/m)
		内径d	外径D		
ISN	5	5	7.2	40	96.0
	6	6	8.5	50	111.0
	7	7	9.3	55	113.5
	8	8	10.5	55	134.5
	9.5	9.5	12.3	60	175.0
	12.5	12.5	15.3	70	212.2



型式	サイズ	¥基準単価									
		1本単価 単位: mm(10mm単位指定)						メートル単価 単位: m(1m単位指定)			
		50~200	210~500	510~1000	1010~2000	2010~3000	3010~4000	4010~4990	5~9	10	
ISN	5	¥410	¥880	¥1,650	¥3,220	¥4,750	¥6,340	¥7,920	¥1,430	¥1,170	
	6	¥420	¥900	¥1,710	¥3,320	¥4,900	¥6,540	¥8,170	¥1,460	¥1,200	
	7	¥430	¥930	¥1,750	¥3,430	¥5,050	¥6,740	¥8,420	¥1,520	¥1,250	
	8	¥440	¥950	¥1,810	¥3,520	¥5,200	¥6,940	¥8,670	¥1,580	¥1,300	
	9.5	¥410	¥870	¥1,650	¥3,200	¥4,700	¥6,270	¥7,840	¥1,450	¥1,150	
	12.5	¥500	¥1,100	¥2,100	¥4,120	¥6,100	¥8,140	¥10,170	¥1,670	¥1,430	

※5m未満の長さ指定は10mm単位で可能です。
※公差は指定長の±2% (~300mmまでは±2mm)
※1本当りの価格になります。範囲内の価格は共通です。

※5m以上の長さ指定は1m単位で可能です。(1m当りの価格です。)
※公差は指定長の±2%