


汎用ビニールチューブ UL・CSA規格

納期
短縮

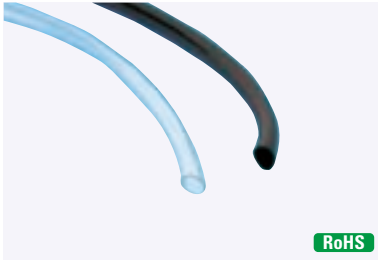

UL CSA



ココが
特長

UL・CSA規格取得のビニールチューブ

- UL規格及びCSA規格に基づいて作られた、電気絶縁用ビニールチューブです。
- 難燃性に優れています。
- (株)イワセのEXLON-PVC ULチューブです。



ご注意

・型式のNo.と内径(mm)が異なりますので、選定の際はご注意ください。

RoHS

1本から注文OK!

全長10m

出荷日

1~5本 翌日(当日)

6本~ 都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

全長200m/300m

出荷日

1~3巻 5日目

4巻~ 都度見積

非在庫品

仕様

	AH-3	AH-6
海外認定規格	UL(E56036) CSA(LR33763)	
定格温度	105℃	
定格電圧	300V	600V
難燃性	VW-1	
材質	PVC	
色	透明・黒	



■1巻の単価

非在庫品

タイプ	型式		全長(m)	基準単価		スライド単価		重量(g/m)	
	No.	色		1~9巻	10~19巻	透明	黒		
AH-3 (300V用)	T(透明) BK(黒)	300	24	¥1,010	¥950	1.5	1.6		
			22	¥1,160	¥1,090	1.7	1.7		
			20	¥1,430	¥1,340	2.0	2.1		
			19	¥1,540	¥1,450	2.0	2.2		
			18	¥1,580	¥1,480	2.2	2.3		
			17	¥1,800	¥1,690	2.5	2.7		
			16	¥1,950	¥1,840	2.7	2.8		
			15	¥2,140	¥2,010	3.0	3.2		
			14	¥2,400	¥2,260	3.3	3.5		
			13	¥2,550	¥2,400	3.6	3.8		
			12	¥2,700	¥2,540	3.9	4.2		
			11	¥2,930	¥2,750	4.4	4.6		
			10	¥3,380	¥3,180	4.9	5.1		
			9	¥5,250	¥4,940	6.9	7.3		
			8	¥5,250	¥4,940	7.5	7.9		
			7	¥5,630	¥5,290	8.3	8.7		
			6	¥6,750	¥6,350	9.2	9.8		
			5	¥7,130	¥6,710	10.2	10.8		
			4	¥7,880	¥7,410	11.4	12.0		
3	¥8,630	¥8,120	12.6	13.3					
2	¥6,250	¥5,880	13.9	14.7					
1	¥7,500	¥7,060	15.5	16.4					
0	¥8,250	¥7,760	17.3	18.3					
AH-6 (600V用)	T(透明) BK(黒)	300	24	¥1,990	¥1,870	2.7	2.9		
			22	¥2,140	¥2,010	3.0	3.1		
			20	¥2,550	¥2,400	3.4	3.6		
			19	¥2,630	¥2,470	3.5	3.7		
			18	¥2,700	¥2,540	3.8	4.0		
			17	¥3,750	¥3,530	4.4	4.7		
			16	¥3,940	¥3,710	4.7	4.9		
			15	¥4,310	¥4,060	5.2	5.5		
			14	¥4,390	¥4,130	5.7	6.0		
			13	¥4,800	¥4,520	6.1	6.5		
			12	¥5,060	¥4,760	6.6	7.0		
			11	¥5,630	¥5,290	7.4	7.8		
			10	¥6,380	¥6,000	8.1	8.5		
			9	¥6,750	¥6,350	8.8	9.3		
			8	¥7,130	¥6,710	9.5	10.1		
			7	¥7,500	¥7,060	10.5	11.1		
			6	¥8,630	¥8,120	11.7	12.4		
			5	¥9,940	¥9,350	13.0	13.7		
			4	¥10,500	¥9,880	14.4	15.2		
3	¥10,880	¥10,240	15.9	16.8					
2	¥9,500	¥8,940	17.6	18.6					
1	¥9,750	¥9,180	19.5	20.6					
0	¥11,250	¥10,590	21.7	22.9					

規格

タイプ	No.	内径(mm)	内径許容差(mm)	型式 AH-6 UL CSA600V 最小厚(mm)	型式 AH-3 UL CSA300V 最小厚(mm)
AH-3 (300V用)	24	0.55	±0.1	0.51	0.34
	22	0.65			
	20	0.85			
	19	0.9			
	18	1.0			
	17	1.2			
	16	1.3			
	15	1.5			
	14	1.7			
	13	1.9			
AH-6 (600V用)	12	2.1	±0.2	0.56	0.44
	11	2.4			
	10	2.7			
	9	3.0			
	8	3.3			
	7	3.7			
	6	4.2			
	5	4.7			
	4	5.3			
	3	5.9			
2	6.6	±0.35			
1	7.4				
0	8.3				



■全長10mの単価

在庫品

型式		全長(m)	基準単価	スライド単価
タイプ	No. 色			
AH-3 (300V用)	T(透明) BK(黒)	10	18	¥1,280 ¥896
			16	¥1,380 ¥966
			14	¥1,480 ¥1,036
			12	¥1,580 ¥1,106
			10	¥1,680 ¥1,176
			8	¥1,780 ¥1,246
			6	¥1,870 ¥1,309
			4	¥1,970 ¥1,379
			2	¥2,070 ¥1,449
			0	¥2,170 ¥1,519
AH-6 (600V用)	BK(黒) T(透明) BK(黒)	10	10	¥1,870 ¥1,309
			8	¥1,970 ¥1,379
			6	¥2,070 ¥1,449
			4	¥2,170 ¥1,519
			2	¥2,270 ¥1,589
			0	¥2,370 ¥1,659



Order
注文例

型式	-	全長
AH-3-12-T	-	10

保護管
ダクト
チューブ

チューブ

汎用樹脂
チューブ

スパイラル・
スリット
チューブ

シート型
チューブ

編組チューブ

熱収縮
チューブ