

耐熱フッ素樹脂チューブ

RoHS



**ココが特長** 耐熱性、耐薬品性に優れたフッ素樹脂製チューブ

- -80~260℃と幅広い温度範囲で使用可能なチューブです。
- 耐腐食、絶縁性、機械的強度にも優れます。
- 定格電圧600V



ご注意

・型式のNo.はAWGサイズです。製品の内径(mm)とは異なりますのでご注意ください。

UL 難燃 耐熱



Delivery  
納期

出荷日

1~5本 翌日(当日)

6本~ 都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

仕様

材質	PTFE
定格電圧	600V
難燃性	VW-1
使用温度範囲	-80℃~260℃
引張強度	490MPa
色	乳白色(半透明)



Order  
注文例

型式 - 全長

TUBF4 - 10




タイプ	型式		全長 (m)	内径(mm)			外径 (mm)	標準単価			スライド単価			重量※ (g/m)
	No. (AWG)			標準	最小	最大		1~4本	5~9本	10~29本	10~29本	30~49本		
TUBF	26		10	0.46	0.41	0.53	0.92	¥980			¥880	¥780	1.0	
	24			0.56	0.51	0.66	1.16	¥1,020	¥910	¥810	¥710	1.3		
	22			0.71	0.66	0.81	1.31	¥1,090	¥980	¥870	¥770	1.5		
	20			0.86	0.81	0.97	1.66	¥1,220	¥1,090	¥970	¥870	2.2		
	19			0.96	0.91	1.07	1.76	¥1,280	¥1,150	¥1,020	¥920	2.4		
	18			1.07	1.01	1.17	1.87	¥1,370	¥1,230	¥1,090	¥990	2.6		
	17			1.19	1.14	1.32	1.99	¥1,540	¥1,380	¥1,230	¥1,130	2.8		
	16			1.34	1.29	1.47	2.14	¥1,680	¥1,510	¥1,340	¥1,240	3.1		
	15			1.50	1.45	1.65	2.30	¥1,810	¥1,620	¥1,440	¥1,340	3.4		
	14			1.68	1.62	1.83	2.48	¥1,920	¥1,720	¥1,530	¥1,430	3.8		
	13			1.93	1.83	2.05	2.73	¥2,140	¥1,920	¥1,710	¥1,610	4.2		
	12			2.16	2.05	2.31	2.96	¥2,190	¥1,970	¥1,750	¥1,650	4.8		
	11			2.41	2.31	2.57	3.21	¥2,860	¥2,570	¥2,280	¥2,180	5.2		
	10			2.69	2.59	2.84	3.49	¥3,060	¥2,750	¥2,440	¥2,340	5.7		
	9			3.00	2.90	3.15	4.00	¥3,390	¥3,050	¥2,710	¥2,610	8.1		
	8			3.38	3.28	3.53	4.38	¥3,640	¥3,270	¥2,910	¥2,810	9.0		
	7			3.76	3.65	3.94	4.76	¥4,840	¥4,350	¥3,870	¥3,770	10.0		
	6			4.22	4.11	4.41	5.22	¥4,920	¥4,420	¥3,930	¥3,830	11.1		
	5			4.72	4.62	4.95	5.72	¥5,400	¥4,860	¥4,320	¥4,220	12.3		
	4			5.28	5.18	5.53	6.28	¥5,980	¥5,380	¥4,780	¥4,680	13.6		
3		5.94	5.81	6.20	6.94	¥6,530	¥5,870	¥5,220	¥5,120	15.2				
2		6.68	6.55	6.93	7.68	¥7,420	¥6,670	¥5,930	¥5,830	17.0				
1		7.46	7.34	7.75	8.46	¥9,470	¥8,520	¥7,570	¥7,470	18.9				
0		8.38	8.26	8.69	9.38	¥9,980	¥8,980	¥7,980	¥7,880	21.1				

※参考値

耐熱テフロンチューブ

RoHS

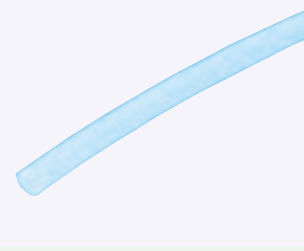

**ココが特長** 耐熱(260℃)フッ素樹脂チューブ

- 使用温度範囲が-90~260℃と幅広く、高温・高湿下での使用に適しています。
- 粘着物が付着しにくく、液体の使用にも適しています。
- 日本バルカー工業(株)の7040シリーズチューブです。

※テフロンはデュポン社(米国)製フッ素樹脂の登録商標です。

耐熱



Delivery  
納期

出荷日

1~5本 8日目

6本~ 都度見積

非在庫品

仕様

材質	PTFE
使用温度範囲	-90℃~+260℃
色	乳白色(半透明)



Order  
注文例

型式

7040-26

寸法

型式	内径			肉厚			全長 (m)	重量 (g)	型式	内径			肉厚			全長 (m)	重量 (g)
	標準	最小	最大	標準	最小	最大				標準	最小	最大	標準	最小	最大		
7040-26	0.50	0.41	0.60	0.25	0.15	0.35	10	13	7040-11	2.43	2.32	2.55	0.40	0.25	0.55	57	
7040-24	0.60	0.51	0.70					15	7040-10	2.72	2.60	2.85				63	
7040-22	0.75	0.65	0.85					17	7040-9	3.05	2.90	3.20				69	
7040-20	0.90	0.82	1.00					20	7040-8	3.43	3.26	3.60				77	
7040-19	1.01	0.92	1.10					22	7040-7	3.83	3.66	4.00				101	
7040-18	1.11	1.02	1.20					24	7040-6	4.31	4.12	4.50				130	
7040-17	1.25	1.15	1.35					26	7040-5	4.81	4.62	5.00				144	
7040-16	1.38	1.29	1.50					28	7040-4	5.44	5.18	5.70				161	
7040-15	1.60	1.45	1.75					32	7040-3	6.11	5.82	6.40				180	
7040-14	1.74	1.63	1.85					34	7040-2	6.80	6.55	7.05				199	
7040-13	1.94	1.83	2.05					39	7040-1	7.62	7.35	7.90				251	
7040-12	2.15	2.06	2.25					42	7040-0	8.53	8.26	8.80				279	

(注)内径・肉厚は製品の性質上、同一チューブでも非常に誤差が出やすい商品です。サイズ選定の際はそれぞれの最小・最大を考慮し選択ください。



型式	基準単価			スライド単価			型式	基準単価			スライド単価		
	1~19本	20~29本	30~49本	1~19本	20~29本	30~49本		1~19本	20~29本	30~49本	1~19本	20~29本	30~49本
7040-26	¥1,530	¥1,377	¥1,224	7040-11	¥4,410	¥3,969	¥3,528						
7040-24	¥1,570	¥1,413	¥1,256	7040-10	¥4,710	¥4,239	¥3,768						
7040-22	¥1,680	¥1,512	¥1,344	7040-9	¥5,230	¥4,707	¥4,184						
7040-20	¥1,880	¥1,692	¥1,504	7040-8	¥5,230	¥5,040	¥4,480						
7040-19	¥1,970	¥1,773	¥1,576	7040-7	¥7,460	¥6,714	¥5,968						
7040-18	¥2,110	¥1,899	¥1,688	7040-6	¥7,580	¥6,822	¥6,064						
7040-17	¥2,370	¥2,133	¥1,896	7040-5	¥8,320	¥7,488	¥6,656						
7040-16	¥2,590	¥2,331	¥2,072	7040-4	¥9,210	¥8,289	¥7,368						
7040-15	¥2,790	¥2,511	¥2,232	7040-3	¥10,050	¥9,045	¥8,040						
7040-14	¥2,960	¥2,664	¥2,368	7040-2	¥11,420	¥10,278	¥9,136						
7040-13	¥3,300	¥2,970	¥2,640	7040-1	¥14,580	¥13,122	¥11,664						
7040-12	¥3,370	¥3,033	¥2,696	7040-0	¥16,300	¥14,670	¥13,040						