


## スパイラルチューブ 汎用

RoHS

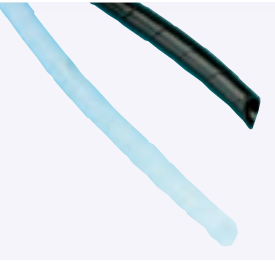

ココが  
特長

### 軟質ポリエチレン製のスパイラルチューブ

- スパイラルチューブは、プラスチックの弾力性による柔軟性、復元力に優れ、電線への取付作業を容易に行うことができます。
- 取り外し、再使用が可能で、配線の変更に有効
- どの位置からも電線の取り出し・分枝が可能



Delivery  
納期

**1本から注文OK!**

全長5m

出荷日

1~10本 翌日(当日)

11本~ 都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

1箱単位


出荷日

1~4箱 3日目

5箱~ 都度見積


非在庫品

### 使用例

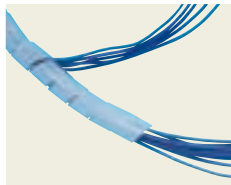

### 1箱の梱包状態

### 外形図

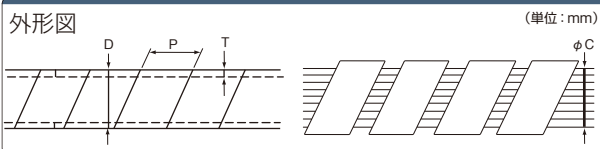

### 仕様

材質	軟質ポリエチレン
参考使用温度範囲	-40℃~+60℃
色	乳白色、黒

### 規格表

型式	色	外径 D	内厚 T	ピッチ P	適合電線外径 φC	重量 (g/m)	
FP2.6	N (乳白色)	3.8	0.6	7.0	2.6~7.0	7.9	
FP4		5.6	0.8		9.0	4.0~12.0	9.8
FP6		7.6			6.0~18.0	15.0	
FP8		10.0	1.0	12.0	8.0~25.0	18.9	
FP10		12.0			10.0~30.0	35.2	
FP12	14.0	12.0~35.0			43.7		
FP15	B (黒)	17.4	1.2	15.0	15.0~45.0	53.5	
FP20		23.0	1.5		20.0~60.0	64.6	
FP25		28.4	1.7	22.0	25.0~75.0	129.7	



### ■指定長5mの単価

型式	色	全長 (m)	標準単価		
			1~19本	20~29本	30~49本
FP2.6	N	5	¥310	¥279	¥248
	B		¥440	¥396	¥352
FP4	N		¥370	¥333	¥296
	B		¥520	¥468	¥416
FP6	N		¥540	¥486	¥432
	B		¥610	¥549	¥488
FP8	N		¥830	¥747	¥664
	B		¥910	¥819	¥728
FP10	N		¥1,050	¥945	¥840
	B		¥1,160	¥1,044	¥928
FP12	N	¥1,180	¥1,062	¥944	
	B	¥1,250	¥1,125	¥1,000	
FP15	N	¥1,280	¥1,152	¥1,024	
	B	¥1,480	¥1,332	¥1,184	
FP20	N	¥2,200	¥1,980	¥1,760	
	B	¥2,500	¥2,250	¥2,000	
FP25	N	¥2,530	¥2,277	¥2,024	
	B	¥2,890	¥2,601	¥2,312	

### ■1箱の単価

型式	色	1箱	全長 (m)	標準単価	
				1~4箱	5~19箱
FP2.6	N	1P	100	¥1,510	¥1,359
	B			¥1,750	¥1,575
FP4	N			¥1,880	¥1,692
	B			¥2,250	¥2,025
FP6	N			¥2,250	¥2,025
	B			¥2,750	¥2,475
FP8	N		¥1,850	¥1,660	
	B		¥2,120	¥1,690	
FP10	N		¥2,140	¥1,920	
	B		¥2,190	¥1,970	
FP12	N	¥2,750	¥2,475		
	B	¥3,240	¥2,916		
FP15	N	¥3,860	¥3,474		
	B	¥4,610	¥4,149		
FP20	N	¥2,930	¥2,637		
	B	¥3,430	¥3,087		
FP25	N	¥3,340	¥3,006		
	B	¥3,640	¥3,276		



Order  
注文例

型式 - 色 - 全長  
FP2.6 - N - 5

型式 - 色 - 1箱  
FP4 - B - 1P

関連商品



スリットチューブ

保護管  
ダクト  
チューブ



チューブ

汎用樹脂  
チューブ

スパイラル・  
スリット  
チューブ

シート型  
チューブ

編組チューブ

熱収縮  
チューブ