

## ファスナーチューブ

RoHS



ココが  
特長

### 柔軟性に優れたファスナーチューブ

- 柔軟性に優れ屈曲部配線にも適したファスナーチューブ
- 可動部での使用にも有効
- 脱塩ビ素材のエコタイプ
- 専用工具を使用、長尺の結束に最適
- 20~100℃と高い耐熱温度に適合

耐屈曲



Delivery  
納期

**1本から注文OK!**

全長5m

出荷日

1~5本 翌日(当日)

6本~ 都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

全長10m、25m(巻き)


出荷日

1~2本 5日目

3本~ 都度見積

非在庫品

使用例

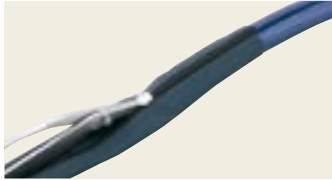

仕様

材質	シート部	難燃ポリエステル織布 *UL94VTM-0相当品
	ファスナー部	ポリエステル
厚み	0.45mm	
使用温度範囲	-20~100℃	
色(シート外側)	ダークブルー	

規格表

(mm)

タイプ	型式		重量 (g/m)
	内径φ(mm)	製品幅 (±5)	
SZTF	20	69	39.4
	25	82	42.3
	30	97	47.1
	40	130	56.2
	50	161	65.4



Order  
注文例

型式	—	全長
SZTF30	—	5



■全長5m、10m

型式		全長(m)	基準単価		
タイプ	内径φ(mm)		1~4本	5~9本	10~29本
SZTF	20	5	¥4,370	¥4,150	¥3,930
	25		¥4,480	¥4,250	¥4,030
	30		¥4,660	¥4,420	¥4,190
	40		¥4,990	¥4,740	¥4,490
	50		¥5,410	¥5,130	¥4,860
	20	10	¥8,110	¥7,700	¥7,290
	25		¥8,310	¥7,890	¥7,470
	30		¥8,650	¥8,210	¥7,780
	40		¥9,270	¥8,800	¥8,340
	50		¥10,100	¥9,590	¥9,090

■全長25m(巻き)

型式		全長(m)	基準単価		
タイプ	内径φ(mm)		1~4巻	5~9巻	10~29巻
SZTF	20	25	¥17,600	¥16,700	¥15,800
	25		¥18,000	¥17,100	¥16,200
	30		¥18,800	¥17,800	¥16,900
	40		¥20,100	¥19,000	¥18,000
	50		¥21,800	¥20,700	¥19,600

## ファスナーチューブ専用プライヤ



ココが  
特長

### ファスナーチューブを簡単に結束する専用プライヤ

- ファスナーチューブを簡単に結束する専用工具



Delivery  
納期

出荷日

1~2本 翌日(当日)

3本~ 都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品



型式	適合チューブ	基準単価		
		1~4本	5~9本	10~29本
SZTF-P	SZTF ○本ページ上段	¥6,850	¥6,500	¥6,300



Order  
注文例

型式
SZTF-P

関連商品

○6047ページ



ジッパーチューブ  
(編組シールド・可動部用)

保護管  
ダクト  
チューブ

チューブ

汎用樹脂  
チューブ

スパイラル・  
スリット  
チューブ

シート型  
チューブ

編組チューブ

熱収縮  
チューブ