


編組チューブ(UL・CSA)

RoHS

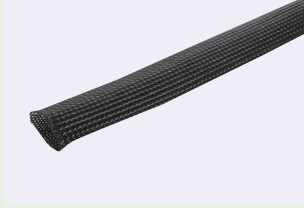

UL CSA 難燃



全長10m

出荷日

1~5本 翌日(当日)

6本~ 都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

全長100m(巻)

出荷日

1~3巻 翌日(当日)

4巻~ 都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

ココが
特長

UL・CSA規格取得の難燃性編組チューブ

- UL・CSA規格を取得した難燃性の編組チューブです。
- 50~+150℃の幅広い温度範囲で使用可能です。



・本製品は製造上の関係で途中に継ぎ目がある場合があります。

仕様

材質	ポリエステルモノフィラメント
使用温度範囲	-50℃~+150℃
取得規格	UL, CSA
難燃性	VW-1
色	黒

規格表

型式		(mm)		
タイプ	サイズ	最小内径φ	拡大最大内径φ	重量※(g/m)
BTUB-UL	3	3	9	5.20
	5	5	15	7.60
	10	10	25	13.10
	20	20	45	22.90
	26	26	55	29.54

※参考値



Order
注文例

型式	-	全長
BTUB-UL5	-	10



■全長10m

タイプ	サイズ	全長(m)	基準単価		スライド単価	
			1~4本	5~9本	10~29本	30~49本
BTUB-UL	3	10	¥980	¥880	¥780	
	5		¥1,250	¥1,120	¥1,000	
	10		¥1,480	¥1,330	¥1,180	
	20		¥2,180	¥1,900	¥1,740	
	26		¥2,880	¥2,500	¥2,300	

■全長100m(巻き)

タイプ	サイズ	全長(m)	基準単価		スライド単価	
			1~4巻	5~9巻	10~29巻	30~49巻
BTUB-UL	3	100	¥4,880	¥4,390	¥3,900	
	5		¥6,250	¥5,620	¥5,000	
	10		¥7,380	¥6,640	¥5,900	
	20		¥10,800	¥9,720	¥8,640	
	26		¥14,400	¥12,900	¥11,500	

汎用樹脂
チューブ

スパイラル・
スリット
チューブ

シート型
チューブ

編組チューブ

熱収縮
チューブ

編組チューブ(ソフトタイプ)

RoHS



UL CSA



Delivery
納期

ココが
特長

ほつれ防止のソフトタイプ編組チューブ

- カット部分は熱による溶着をしなくてもほつれにくく、カット時のきれいな状態を保持します。
- 伸縮性は自然径の2倍で、一般的な編組チューブよりソフトでフレキシブルなため、光ケーブル等繊細な線材保護に有効です。



・75m以上の商品は製品製造の関係で途中に継ぎ目がある場合があります。

の
価格は値下げした
商品です
プライス
ダウン

1本から注文OK!

出荷日

1~5本 5日目

6本~ 都度見積

非在庫品

(注)75m以上の長さは3本(巻)以上
都度見積になります。

仕様

材質	ポリエステルモノフィラメント
使用温度範囲	-75℃~+125℃
海外認定規格	UL(E107055), CSA
色	黒



Order
注文例

型式	-	全長
NFL-3	-	5

規格表

(mm)			
型式	縮小内径φ	拡大最大内径φ	重量(g/m)
NFL-3	3	6	5.0
NFL-6	5	13	5.8
NFL-9	8	19	9.6
NFL-12	10	22	11.1
NFL-19	16	35	13.3
NFL-25	21	45	17.2
NFL-30	30	63	28.1



型式	全長(m)	基準単価		
		1~9本	10~29本	30~49本
NFL-3	5	¥1,118	¥1,080	¥1,050
NFL-6		¥1,378	¥1,330	¥1,290
NFL-9		¥1,978	¥1,910	¥1,850
NFL-12		¥2,278	¥2,200	¥2,140
NFL-19		¥2,978	¥2,880	¥2,790
NFL-25		¥3,978	¥3,850	¥3,730
NFL-30	15	¥5,298	¥5,130	¥4,980
NFL-3		¥3,780	¥3,402	¥3,024
NFL-6		¥4,850	¥4,365	¥3,880
NFL-9		¥7,380	¥6,642	¥5,904
NFL-12		¥8,150	¥7,335	¥6,520
NFL-19		¥11,000	¥9,900	¥8,800
NFL-25	75	¥14,500	¥13,050	¥11,600
NFL-30		¥17,860	¥16,074	¥14,288
NFL-3		¥43,198	¥41,900	¥40,600
NFL-6		¥52,798	¥51,210	¥49,630
NFL-9		¥39,598	¥38,410	¥37,220
NFL-12		¥43,498	¥42,190	¥40,880
NFL-19	150	¥27,698	¥26,860	¥26,030
NFL-25		¥37,498	¥36,370	¥35,240
NFL-30		¥49,798	¥48,300	¥46,810