


編組チューブ(錫メッキ銅箔シールド・非伸縮)

RoHS

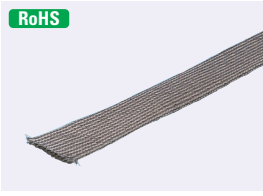

難燃 UL EMI
対策

Delivery
納期

ココが
特長

- 非伸縮タイプのシールド編組チューブ**
- 可動部で使用可能な電磁障害対策用の非伸縮型の編組チューブです。
 - 細い錫メッキ銅箔が巻き付けられた難燃性繊維をスリーブ状に編組。
 - 可撓性に優れ、繰り返し可動に対し高い耐久性を保持
 - ハンダ付けが可能

⚠ 50m以上の商品は製品製造の関係で途中で継ぎ目がある場合があります。
ご注意

■全長10m、20m ■全長50m、100m(巻き)

出荷日		出荷日	
1~5本	翌日(当日)	1~3巻	5日目
6本~	都度見積	4巻~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。
在庫品

非在庫品

仕様

材質	ポリプロピレン+錫メッキ銅箔糸
使用温度範囲	-40℃~+105℃
海外認定規格	UL(E120470)
色	シルバーブラウン

規格表

型式	内径(mm)	重量(g/m)
DS-5	φ5	14.5
DS-7	φ7	23.5
DS-10	φ10	39.5
DS-14	φ14	54.5
FS-30	φ19	67
FS-37	φ23	85

*FS-30は幅が30mm、FS-37は幅が37mmです。

¥

■全長10m、20m

型式	全長(m)	標準単価		
		1~4本	5~9本	10本~19本
DS-5	20	¥9,200	¥8,900	¥8,630
DS-7		¥12,400	¥12,000	¥11,630
DS-10		¥19,200	¥18,580	¥18,000
DS-14		¥24,800	¥24,000	¥23,250
FS-30	10	¥22,720	¥21,990	¥21,300
FS-37		¥30,080	¥29,110	¥28,200

■全長50m、100m(巻き)

型式	全長(m)	標準単価	
		1~2巻	3~4巻
DS-5	100	¥37,280	¥36,080
DS-7		¥50,080	¥48,460
DS-10		¥75,200	¥72,700
DS-14		¥102,400	¥99,100
FS-30	50	¥95,520	¥92,440
FS-37		¥126,400	¥122,320



Order 注文例

型式	-	全長
DS-5	-	20

編組チューブ(カラー)

RoHS



難燃 UL CSA

Delivery
納期

ココが
特長

- 黒以外に8色取り揃えた編組チューブ**
- 電力関係での利用が可能なオレンジ色の他、黒色以外に全8色を取り揃えています。
 - 用途別の電線色分けに便利です。

1本から注文OK!

出荷日	
1~5本	5日目
6本~	都度見積

非在庫品

仕様

材質	ポリエステルモノフィラメント
使用温度範囲	-75℃~+125℃
海外認定規格	UL(E347759)、CSA
色	透明、グレー、青、赤、橙、緑、黄、紫、黒

規格表

型式	縮小内径φ	拡大最大内径φ	重量(g/m)
FL-9	9	22	9.2
FL-12	12	30	11.3
FL-19	19	40	17.1
FL-25	25	60	22.6
FL-30	30	65	30.8
FL-35	35	80	31.2
FL-40	40	100	36.2
FL-45	45	125	57.0
FL-70	67	150	58.3

¥

■カラータイプ

型式	全長(m)	色	標準単価		
			1~9本	10~29本	30~49本
FL-9	5	N(透明)	¥1,018	¥960	¥910
	10	BY(グレー)	¥1,968	¥1,860	¥1,770
FL-12	5	BL(青)	¥1,208	¥1,140	¥1,080
	10	R(赤)	¥2,198	¥2,080	¥1,970
FL-19	5	OR(橙)	¥2,028	¥1,920	¥1,820
	10	G(緑)	¥3,748	¥3,560	¥3,370
FL-25	5	Y(黄)	¥2,348	¥2,230	¥2,110
	10	P(紫)	¥4,278	¥4,060	¥3,850

■黒タイプ

型式	全長(m)	色	標準単価		
			1~9本	10~29本	30~49本
FL-9	5	BK(黒)	¥918	¥890	¥880
	10		¥1,688	¥1,650	¥1,620
FL-12	5		¥978	¥950	¥930
	10		¥1,868	¥1,830	¥1,790
FL-19	5		¥1,488	¥1,450	¥1,420
	10		¥2,818	¥2,760	¥2,700
FL-25	5		¥1,898	¥1,860	¥1,820
	10		¥3,198	¥3,130	¥3,070
FL-30	5		¥2,238	¥2,190	¥2,140
	10		¥4,288	¥4,200	¥4,110
FL-35	5		¥4,490	¥4,400	¥4,310
	10		¥6,898	¥6,760	¥6,620
FL-40	5		¥5,398	¥5,290	¥5,180
	10		¥8,398	¥8,230	¥8,060
FL-45	5	¥6,698	¥6,560	¥6,430	
	10	¥10,498	¥10,280	¥10,070	
FL-70	5	¥11,498	¥11,260	¥11,030	
	10	¥17,498	¥17,140	¥16,790	



Order 注文例

型式	-	全長	-	色
FL-9	-	5	-	N