


耐熱編組チューブ(マジックテープタイプ)

RoHS

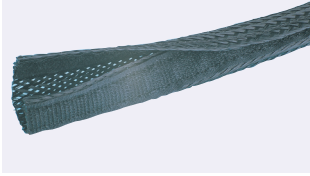

ココが  
特長

- マジックテープ付き耐熱編組チューブ**
- マジックテープ付きで電線の後入が容易に行えます。
  - 取り外しが簡単にメンテナンスの多い箇所での使用に有効

UL CSA

Delivery  
納期

**1本から注文OK!**

出荷日

1~3本	5日目
4本~	都度見積

非在庫品

仕様

材質	編組部	ポリエステルフィラメント
	マジックテープ部	ナイロン
使用温度範囲		-75℃~+125℃
海外認定規格		UL(E347759)、CSA
色		黒


Order  
注文例

型式	—	全長
FLR-5	—	5

¥

型式	全長 (m)	標準単価		
		スライド単価		
		1~4本	5~9本	10~19本
FLR-5	5	¥11,540	¥10,720	¥10,000
FLR-10		¥12,310	¥11,430	¥10,670
FLR-20		¥13,080	¥12,150	¥11,340
FLR-40		¥13,850	¥12,860	¥12,000

外形図

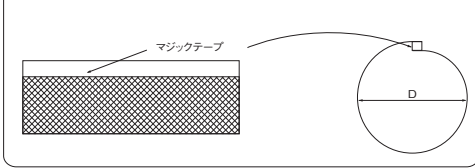

規格表

型式	縮小最小径 D	拡大最大径 D1	単位: mm	
			適用電線範囲	重量 (g/m)
FLR-5	5	16	3~15	23.8
FLR-10	10	20	8~25	40.5
FLR-20	20	40	15~40	45.2
FLR-40	40	70	35~65	55.2

汎用樹脂  
チューブ

スパイラル・  
スリット  
チューブ

シート型  
チューブ

編組チューブ

熱収縮  
チューブ

編組チューブ(遮熱・シールド)

RoHS



ココが  
特長

- 内部を保護する遮熱効果を持った編組チューブ**
- 遮熱効果でケーブル等を高熱から保護します。
  - 折り曲げが可能な高い柔軟性
  - アルミ箔によるシールド効果
  - はさみで簡単に切断可能

注意  
ご注意

- ・端面は細かなガラス繊維が落ちるのを防止するために、テープ止めてありますので、使用時に取り外してください。
- ・細かなガラス繊維が落ちるのを防止する場合は、耐熱性の接着剤等で端面(切断面)を固めてください。

Delivery  
納期

1m

出荷日

1~3本	翌日(当日)
4本~	都度見積


当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

仕様

材質	ガラス編組(内側)+アルミ箔(外側)
肉厚	0.63mm
使用温度範囲	-60~+255℃
色	シルバー

参考写真

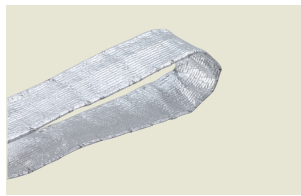

非常に細いガラス繊維を使用していますので、柔軟に折り曲げることができます。

5m, 10m

出荷日

1~3本	5日目
4本~	都度見積

非在庫品

規格表

単位: mm

型式 タイプ	No.	内径φ	重量 (g/m)
	19	19.1	53.5
	25	25.4	70.8
	38	38.1	98.4

Order  
注文例

型式	—	全長(m)
BTUBR12	—	10

¥

型式 タイプ	サイズ	全長 (m)	標準単価		
			スライド単価		
			1~4本	5~9本	10~29本
BTUBR	12	1	¥1,480	¥1,400	¥1,330
	19		¥2,380	¥2,260	¥2,140
	25		¥2,850	¥2,700	¥2,560
	38		¥3,850	¥3,650	¥3,460
BTUBR	12	5	¥5,750	¥5,460	¥5,290
	19		¥9,880	¥9,380	¥9,080
	25		¥12,000	¥11,400	¥11,000
	38		¥16,500	¥15,600	¥15,100
BTUBR	12	10	¥10,000	¥9,500	¥9,200
	19		¥18,800	¥17,800	¥17,200
	25		¥22,500	¥21,300	¥20,700
	38		¥31,500	¥29,900	¥28,900