




熱収縮チューブ(低温度収縮)

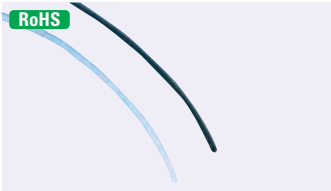

ココが特長

80℃で収縮開始する低温度収縮タイプのチューブ

- 80℃から収縮を開始する低温度タイプの熱収縮チューブです。
- 収縮前内径がφ1.5mm~φ52.0mmの幅広いサイズをラインナップ



Delivery 納期

出荷日

1~5パック	翌日(当日)
6パック~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

基本特性		性能	
材質	ポリオレフィン樹脂	項目	特性値
収縮開始温度	80℃以上	引張強さ	10.4Mpa
収縮率	2:1	伸び率	500%
使用温度範囲	-55℃~+105℃	体積抵抗率	10 ¹⁴ Ω・cm
色	黒・透明	絶縁耐圧値	25kV/mm



Order 注文例

型式 - 色
MITHT-1.0-20P - B



1パック 10・20本入

型式	色	パック内容量	収縮前内径 (mm)	収縮後内径 (mm)	収縮後肉厚 (mm)	重量 (g/m)	単価		
							基準単価	スライド単価	
							1~9パック	10~19パック	20~49パック
MITHT-1.0-20P	B (黒)	1m × 20本	1.5±0.2	0.5	0.33	1.2	¥780	¥741	¥702
MITHT-1.5-20P			2.0±0.2	0.75		1.5	¥840	¥798	¥756
MITHT-2.0-20P			2.7±0.2	1		2.1	¥900	¥855	¥810
MITHT-3.0-20P			3.7±0.3	1.5	0.44	2.8	¥1,080	¥1,026	¥972
MITHT-4.0-20P			4.7±0.3	2		4.2	¥1,200	¥1,140	¥1,080
MITHT-5.0-20P			5.6±0.3	2.5	0.5	5.4	¥1,320	¥1,254	¥1,188
MITHT-6.0-20P			6.8±0.3	3		7.0	¥1,380	¥1,311	¥1,242
MITHT-8.0-20P			8.8±0.3	4		8.6	¥1,380	¥1,311	¥1,242
MITHT-10.0-20P			10.7±0.4	5	0.69	10.4	¥1,500	¥1,425	¥1,350
MITHT-12.0-10P			12.7±0.4	6		11.8	¥960	¥912	¥864
MITHT-14.0-10P	14.7±0.4	7	0.89	16.4	¥1,170	¥1,112	¥1,053		
MITHT-16.0-10P	16.7±0.5	8		17.8	¥1,650	¥1,568	¥1,485		
MITHT-20.0-10P	21.4±0.5	10	0.89	31.1	¥2,310	¥2,195	¥2,079		
MITHT-25.0-10P	26.5±0.8	12		36.6	¥3,300	¥3,135	¥2,970		
MITHT-30.0-10P	31.5±0.8	15		48.1	¥4,650	¥4,418	¥4,185		
MITHT-40.0-10P	42.0±0.8	20		64.3	¥6,250	¥5,938	¥5,625		
MITHT-50.0-10P	52.0±0.8	25		76.8	¥7,750	¥7,363	¥6,975		

- 汎用樹脂チューブ
- スパイラル・スリットチューブ
- シート型チューブ
- 編組チューブ
- 熱収縮チューブ

熱収縮チューブ(耐熱150℃・耐薬品)



難燃 UL

ココが特長

耐熱(150℃)・耐薬品性フッ素樹脂熱収縮チューブ

- 150℃で連続使用可能な耐熱タイプの熱収縮チューブです。
- フッ素樹脂製で高い耐薬品性を持っています。
- 内部を確認できる透明色です。



・材質の特性上、細かな折り癖がついています。



Delivery 納期

出荷日

1~5パック	翌日(当日)
6パック~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

基本特性		性能	
材質	フッ素樹脂(PVDF)	項目	特性値
収縮温度	140℃以上	引張強さ	24.5Mpa
収縮率	50%	伸び率	300%
使用温度範囲	-55℃~+150℃	体積抵抗率	10 ¹⁴ Ω/cm
色	透明	絶縁耐圧値	15.7kV/mm
取得規格・難燃性	UL-224・VW-1	定格電圧	600V



Order 注文例

型式 - サイズ - 色 - パック入り数
HSHTF150 - 2.4 - T - 10P



1パック 10本入り

型式	サイズ	色	パック入り数	全長	内径		肉厚(収縮後) ±0.05mm	重量※ (g/m)	単価		
					収縮前	収縮後			基準単価	スライド単価	
									1~9パック	10~29パック	30~49パック
HSHTF150	1.2	T (透明)	10P (10本入り)	1m	3/36インチ(1.2mm)	0.6mm	0.25mm	1.5	¥1,450	¥1,300	¥1,160
	1.6				1/16インチ(1.6mm)	0.8mm		1.9	¥1,580	¥1,420	¥1,260
	2.4				3/32インチ(2.4mm)	1.2mm		2.6	¥2,050	¥1,840	¥1,640
	3.2				1/8インチ(3.2mm)	1.6mm	0.33mm	3.3	¥2,150	¥1,930	¥1,720
	4.8				3/16インチ(4.8mm)	2.4mm		4.6	¥2,650	¥2,380	¥2,120
	6.4				1/4インチ(6.4mm)	3.2mm	0.33mm	7.7	¥3,250	¥2,920	¥2,600
	9.5				3/8インチ(9.5mm)	4.8mm		11.0	¥3,800	¥3,420	¥3,040

※参考値

保護管
ダクト
チューブ

汎用樹脂
チューブ

熱収縮
チューブ

2012.9
2013.8

6062