

熱収縮チューブ(難燃・防水)

RoHS



ココが  
特長

スミチューブW3F2タイプ熱収縮チューブ

- 金属、ポリオレフィン、PVCに対して接着性を有し、防水加工が可能になります。
- 肉厚が汎用タイプに比べ3倍程度ある為、柔軟性に優れ、段差の大きい被覆物の防水に効果的です。
- UL224、CSA規格認定の熱収縮チューブです。
- 住友電工ファインポリマーのスミチューブW3F2です。

UL CSA



1本から注文OK!

出荷日

1~10本 翌日(当日)

11本~ 都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品



Order  
注文例

型式

SMTW3F2-1-8-1.22



基本特性

材質	外層：電子線架橋軟質難燃性 ポリオレフィン樹脂 内層：熱溶解性接着剤
収縮温度	110℃以上
収縮率	内径収縮率 60%~80% 長さ変化率 -15%以上
連続使用可能温度	-55℃~125℃
認定規格	UL E75077 CSA LR33298

型式	内径φ	色	長さ	基準単価		
				1~29本	30~64本	65~99本
SMTW3F2-1-8-1.22	1/8インチ	黒	1.22m	¥280	¥252	¥224
SMTW3F2-3-16-1.22	3/16インチ			¥380	¥342	¥304
SMTW3F2-1-4-1.22	1/4インチ			¥440	¥396	¥352
SMTW3F2-3-8-1.22	3/8インチ			¥600	¥540	¥480
SMTW3F2-1-2-1.22	1/2インチ			¥880	¥792	¥704
SMTW3F2-3-4-1.22	3/4インチ			¥1,480	¥1,332	¥1,184
SMTW3F2-1-1.22	1インチ			¥2,180	¥1,962	¥1,744


規格表

型式	収縮前サイズ		収縮後サイズ(mm)			指定長 (m)	重量 (g/1.22m)
	内径(最小値)	肉厚*	内径(最大値)	肉厚*	内層肉厚		
SMTW3F2-1-8-1.22	1/8インチ(3.20mm)	0.35	0.60	0.95	0.35	1.22	6.0
SMTW3F2-3-16-1.22	3/16インチ(4.80mm)		1.50	1.10	0.60		11.3
SMTW3F2-1-4-1.22	1/4インチ(6.40mm)	0.45	2.00	1.20	0.65		15.3
SMTW3F2-3-8-1.22	3/8インチ(9.50mm)	0.50	3.00	1.30	0.65		22.1
SMTW3F2-1-2-1.22	1/2インチ(12.70mm)	0.55	4.00	1.40	0.75		29.6
SMTW3F2-3-4-1.22	3/4インチ(19.10mm)	0.65	8.00	1.60	0.80		62.1
SMTW3F2-1-1.22	1インチ(25.40mm)	0.75	10.20	1.90	0.80		90.0

\*内層肉厚を含む(参考値)

熱収縮チューブ(難燃・防水・カットサービス)

RoHS

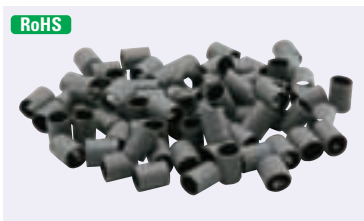

ココが  
特長

スミチューブW3F2のカットチューブ

- SMTW3F2シリーズをカットし、パック化した商品です。



出荷日

1~3パック 5日目

4パック~ 都度見積

非在庫品

注意

・バック入り個数は価格表の最下段をご確認ください。



型式	基準単価 カット長(mm)/バック単価													
	5	6	7	8	9	10	15	20	25	30	40	50	100	610
SMTW3F2-1-8	¥8,470	¥8,030	¥7,280	¥6,720	¥6,280	¥5,490	¥4,540	¥3,930	¥3,770	¥3,590	¥3,750	¥3,570	¥3,270	¥3,120
SMTW3F2-3-16	¥9,260	¥8,850	¥8,090	¥7,530	¥7,090	¥6,300	¥5,350	¥4,730	¥4,560	¥4,410	¥4,580	¥4,360	¥4,080	¥4,090
SMTW3F2-1-4	¥8,940	¥8,560	¥7,870	¥7,350	¥6,950	¥6,230	¥5,360	¥4,790	¥4,640	¥4,500	¥4,670	¥4,460	¥4,190	¥4,310
SMTW3F2-3-8	¥10,470	¥10,090	¥9,400	¥8,880	¥8,480	¥7,740	¥6,920	¥6,310	¥6,160	¥6,050	¥6,250	¥5,970	¥5,610	¥6,160
バック個数	1,000個	840個	720個	630個	560個	500個	340個	250個	200個	170個	130個	100個	50個	10個

※カット長ごとの公差は カット長(~10mm)まで±0.5mm、カット長(11~20mm)まで-0.5~1mm、カット長(21~30mm)までは±1mm、カット長(31~60mm)までは-0.5~1mm、カット長(61mm~)は±5%になります。

※バック個数はバック内に梱包されている収縮チューブ個数を表します。

※カット長はカットされたチューブの長さを表示します。

※バック内に梱包される熱収縮チューブの総長は約5mです。



Order  
注文例

型式	CUTPACK	カット長(mm)
SMTW3F2-1-8	CUTPACK	15

※ご注文時には必ず「CUTPACK」の文字を入力願います。



・カット長は1個当たりのチューブの長さをあらわし、同じ長さでカットしたチューブを詰め込んだ個数をバック個数としております。