



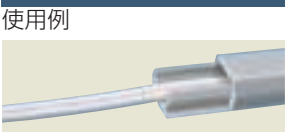

保護管  
ダクト  
チューブ

壁面配線用モール(低背型・両面テープ付き)

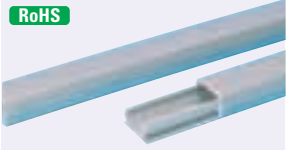


**ココが特長** **両面テープ付きの低背型モール**  
●両面テープ付きで、壁面などへの取り付けが簡単な配線用モールです。  
●高さの低い低背型です。

**Delivery 納期**  
**1本から注文OK!**

仕様

材質	硬質塩化ビニル
使用温度範囲	-40℃~+85℃
色	グレー

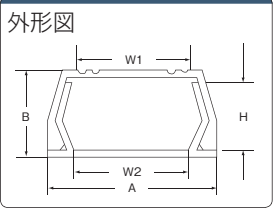


**出荷日**  
1~20本 **翌日**(当日)  
21本~ **都度見積**  
当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。  
**在庫品**

型式	寸法(mm)						重量(g)	パラチャージ 1~9本	基準単価 10~29本	スライド単価 30~99本
	全長	W1	W2	H	A	B				
JD-1-R	1000	10.4	8.6	8	16.3	9.84	101	+¥150/本	¥170	¥120
JD-2-R		14.5	11.5	8	21.1	10.2	118		¥260	¥190
JD-3-R		18.8	16.4	10.8	25.5	13.1	173		¥310	¥230
JD-4-R		23.5	19.5	12.2	32.5	16.1	266		¥400	¥300

**Order 注文例**  
型式 **JD-3**

部 1~9本のご注文は基準単価+パラチャージを申し受けます。  
【計算例】 JD-1 を2本ご注文の場合 (基準単価170円+パラチャージ150円)×2本=640円  
パラチャージに関しては **0101ページ**

壁面配線用モール(高収容型・両面テープなし)

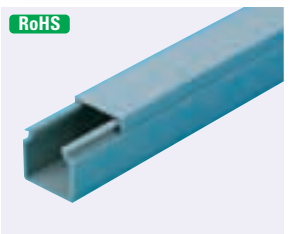

**ココが特長** **多数の電線を収容可能な高収容型モール**  
●高さがあり多くの電線を収容可能な配線用モールです。  
●モールの取付面には、両面テープや取付穴の加工がありません。  
●モールの取付には、釘やネジ、別売りの両面テープ **(06154ページ)** を、お使いください。  
**注意**

**Delivery 納期**  
**1本から注文OK!**

硬質塩化ビニルの特性


比重	1.397
張力	436kgs
伸長度	80%
柔軟温度	75℃
衝撃強度	22kg/cm <sup>2</sup>
誘電力	35KV/mm

仕様

材質	硬質塩化ビニル UL94V-0
使用温度範囲	-20℃~+60℃
色	グレー



**出荷日**  
1~10本 **翌日**(当日)  
11本~ **都度見積**  
当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。  
**在庫品**

型式	寸法 W×H(mm)	電線収容本数 (IV線2mm <sup>2</sup> 相当)	重量(g)	全長	パラチャージ 1~9本	基準単価 10~29本	スライド単価 30~99本
SD-2525-R	25×25	10~25本	265	1000 mm	+¥150/本	¥280	¥220
SD-3333-R	33×33	25~45本	312			¥330	¥260
SD-4040-R	40×40	60~70本	408			¥450	¥350
SD-4545-R	45×45	60~70本	500			¥440	¥350
SD-5050-R	50×50	80~90本	577			¥470	¥380
SD-6565-R	65×65	180~200本	780			¥630	¥500
SD-8080-R	80×80	240~290本	877			¥1,150	¥930

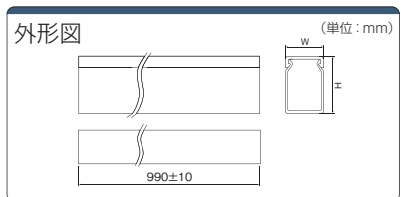


部 1~9本のご注文は基準単価+パラチャージを申し受けます。  
【計算例】 SD-2525 を2本ご注文の場合 (基準単価280円+パラチャージ150円)×2本=860円  
パラチャージに関しては **0101ページ**

床面配線用モール(アーチ型)

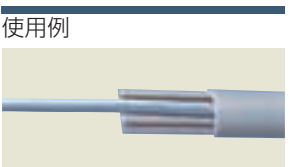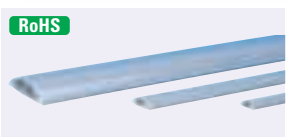

**ココが特長** **両面テープ付きのアーチ型床面配線用モール**  
●両面テープ付きで、床面や壁などへの取り付けが簡単な配線用モールです。  
●アーチ型の構造により、通路などへ布設しても、台車による引っかけや作業者がつまづく心配がありません。

**Delivery 納期**  
**1本から注文OK!**

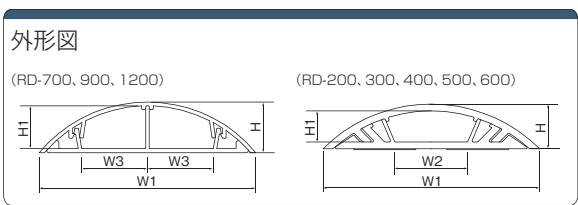

**出荷日**  
1~10本 **翌日**(当日)  
11本~ **都度見積**  
当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。  
**在庫品**

型式	寸法(mm)						重量(g)	基準単価 1~9本	スライド単価	
	全長	W1	W2	W3	H	H1			10~29本	30~99本
RD-200-R	1000 (±5)	20	8	-	6	4	77	¥310	¥280	¥260
RD-300-R		30	11	-	8	6	153	¥380	¥350	¥330
RD-400-R		40	16	-	9.5	7	200	¥480	¥440	¥410
RD-500-R		53	20	-	11	8	358	¥580	¥540	¥510
RD-600-R		63	30	-	13	9	430	¥710	¥660	¥610
RD-700-R		70	-	18	15	10	490	¥820	¥750	¥700
RD-900-R		85.7	-	23.2	19.8	15.8	713	¥1,010	¥880	¥820
RD-1200-R		112.6	-	33.3	26.3	21.4	948	¥1,320	¥1,150	¥1,080

仕様

材質	硬質塩化ビニル
使用温度範囲	-40℃~+85℃
色	グレー

**Order 注文例**  
型式 **RD-400**

2012.9  
2013.8