


配線ダクト(上部切り込みなし・ローコスト)

RoHS

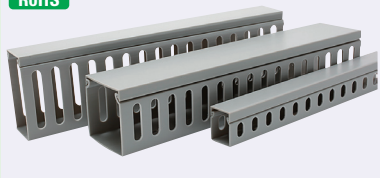

ココが  
特長

上部切り込みなしのローコストな配線ダクト

- 通線孔上部に切り込みがありませんので、長尺でもたまわず丈夫です。
- 全長1mか1.7mをお選びいただけます。



Delivery  
納期

1本から注文OK!

出荷日

1~10本	翌日
11本~	都度見積

在庫品

仕様

材質	硬質塩化ビニル UL94V-0
使用温度範囲	-20℃~+60℃
色	グレー

■硬質塩化ビニルの特性

比重	1.397
張力	436kgs
伸長度	80%
柔軟温度	75℃
衝撃強度	22kg/cm <sup>2</sup>
誘電力	35KV/mm


商品番号	全長 L(mm)	W	H	P	B	C	D	電線収納本数 (四線2mm <sup>2</sup> 換算)	重量 (g)				
WDCTN-2530	990	25	30	18	8	13.4	6.4	12~25	259				
WDCTN-2560			60			36.0	12.0	40~45	365				
WDCTN-4040			40			17.0	11.0	60~70	374				
WDCTN-4060			60			32.0	13.0	100~115	481				
WDCTN-4080	990	40	80	18	8	55.0	11.0	120~135	543				
WDCTN-5050			50			30.0	7.0	80~90	495				
WDCTN-6060			60			34.0	11.0	120~135	597				
WDCTN-6080			80			55.0	10.0	180~210	675				
WDCTN-8080	985	80	80	18	8	54.0	13.5	240~290	818				
WDCTN-100100			100			70.0	15.0	300~400	1170				
WDCTN-2530-1.7M			1700			25	30	18	8	13.4	6.4	12~25	445
WDCTN-2560-1.7M							60			36.0	12.0	40~45	627
WDCTN-4040-1.7M	40	17.0		11.0	60~70		642						
WDCTN-4060-1.7M	60	32.0		13.0	100~115		826						
WDCTN-4080-1.7M	1700	40	80	18	8	55.0	11.0	120~135	932				
WDCTN-5050-1.7M			50			30.0	7.0	80~90	850				
WDCTN-6060-1.7M			60			34.0	11.0	120~135	1024				
WDCTN-6080-1.7M			80			55.0	10.0	180~210	1159				
WDCTN-8080-1.7M	985	80	80	18	8	54.0	13.5	240~290	1404				
WDCTN-100100-1.7M			100			70.0	15.0	300~400	2020				

外形図

(単位: mm)


側面図

全商品番号共通

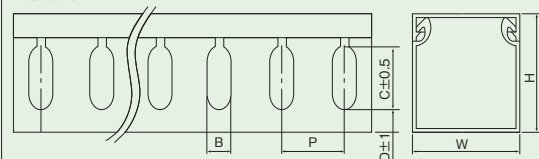


底面図

- WDCTN-25\*\*・WDCTN-25\*\*-1.7M
- WDCTN-40\*\*・WDCTN-40\*\*-1.7M
- WDCTN-50\*\*・WDCTN-50\*\*-1.7M
- WDCTN-60\*\*・WDCTN-60\*\*-1.7M
- WDCTN-80\*\*・WDCTN-80\*\*-1.7M

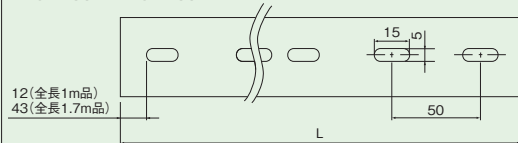

WDCTN-100100・WDCTN-100100-1.7M

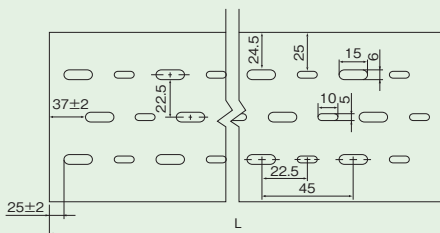

(注)WDCTN-100100のみ全長985mmとなります。



■全長1m

商品番号	寸法 (W×H, mm)	基準単価		スライド単価	
		1~9本	10~29本	30~99本	30~99本
WDCTN-2530	25×30	¥500	¥420	¥340	
WDCTN-2560	25×60	¥740	¥630	¥500	
WDCTN-4040	40×40	¥710	¥600	¥480	
WDCTN-4060	40×60	¥850	¥720	¥570	
WDCTN-4080	40×80	¥820	¥690	¥560	
WDCTN-5050	50×50	¥760	¥640	¥510	
WDCTN-6060	60×60	¥820	¥690	¥550	
WDCTN-6080	60×80	¥910	¥770	¥610	
WDCTN-8080	80×80	¥950	¥800	¥640	
WDCTN-100100	100×100	¥1,620	¥1,370	¥1,100	

■全長1.7m

商品番号	寸法 (W×H, mm)	基準単価		スライド単価	
		1~9本	10~29本	30~99本	30~99本
WDCTN-2530-1.7M	25×30	¥750	¥630	¥510	
WDCTN-2560-1.7M	25×60	¥1,080	¥910	¥730	
WDCTN-4040-1.7M	40×40	¥1,050	¥890	¥710	
WDCTN-4060-1.7M	40×60	¥1,250	¥1,060	¥850	
WDCTN-4080-1.7M	40×80	¥1,330	¥1,130	¥900	
WDCTN-5050-1.7M	50×50	¥1,150	¥970	¥780	
WDCTN-6060-1.7M	60×60	¥1,330	¥1,130	¥900	
WDCTN-6080-1.7M	60×80	¥1,420	¥1,200	¥960	
WDCTN-8080-1.7M	80×80	¥1,440	¥1,220	¥970	
WDCTN-100100-1.7M	100×100	¥2,510	¥2,130	¥1,700	

保護管  
ダクト

ダクト

保護管

チューブ

ダクト